

# Raumthermostat Öffner Aufputz SuperSlim

Art.-Nr.:

6162x0202 (Weiß ähnlich RAL 9010)



Mit Drehknopf und Merkfifferskala (1-6)

Regelbereich +5 °C bis +30 °C

Fühlerelement Bimetall Typ 1C, Schaltvermögen max. 10(4)A

Superflache Aufbauhöhe von nur 20mm

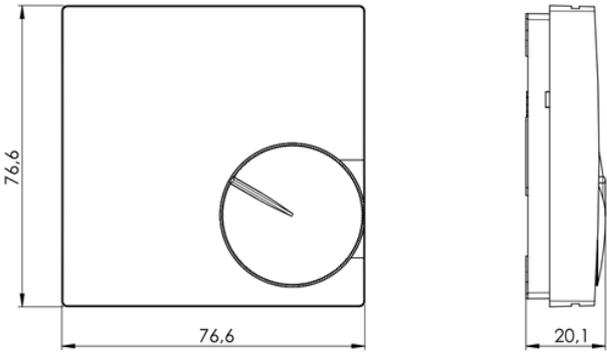
Weißton: ähnlich RAL 9010

EHMANN Vorteil - 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller



## Raumthermostat Öffner Aufputz SuperSlim

### Technische Daten

<b>Max. 10 (4) A Schaltvermögen Öffner</b>	<b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</b>	
<p>Einbau: nach DIN 49073          Aufbauhöhe 20 mm          Fühlerelement: Bimetall Typ 1C          Schaltdifferenz: ca. 0,5 K          Zul. Luftfeuchtigkeit: max. 95 % rH, nicht kondensierend          Max. zulässige Temperatur-Änderungsgeschwindigkeit der Regelstrecke: 4K/h          Schutzart: IP 20 nach entsprechender Montage</p>		
		   
Art.-Nr. 6162x0202 (Weiß, ähnlich RAL 9010)    EAN 4012096010173		VPE 10 Maße: 76,6 x 76,6 x 20 mm