



## DH-5419

### Luftentfeuchter

10 l/Tag – Hygrostat

Kompakter eleganter Luftentfeuchter mit einer Kapazität von 10 l/Tag. Bedienerfreundlich dank Wassertankanzeige, automatischer Abschaltung, 24-Std-Timer und entnehmbarem 2,5-l-Wassertank.

Entfeuchtungsmenge	10 l/d
Wassertankkapazität	2,5 l
Feuchtigkeitsregler	Ja
Timer-Funktionsbereich	1 - 24 h
Leistungsstufen	2
LED Anzeige	Ja
Kohlenstoffluftfilter	Ja
Wassertank Vollanzeige	Ja
Automatische Abschaltung	wenn der Tank voll ist
Umgebungstemperaturbereich	5 - 35 °C
Luftstrom	105 m³/h
Geräuschpegel	44 dB
Automatisches Abtauen	Ja
Abmessungen	19.8 x 28.8 x 50.9 cm
Leistung	205 W

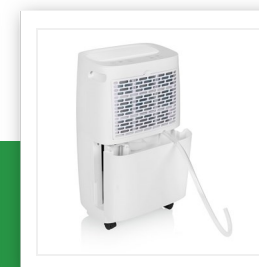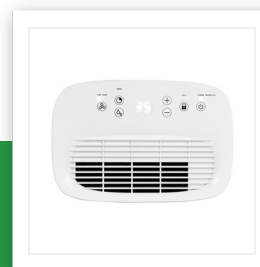

#### Logistische Daten - Intrastat Code: 8415820099

Verpackung: h x b x D (cm): 53,2 x 31,4 x 22,3 | EAN: 8712836970458 | Bruttogewicht (kg): 11 | Nettogewicht (kg): 9,8

Umkarton: h x b x D (cm): x x | EAN: | Bruttogewicht (kg):

Stückzahlen: Per Umkarton: | Auf Palette: 1 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 1 | 20FT / 40FT / HQ: 768 / 1568 / 1944