


## DH-5424

### Luftentfeuchter

16 l/Tag – Hygrostat

Kompakter eleganter Luftentfeuchter mit einer Kapazität von 16 l/Tag. Bedienerfreundlich dank 24-Std-Timer, entnehmbarem 3,7-l-Wassertank, Wassertankanzeige, automatischer Abschaltung und Hygrostat.

Entfeuchtungsmenge	16 l/d
Wassertankkapazität	3,7 l
Feuchtigkeitsregler	Ja
Timer-Funktionsbereich	1 - 24 h
Leistungsstufen	2
LED Anzeige	Ja
Kohlenstoffluftfilter	Ja
Wassertank Vollanzeige	Ja
Automatische Abschaltung	wenn der Tank voll ist
Umgebungstemperaturbereich	5 - 35 °C
Luftstrom	180 m³/h
Geräuschpegel	46 dB
Automatisches Abtauen	Ja
Kühlmittel	
Abmessungen	25 x 34.4 x 57.2 cm
Leistung	260 W

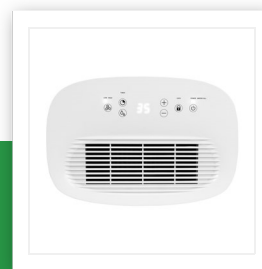

#### Logistische Daten - Intrastat Code: 8415820099

Verpackung: h x b x D (cm): 60,5 x 36,7 x 27,7 | EAN: 8712836970465 | Bruttogewicht (kg): 16 | Nettogewicht (kg): 13

Umkarton: h x b x D (cm): x x | EAN: | Bruttogewicht (kg):

Stückzahlen: Per Umkarton: | Auf Palette: 1 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 1 | 20FT / 40FT / HQ: 393 / 804 / 1072