

KA-5129

Heizstrahler

3 einstellbare Leistungsstufen - Oszillierend


Heizstrahler mit einstellbarem Thermostat und drei Heizeinstellungen: 400 W, 800 W und 1200 W. Verteilt dank Oszillationsfunktion die Wärme im Raum und schaltet sich dank Kippschutzvorrichtung im Notfall automatisch aus.

Heizelemente	Halogen
Spritzwassergeschützt	
Leistung	1200 W
Heizstufen	400/800/1200 W
Überhitzungsschutz	Nein
Integrierte Handgriffe	Ja
Anti-Kipp-Schutz	Ja
Abmessungen	18.5 x 30.8 x 45 cm



1200
WATT

3x

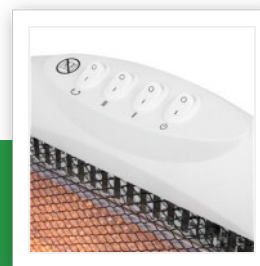

Logistische Daten - Intrastat Code: 8516299100

Verpackung: h x b x D (cm): 48 x 28 x 13 | EAN: 8712836973213 | Bruttogewicht (kg): 1.6 | Nettogewicht (kg): 1.27

Umkarton: h x b x D (cm): 49 x 40.5 x 57 | EAN: 8712836973206 | Bruttogewicht (kg): 10.8

Stückzahlen: Per Umkarton: 6 | Auf Palette: 72 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 4 x 3 | 20FT / 40FT / HQ: 1470 / 3000 / 3720