




## BR 30/1 C Bp

Ideal zur hygienischen Unterhaltsreinigung und Bodendesinfektion auf kleinen Flächen: die kompakte Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack mit Mikrofaser-Walzentechnik von Kärcher.

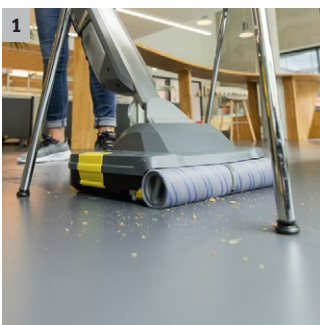

### 1 Sehr gutes Reinigungsergebnis

- Bis zu 20 % besseres Ergebnis im Vergleich zur manuellen Reinigung.
- Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.

### 2 Kurze Trocknungszeiten

- Bis zu 60 % schnellere Trocknung im Vergleich zur manuellen Reinigung.
- Kurze Trocknungszeiten reduzieren die Rutschgefahr durch nasse Böden.

### 3 Hoher Hygienegrad

- Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.
- Hygienischer Reinigungsvorgang erhöht die Arbeitssicherheit.

### 4 Parkposition mit Parkrasten

- Keine Bodenberührung der nassen Walzen in Parkposition.
- Beschleunigt die Trocknung der Walzen.



## BR 30/1 C Bp

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.783-054.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278659602	
<b>Akkuplattform</b>	18-V-Akkuplattform	
<b>Antriebsart</b>	Batterie	
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	70
<b>Arbeitsbreite Bürsten</b>	<b>mm</b>	300
<b>Tank Frisch-/Schmutzwasser</b>	<b>l</b>	1 / 0,7
<b>Bürstenanpressdruck</b>	<b>g/cm<sup>2</sup></b>	40
<b>Bürstendrehzahl</b>	<b>U/min</b>	500 - 650
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	200
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	55
<b>Wasserverbrauch</b>	<b>ml/min</b>	30
<b>Akkutyp</b>	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku	
<b>Spannung</b>	<b>V</b>	18
<b>Anzahl benötigter Akkus</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Netzanschluss Ladegerät</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht (mit Zubehör)</b>	<b>kg</b>	6,1
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	6,1
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	10,61
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	340 × 305 × 1200

### Ausstattung

<b>Variante</b>	Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
<b>2-Tank-System</b>	■
<b>Walzenbürste</b>	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# BR 30/1 C BP


## 1.783-054.0



		Bestell-Nr.	Härtegrad	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
<b>Mikrofaserwalzen</b>									
Universalwalzenset blau	1	4.030-088.0						Zur schonenden Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden: fusselfreies, saugstarkes und strapazierfähiges 2-teiliges Mikrofaserwalzenset von Kärcher. Bis zu 60 °C waschbar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Walzenset Stein	2	4.030-126.0						Mit integrierten Borsten gegen hartnäckige Verschmutzungen auf unempfindlichen Hartböden: Das 2-teilige Steinwalzenset für den Hartbodenreiniger BR 30/1 von Kärcher. Bis zu 60 °C waschbar.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# BR 30/1 C BP 1.783-054.0

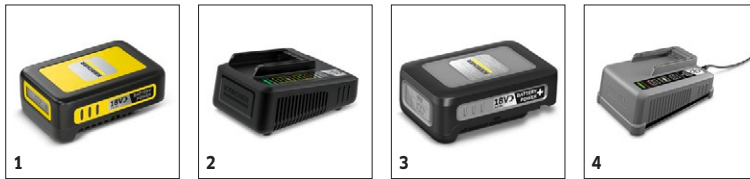

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Akkus</b>									
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0						18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>									
Schnellladegerät Battery Power 18 V	2	2.445-032.0						Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkus</b>									
Battery Power+ 18/30	3	2.445-042.0						Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>									
Schnellladegerät Battery Power+ 18/60	4	2.445-044.0						Schnellladegerät für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. 6 Ampere Ladestrom. Mit LED-Betriebszustandsanzeige. Geringer Stand-by-Verbrauch. Wandmontage.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.