



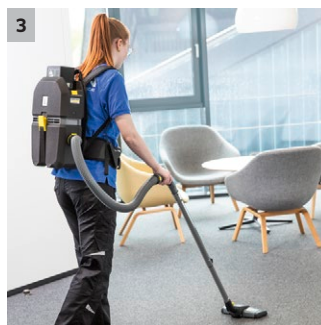

## BVL 5/1 Bp

Dank innovativem EPP-Material ultraleicht und sehr robust: der leistungsstarke und langlebige Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp von Kärcher für Reinigungsarbeiten auf engstem Raum.

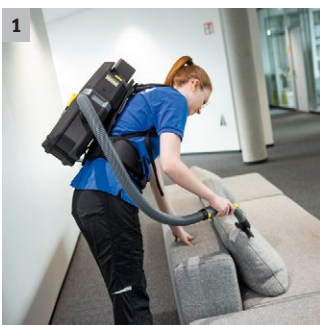

### 1 Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.

### 2 Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.

### 3 Hohe Ergonomie

- Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.

### 4 Bürstenloser EC-Antrieb

- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.



## BVL 5/1 Bp

- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragengewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Antrieb

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.394-274.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278731636	
<b>Akkuplattform</b>	36-V-Akkuplattform	
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	65
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Nennleistung</b>	<b>W</b>	500
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	223 / 22,3
<b>Standardnennweite</b>	DN 35	
<b>Anzahl benötigter Akkus</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Leistung je Akkuladung</b>	<b>m²</b>	ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5 Ah)
<b>Laufzeit je Akkuladung</b>	<b>min</b>	eco!efficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 64 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah)
<b>Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %</b>	<b>min</b>	44 / 68
<b>Ladestrom</b>	<b>A</b>	6
<b>Netzanschluss Ladegerät</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	5
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	220 x 320 x 510


### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	1 / mit Krümmer / Kunststoff
<b>Teleskopsaugrohr</b>		■
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Kombi-Bodendüse</b>		■
<b>Polsterdüse</b>		■
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		II

■ Im Lieferumfang enthalten.

# BVL 5/1 BP

## 1.394-274.0

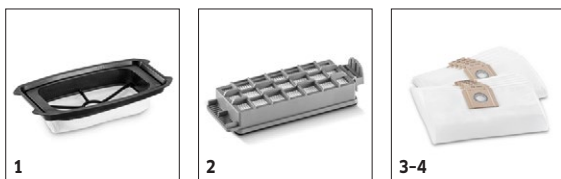

		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung	
<b>Hauptfilterkörbe</b>									
Permanent-Hauptfilterkorb	1	2.889-348.0	1 Stück					Filterkorb aus Vliesmaterial speziell für den Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp von Kärcher. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>									
HEPA-14-Filter	2	2.889-342.0	1 Stück					Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten</b>									
Vliesfiltertüten	3	6.904-335.0	10 Stück					Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
	4	6.904-336.0	300 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# BVL 5/1 BP

## 1.394-274.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmmer, Kunststoff</b>									
Krümmmer mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse, DN 35, 210 mm	2	2.889-130.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	■
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, DN 35, 280 mm	3	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		280 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	4	2.889-196.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	5	2.889-197.0	1 Stück	DN 35		300 mm			□
<b>Polsterdüsen</b>									
Polsterdüse DN 35	6	6.905-998.0	1 Stück	DN 35				Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	■
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall	7	2.862-008.0	1 Stück	35	1000 mm			Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	■
<b>Bodendüsen</b>									
Bodendüse DN 35, 310 mm, für Flugzeug, Bus und Bahn	8	4.130-062.0	1 Stück	DN 35		310 mm		Bodendüse in Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Mit 310 mm Breite ist sie optimal bei engen Platzverhältnissen wie z. B. in Flugzeugen, Bussen und Bahnen einsetzbar.	□
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel DN35	9	2.903-000.0	1 Stück	DN 35				Drehbarer Saugpinsel in DN 35 mit hochwertigen Naturborsten für Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp von Kärcher.	□


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BVL 5/1 BP 1.394-274.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>									
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss	1	2.889-346.0	1 Stück	DN 35	1 m				■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

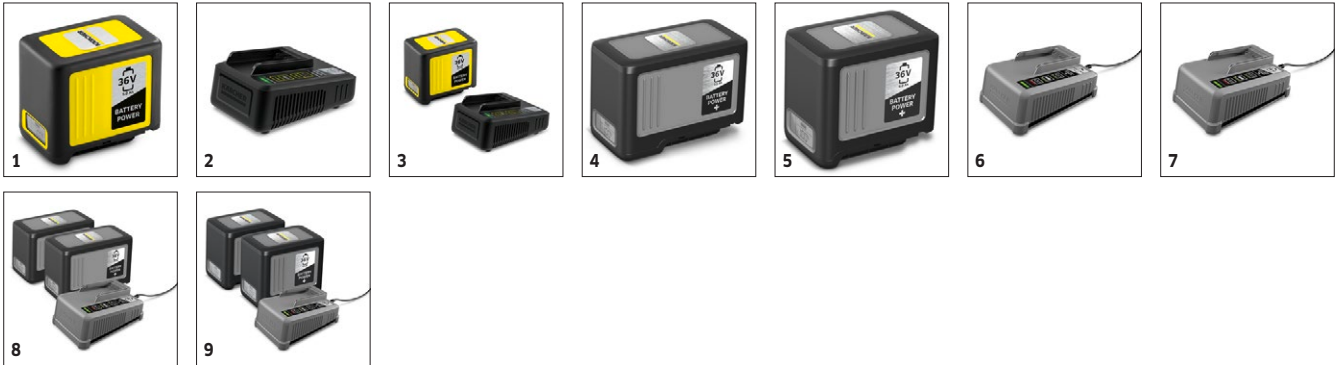

		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Akkus</b>								
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0					36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>								
Schnellladegerät Battery Power 36 V	2	2.445-033.0					Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Starterkit Akku und Ladegerät</b>								
Starter Kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0					Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkus</b>								
Battery Power+ 36/75	4	2.445-043.0					Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0					Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>								
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	6	2.445-054.0					Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	7	2.445-045.0					Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
<b>Starterkit</b>								
Starter Kit Battery Power+ 36/75	8	2.445-070.0					Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	9	2.445-071.0					Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BVL 5/1 BP 1.394-274.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges Zubehör NT</b>									
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	1	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.