

Multifunktions-Crimpzange Hersteller-Teilenummer: 22T013

Crimpzange für verschiedene Einsatzzwecke aus Kohlenstoff-Stahl S50C (Griff PP / TPR). Crimpfunktion für Kabelschuhe (isoliert) 0,25 ... 2,5 mm². Feineinstellung für Betätigungskraft möglich. Wechseleinsätze für weitere Verbinder sind als optionales Zubehör verfügbar.



Die Einsätze können leicht mittels Innensechskant-schlüssel getauscht werden


Schwarz oxidierte, satinierte Oberfläche

Druckeinstellung für die Betätigungskraft

Ratschen-Crimptechnik ermöglicht zuverlässige und feste Verbindungen

Ergonomischer Griff bietet Griffigkeit und maximale Hebelwirkung

Farbe kann abweichen

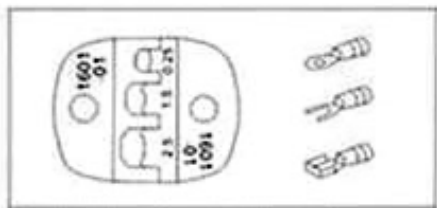

Ausgestattet mit Einsatz für Isolierte Klemmen

Technische Informationen

Größe: 190 x 135 mm • Material: Kohlenstoffstahl S50C, Griff PP/TPR • Crimpfunktion für Kabelschuhe (isoliert) 0,25 mm² ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG) • Druckeinstellung für Betätigungskraft.

Einsätze für Crimpzangen, Teile-Nr. 22T022 kompletter Satz

- Einsatz für Aderendhülsen 0,25 ... 6 mm² (Teile-Nr. einzeln: 22T024)
- Einsatz für unisolierte Flachsteckhülsen / Flachstecker 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Teile-Nr. einzeln: 22T025)
- Einsatz für MC4-Solarstecker 2,5 mm² ... 6 mm² (Teile-Nr. einzeln: 22T026)
- Sechskantschlüssel & 4 x Ersatzschrauben (Teile-Nr. einzeln: 22T027)

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!



Abb. ähnlich