

Multifunktions-Crimpzange & Abisolierzange Hersteller-Teilenummer: 22T015

Crimpzange für verschiedene Einsatzzwecke aus Kohlenstoff-Stahl S50C (Griff PP / TPR). Vielseitige Crimpfunktionen sind optimal abgedeckt. Feineinstellung für Betätigungskraft möglich. Wechseleinsätze für weitere Verbinder sind als optionales Zubehör verfügbar.


Technische Informationen

Größe: 190 x 135 mm • Material: Kohlenstoffstahl S50C, Griff PP/TPR • Crimpfunktion für Kabelschuhe (isoliert) 0,25 mm² ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG) • Druckeinstellung für Betätigungskraft.




Enthaltene Einsätze


Einsatz für Aderendhülsen 0,25 ... 6 mm² • Einsatz für Kabelschuhe (isoliert) 0,25 ... 2,5 mm² • Einsatz für Flachsteckhülsen / Flachstecker (unisoliert) 0,5 mm² ... 1,5 mm² • Einsatz für MC4-Solarstecker 2,5 mm² ... 6 mm² • Sechskantschlüssel • 4 x Ersatzschrauben.

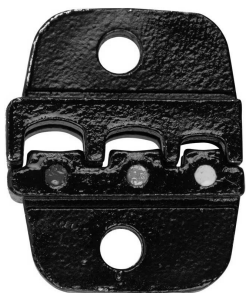


Isolierte Kabelschuhe

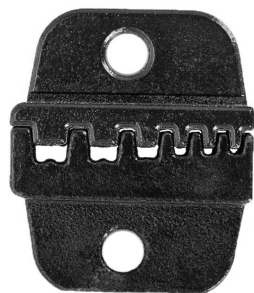

Aderendhülsen

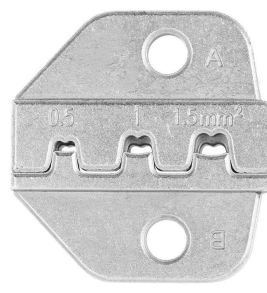

Flachstecker & Hülsen

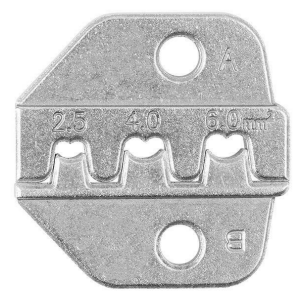

Solarstecker

Anwendung nur durch fachkundiges Personal! Abbildungen ähnlich!

Multifunktions-Abisolierzange Hersteller-Teilenummer: 22T015

Die Multifunktions-Abisolierzange aus Kohlenstoff-Stahl S50C (Griff PP/TPR) bietet eine Abisolierfunktion für Kabel und Leitungen mit Querschnitten von 0,25 mm² ... 6 mm² sowie eine Seitenschneiderfunktion für Kupfer- und Aluminiumdrähte. Weiterhin möglich ist die Crimpfunktion für Kabelschuhe (isoliert/unisoliert) von 0,5 mm² ... 6 mm² sowie für Zündklemmen 7 ... 8 mm².



Technische Informationen

Größe: ca. 21 x 11 cm • Gewicht: ca. 310 g • Hauptfunktion: Abisolierung von Kabeln und Leitungen •

Anwendungsbereich ca. 0,25 ... 6 mm² • Weitere Funktionen: Seitenschneider, Crimpzangen-Funktion.

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!