

DS70-750BL2

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	17 inch
Max. Bildschirmgröße*	27 inch
Min. Gewicht	2 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	7 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	2
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Durchführung Klemme

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
Höhenverstellung	7,3-48,1 cm
Weiteneinstellung	0-82,5 cm
Tiefeneinstellung	0-37,8 cm
Neigung (Grad)	+45°, -45°
Schwenkbereich (Grad)	+90°, -90°
Rotation (Grad)	+180°, -180°
Höhe	67,9 cm
Breite	82,5 cm
Tiefe	44 cm
Anpassungstyp	Gasfeder


INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449209

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts

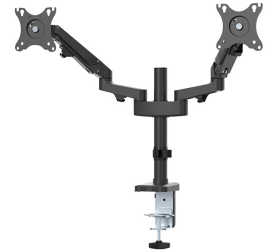

Neomounts

Neomounts DS70-750BL2 Full-Motion-Tischhalterung für 17-27" Bildschirme - Schwarz

Die Neomounts DS70-750BL2 sind voll bewegliche Tischhalterungen für zwei Flachbildschirme bis zu 27" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 7 kg pro Bildschirm. Dank der vielseitigen Neigungs- (90°), Rotations- (360°) und Drehtechnologie (180°) können Sie die Tischhalterungen auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel einstellen und die Möglichkeiten der Bildschirme voll ausschöpfen. Zusätzlich verfügen die Halterungen über eine gasgefederte Höhenverstellung (7,3-48,1 cm) und Tiefenverstellung (0-37,8 cm) für die perfekte Arbeitsposition.

Die DS70-750BL2 sind für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Neomounts bietet verschiedene VESA-Adapterplatten für unterschiedliche Lochmuster an. Die DS70-750BL2 sind mit einem Easy-Release-VESA-System für eine einfache Installation ausgestattet und werden mit einer Tischklemme und einer Tülle geliefert.

DS70-750BL2

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

