

FPMA-D540BLACK

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	13 inch
Max. Bildschirmgröße*	32 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	8 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Durchführung Klemme

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
Höhenverstellung	2,1-42,2 cm
Tiefeneinstellung	0-26,6 cm
Neigung (Grad)	+45°, -45°
Schwenkbereich (Grad)	+90°, -90°
Rotation (Grad)	+180°, -180°
Höhe	62,3 cm
Breite	11,4 cm
Tiefe	34,6 cm
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449230

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

Neomounts FPMA-D540BLACK Full-Motion Tischhalterung für 10-32" Monitore, höhenverstellbar - Schwarz

Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D540BLACK, ist eine neig-, schwenk- und drehbare Tischhalterung für Monitore bis zu 32 Zoll. Diese Halterung ist eine großartige Wahl für die platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Durchführung.

Die vielseitige Neigungs- (90°), Dreh- (360°) und Schwenk- (180°) Technologie von Neomounts ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel einzustellen, um die Möglichkeiten des Flachbildschirms voll auszuschöpfen. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 2,1 bis 42,2 Zentimeter. Die Tiefe ist von 0 bis 26,6 Zentimeter einstellbar. Ein innovatives Kabelmanagement führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Darüber hinaus verfügt die Halterung über einen VESA-Schnellverschluss, mit dem Sie den Monitor im Handumdrehen befestigen können.


Neomounts FPMA-D540BLACK hat zwei Drehpunkte und ist geeignet für Bildschirme bis 32". Die Tragfähigkeit dieses Produkts beträgt 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können mit Neomounts VESA-Adapterplatten abgedeckt werden.

Durch die Verwendung einer ergonomischen Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder im Empfangsbereich.

Das gesamte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

FPMA-D540BLACK

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

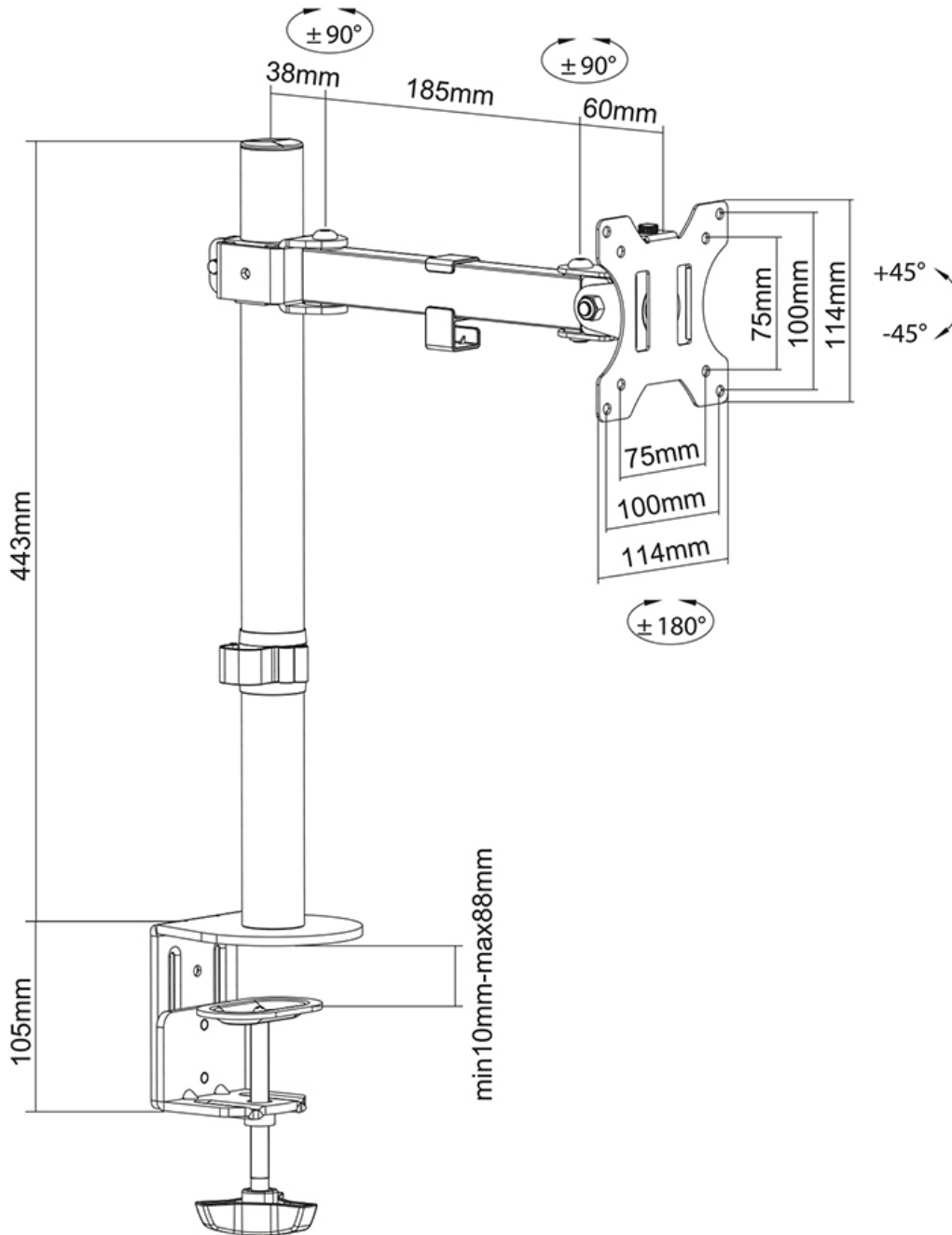

Neomounts