

## DS70-700BL1

## NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	17 inch
Max. Bildschirmgröße*	27 inch
Min. Gewicht	2 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	7 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	7 kg (pro Bildschirm)
Curved/Ultra Wide	
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Klemme

#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
	Neigen
	Rotieren
	Schwenken
Höhenverstellung	15,2-40,2 cm
Tiefeneinstellung	0-48 cm
Neigung (Grad)	+90°, -45°
Schwenkbereich (Grad)	+90°, -90°
Rotation (Grad)	+180°, -180°
Höhe	56,6 cm
Breite	11,7 cm
Tiefe	54,2 cm
Anpassungstyp	Gasfeder

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449261

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts


### Neomounts DS70-700BL1 Full-Motion-Tischhalterung für 17-27" Bildschirme - Schwarz

Die Neomounts DS70-700BL1 sind voll bewegliche Tischhalterungen für Flachbildschirme bis 27" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 7 kg. Dank der vielseitigen Neigungs- (135°), Rotations- (360°) und Drehtechnologie (180°) können Sie die Tischhalterungen auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel einstellen und die Möglichkeiten des Bildschirms voll ausschöpfen. Zudem verfügen die Halterungen über eine gasgefederte Höhenverstellung (15,2-40,2 cm) und Tiefenverstellung (0-48 cm) für die perfekte Arbeitsposition.

Die DS70-700BL1 sind für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Neomounts bietet verschiedene VESA-Adapterplatten für unterschiedliche Lochmuster an.

DS70-700BL1

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

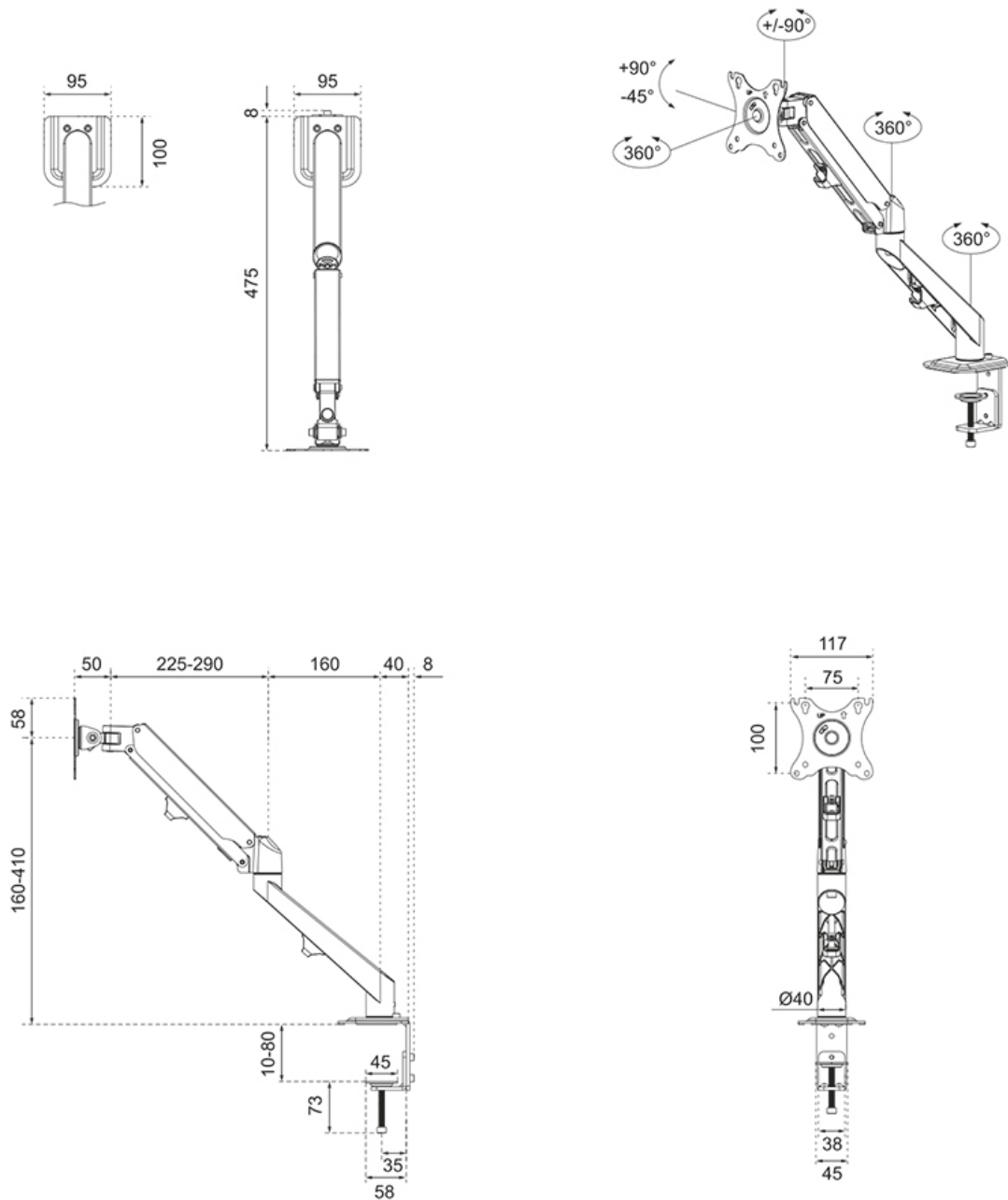

Neomounts

Measuring unit: mm