

## FL50-550BL1

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	37 inch
Max. Bildschirmgröße*	70 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	50 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

#### FUNKTIONALITÄT

Höhenverstellung	128,5-145 cm
Neigung (Grad)	+5°, -12°
Höhe	196,6 cm
Breite	87,1 cm
Tiefe	67,8 cm
Anpassungstyp	Manuell

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449285

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

## NEOMOUNTS BODENSTÄNDER



### Neomounts Bodenständer für 37-70" Bildschirme - Schwarz


Der Neomounts FL50-550BL1 ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme bis 70" mit einer maximalen Belastbarkeit von 50 kg. Der Bodenständer verfügt über vier Höheneinstellungen und eine Neigungsoption (17°) um den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen. Zusätzlich ist der FL50-550BL1 mit einem separaten Multimedia- und einem höhenverstellbaren Ablage für Kameras ausgestattet, beide mit einer maximalen Tragkraft von 5 kg.

Der Trolley ist mit vier stabilen Rollen - zwei davon mit Feststellern - ausgestattet, so dass der Bodenständer überall einsetzbar ist. Ein cleveres Kabelmanagementsystem verbirgt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Der FL50-550BL1 ist kompakt verpackt für optimierten Transport und Lagerung.

FL50-550BL1

## NEOMOUNTS BODENSTÄNDER

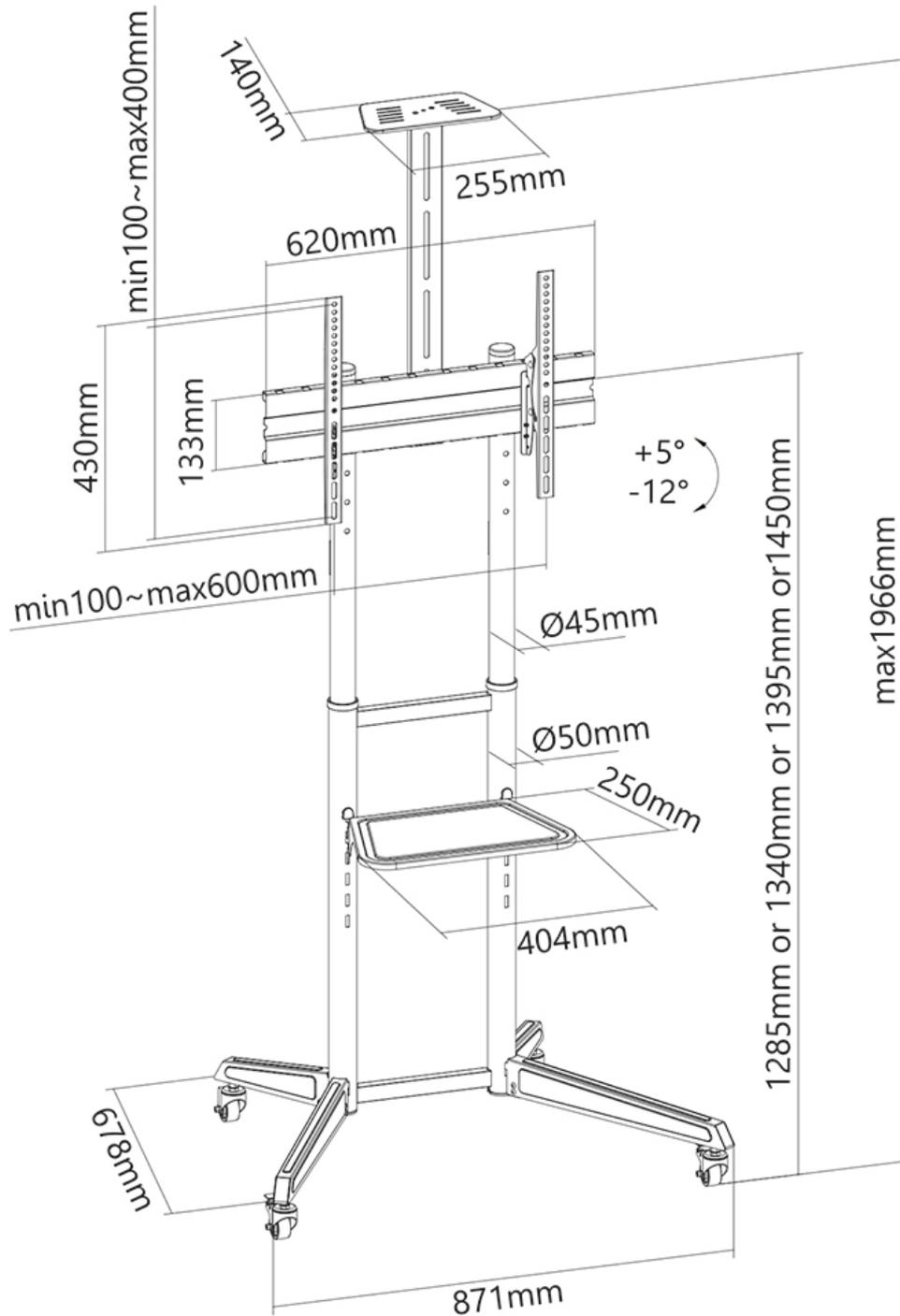

Neomounts