

AWL29-750BL1

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	10 kg (pro Bildschirm)

FUNKTIONALITÄT


Tiefeneinstellung	0-4,2 cm
Höhe	55 cm
Breite	104,4 cm
Tiefe	8,1 cm
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449162

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS

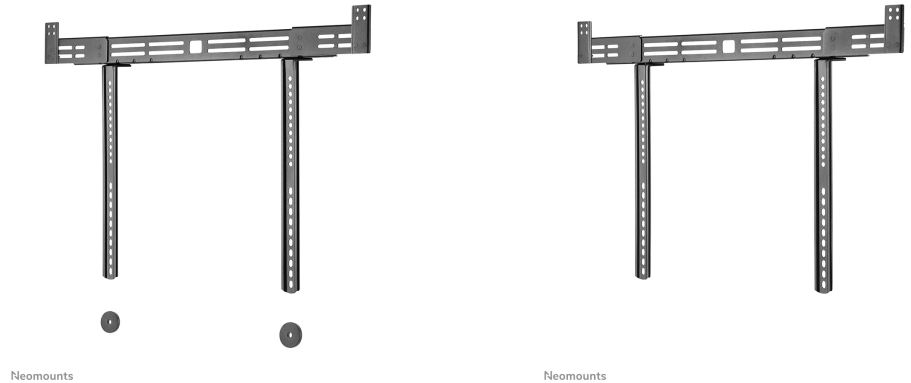


Neomounts AWL29-750BL1 universelle Videobar-/Sounbar-/Lautsprecher-Halterung, tiefenverstellbar (0-4,2 cm) - Schwarz

Die Neomounts AWL29-750BL1 ist eine universelle Videobar-/Sounbar-/Lautsprecher-Halterung mit einer maximalen Tragfähigkeit von 10 kg. Die Halterung ist tiefenverstellbar von 0 bis 4,2 cm und höhenverstellbar. Mit der Halterung kann eine Videobar-/Lautsprecher entweder über oder unter einem Bildschirm installiert werden, wodurch eine saubere und modern aussehende Installation Ihrer Audiohardware entsteht.

Da die Installation der AWL29-750BL1 am Bildschirm erfolgt, bewegt sie sich einfach mit dem Bildschirm, während er in Höhe, Tiefe oder in jede andere Betrachtungsposition eingestellt wird. Die Halterung ist in der Breite verstellbar und deckt die VESA-Löcher Ihrer Halterung ab. Aus diesem Grund garantiert die Halterung auch eine schnelle Montage.

AWL29-750BL1

NEOMOUNTS

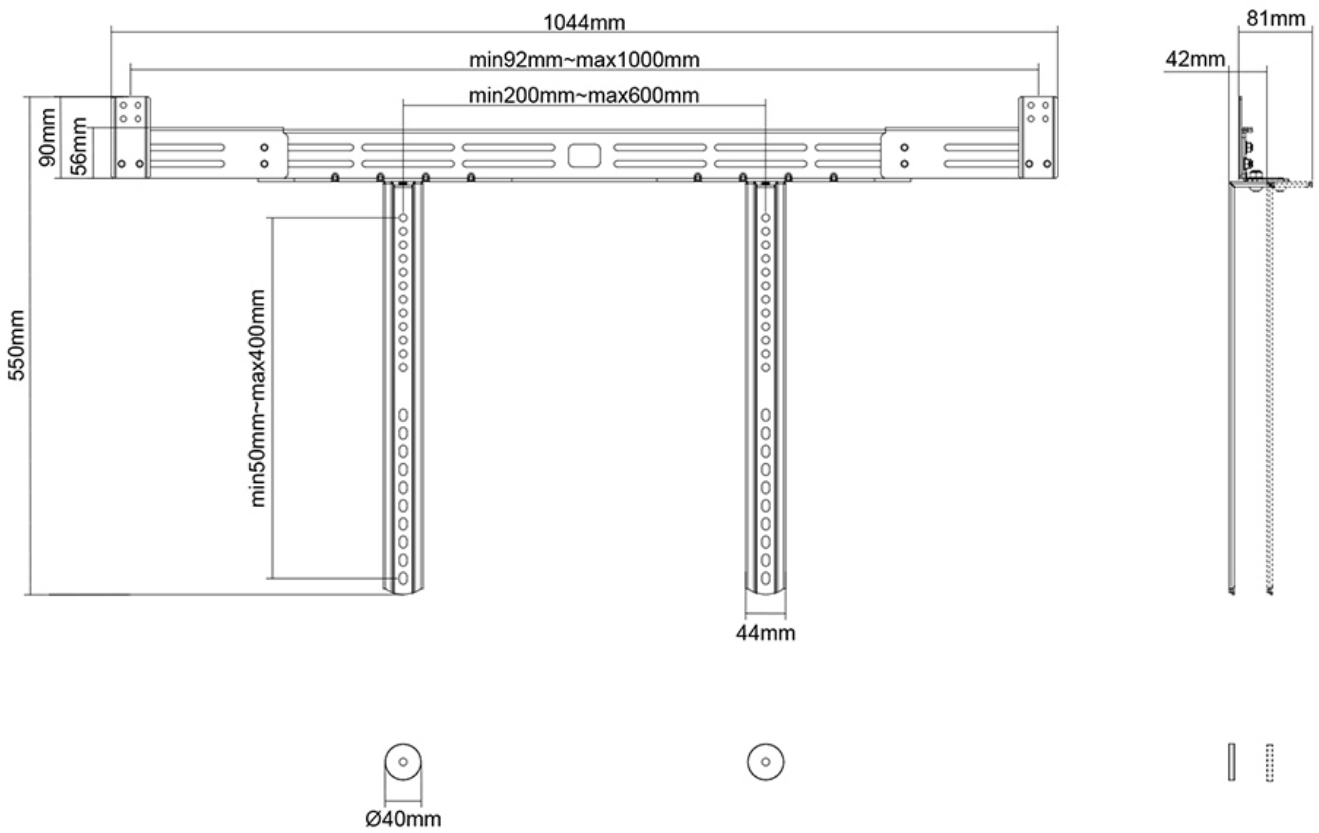

Neomounts