

**Ausführung:**

- selbstansaugende mehrstufige Kreiselpumpe
- selbstansaugend bis 8 Meter
- laufruhig
- max. Mediumtemperatur 40 °C
- fertig verkabelt, inkl. 1,5 Meter Netzkabel H07RN-F, mit Stecker

**Einsatzgebiete:**

- Wasserförderung in der Haustechnik, Gartenbewässerung, Waschanlagen, Umfüllen von Tanks etc.
- Zur Förderung von klarem Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile

**Lieferumfang:**

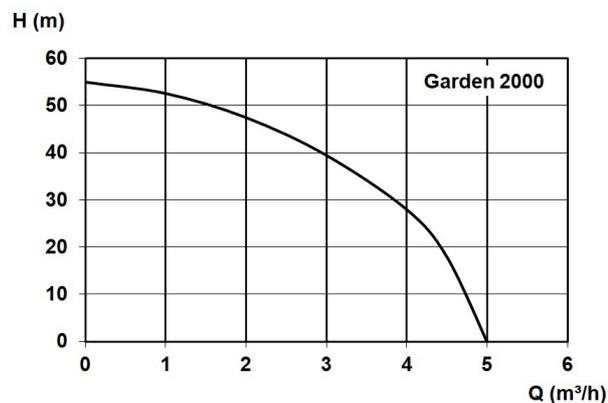
- steckerfertig, 1,5m Anschlusskabel


**Produktvorteile:**

- ruhiger Lauf
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Motor mit Temperaturschutzschalter
- selbstansaugend bis 8 m

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
23034	230	1300	900	5,2	2800	5,0	54,0	1" IG	416	200	209	11,5

**Kennlinie:**

**Werkstoffe:**

Werkstoff Laufrad:	Noryl
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Werkstoff Motorgehäuse:	Grauguss
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4301

**Abmessungen:**

