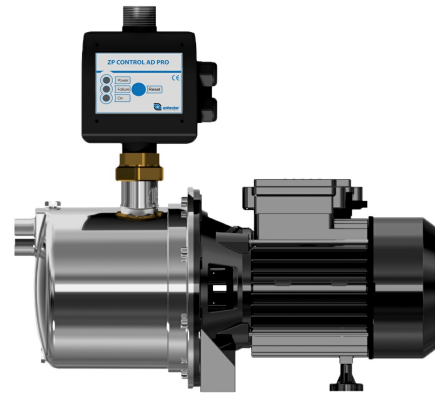


Ausführung:


- ruhiger Lauf
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Motorlager mit lebenslanger Schmierung
- selbstsaugend bis 8 m
- mit Ad Pro, fertig verkabelt, inkl. 1,4 Meter Netzkabel und Stecker
- Schaltautomat AdPro: Einstellbarer Einschaltdruck von 1,5 bis 3,5 bar. Beim öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein. Sind alle Verbraucher geschlossen schaltet die Pumpe automatisch ab. Zusätzlicher Trockenlaufschutz


Einsatzgebiete:

- Hauswasserversorgung
- Wasserversorgung aus Brunnen, Quellen und Gewässern
- Gartenbewässerung und Beregnung
- Druckerhöhung
- Für Anlagen mit großer Ansaughöhe
- Zur Förderung von klarem Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
23278	230	1300	900	5,2	2800	5,0	54,0	1" AG	416	200	430	14,3

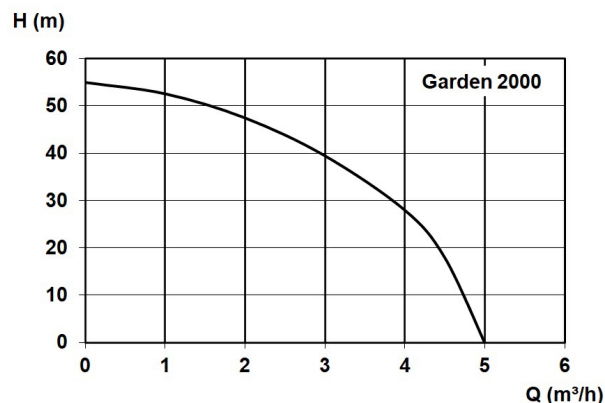Kennlinie:

Werkstoffe:

Werkstoff Laufrad:	Noryl
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Werkstoff Motorgehäuse:	Grauguss
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4301

Abmessungen:

