

**416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor**  
**Schnellwechselfutter, 1/4 x 45 mm**  
Serie 400 Quergriff



<b>EAN:</b>	4013288222824	<b>Abmessung:</b>	100x95x23 mm
<b>Teilenr:</b>	05023461001	<b>Gewicht:</b>	118 g
<b>Artikel-Nr:</b>	416 RA	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3

Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_400\\_quergriff\\_416\\_ra.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_416_ra.html)


Wera - 416 RA  
05023461001 - 4013288222824

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Ratschenfunktion**




Die Knarrenmechanik des Quergriff-Bits-Handhalters 416 RA ist vollständig im Griff eingebettet. Die kompakte Form des Werkzeugs ermöglicht handliches Arbeiten.

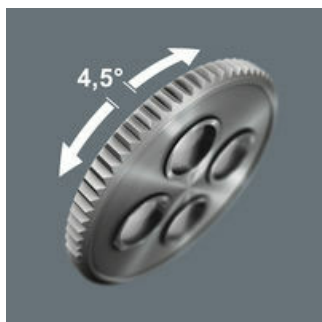


Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne) und einem Rückholwinkel von 4,5° vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

**Knarrenmechanik im Griff**

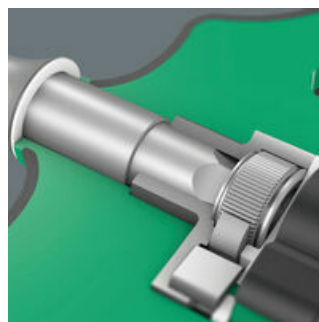

Die Knarrenmechanik des Quergriff-Bits-Handhalters 416 RA ist vollständig im Griff eingebettet. Die kompakte Form des Werkzeugs ermöglicht handliches Arbeiten.

**Umschalten Rechts/Links**

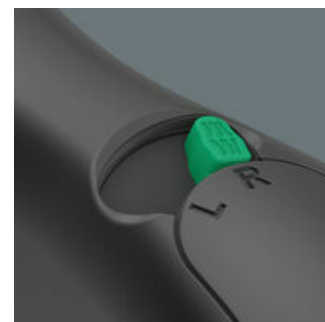


Der Richtungswechsel kann über den Umschalthebel bequem vorgenommen werden.

**Ergonomischer 2-Komponenten Quergriff**




Der ergonomisch geformte 2-Komponenten Quergriff sorgt mit Fingergriffmulden und angenehmer Oberfläche für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten.

**Schnelldrehhülse**

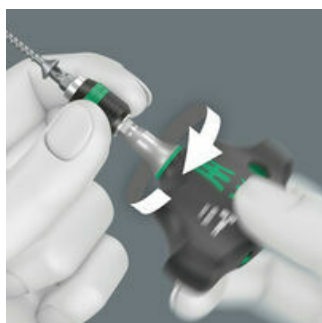

Durch die Schnelldrehhülse kann das Werkzeug während des Schraubens sicher geführt und die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht werden.

**Rapid-in und self-lock**

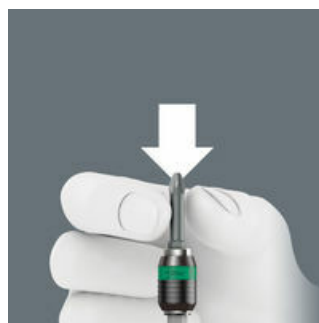

Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

**Rapid-out**



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**



mm



mm



mm



inch

05023461001

1/4

45

44

99

1 25/32

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_400\\_quergriff\\_416\\_ra.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_416_ra.html)

Wera - 416 RA

05023461001 - 4013288222824

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)