

EAN:	4013288225306	Abmessung:	405x185x55 mm
Teilenr:	05150111001	Gewicht:	2185 g
Artikel-Nr:	9721	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041200

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Die Zyklus Speed Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 1 Wera Zyklus Speed Knarre 3/8" und 22-teiligem Zubehör.

Weblink


https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9721.html

Wera - 9721
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick

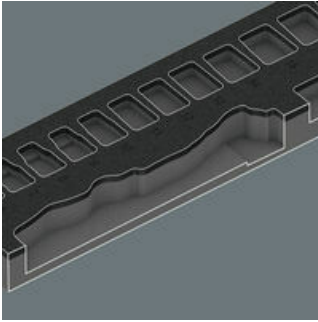

Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage

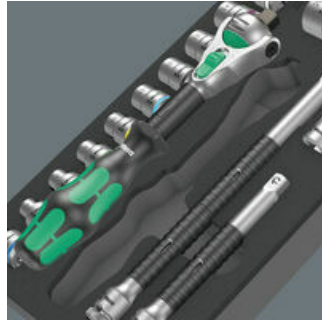

Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Frei schwenkbar




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeshalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel

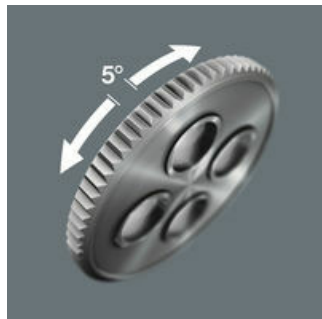

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Zyklus „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9721.html


Wera - 9721
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen


Satz-Inhalt:

8000 B Zyklus Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm

 05003550001 1x 3/8" x 199 mm




8794 SB Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm

 05003582001 1x 3/8" x 125 mm




8794 LB Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

 05003583001 1x 3/8" x 200 mm




8795 B Zyklus-Kardangeln, 3/8", 3/8" x 50 mm

 05003585001 1x 3/8" x 50 mm





8794 B Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

 05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8790 HMB Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm

05003551001	1x	6 x 29 mm
05003552001	1x	7 x 29 mm
05003553001	1x	8 x 29 mm
05003554001	1x	9 x 29 mm
05003555001	1x	10 x 29 mm
05003556001	1x	11 x 29 mm
05003557001	1x	12 x 29 mm
05003558001	1x	13 x 29 mm
05003559001	1x	14 x 29 mm
05003560001	1x	15 x 29 mm
05003561001	1x	16 x 30 mm
05003562001	1x	17 x 30 mm
05003563001	1x	18 x 30 mm
05003564001	1x	19 x 30 mm
05003565001	1x	20 x 30 mm
05003566001	1x	21 x 30 mm
05003567001	1x	22 x 30 mm
05003568001	1x	24 x 32 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9721.html

Wera - 9721
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklus Knarre 3/8" Set 1, 23-teilig

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen



Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9721.html

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklus Knarre 3/8" Set 1, 23-teilig

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen


Satz-Inhalt:

8000 B Zyklus Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm

 05003550001 1x 3/8" x 199 mm




8794 SB Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm

 05003582001 1x 3/8" x 125 mm




8794 LB Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

 05003583001 1x 3/8" x 200 mm




8795 B Zyklus-Kardangelen, 3/8", 3/8" x 50 mm

 05003585001 1x 3/8" x 50 mm




8794 B Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

 05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8790 HMB Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm

 05003551001 1x 6 x 29 mm
05003552001 1x 7 x 29 mm
05003553001 1x 8 x 29 mm
05003554001 1x 9 x 29 mm
05003555001 1x 10 x 29 mm
05003556001 1x 11 x 29 mm
05003557001 1x 12 x 29 mm
05003558001 1x 13 x 29 mm
05003559001 1x 14 x 29 mm
05003560001 1x 15 x 29 mm
05003561001 1x 16 x 30 mm
05003562001 1x 17 x 30 mm
05003563001 1x 18 x 30 mm
05003564001 1x 19 x 30 mm
05003565001 1x 20 x 30 mm
05003566001 1x 21 x 30 mm
05003567001 1x 22 x 30 mm
05003568001 1x 24 x 32 mm

9821 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklus Knarre 3/8" Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm

05137321001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9721.html

Wera - 9721
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklus Knarre 3/8" Set 1, 23-teilig

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen



Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9721.html

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de