




Signalsäule Sirenelement VAZ-HORN-40MM-85DBA-2TONE

- Modulare Bauweise
- Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
- 2 verschiedene Tonvarianten
- 40-mm-Baureihe

Signalsäule Sirenelement 2 Töne



Abmessungen

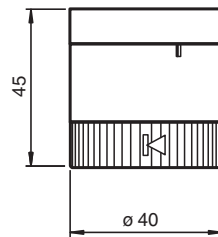

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Signaltyp		Dauerton, Pulston	
UL File Number		E223176	
Farbe		grau	
Frequenz		2,9 kHz	
Lautstärke		85 dB	
Elektrische Daten			
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	24 V AC/DC	
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	≤ 80 mA	
Einschaltstrom		500 mA	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur		-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)	
Mechanische Daten			
Schutzart		IP66	
Anschluss		Bajonettsystem	
Material		PC	
Masse		25 g	

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 324828_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Lebensdauer min. 5000 Stunden

Passende Systemkomponenten

	<p>VAZ-CLAMP-40MM</p>	<p>Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckel</p>
---	------------------------------	---

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 324828_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com