


## LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB 40 cm Round

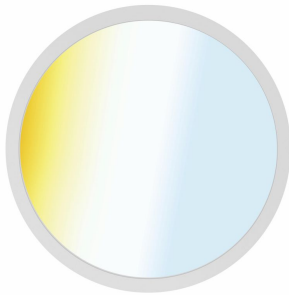

Artikelnummer: **20700009**

Artikelnummer:	20700009
Lichtfarbe:	<b>white (2700-6500K) 6500 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>24 W</b>
Energieverbrauch:	<b>24 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>400x60 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412672964</b>

Mit dem runden LED-Panel Round 40 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED-Panel Round ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED-Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED-Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED-Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farbveränderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20700009	nein	< 6	400 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412672964	> 0,50	0,309	400 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: G	0,335	60 mm
Zolltarifnummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
94051140900	24 kWh/1000h	6500 K	1584,00 g
<b>Verpackung</b>	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabebeigenschaft Ra	<b>Produktdaten</b>
Colorbox/Barcode 1	25000 h	≥90	Inverkehrbringer
4018412672964	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Müller-Licht
Colorbox/Inhalt (Stück)	25000 h	120 °	Marke
1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Müller-Licht
Colorbox/Gewicht	24 W	75 lm/W	CE Kennzeichnung
294,00 g	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	ja
Colorbox/Abmessungen	195 mA	white (2700-6500K)	Garantieprodukt
L=422 B=62 H=422 mm	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	5 Jahre
Innerbox/Barcode 1	220-240 V	1800 lm	<a href="#">Garantiebedingungen</a>
4018412672971	Stromart	<b>Leuchtdaten</b>	Lieferumfang
Innerbox/Inhalt (Stück)	AC	Enthält verbaute LED	Calida Switch Tone mit FB 40 cm Round, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 2x AAA-Batterien
2	Frequenz Nominalwert	IP-Schutzart	
Innerbox/Gewicht	50 Hz	Memoryfunktion	
395,00 g	<b>Batteriedetails</b>	Schutzklasse	
Innerbox/Abmessungen	Enthaltene Anzahl		
L=437 B=140 H=448 mm	2		
Transportkarton/Barcode 1	Enthaltener Typ		
4018412672988	AAA		
Transportkarton/Inhalt (Stück)	Typengruppe		
4	Primär		
Transportkarton/Gewicht			
648,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=457 B=296 H=475 mm			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			
<a href="#">Recycling</a>			