



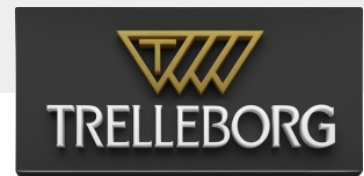


## 105929 - SCG 2 Splitting Entry System IP55

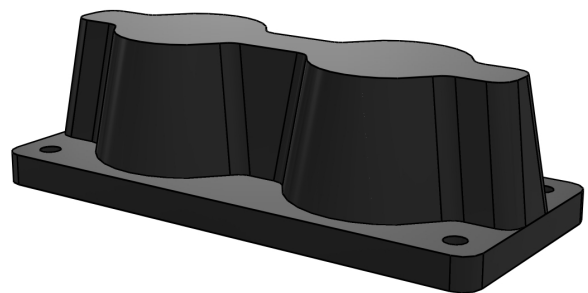

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Art.Nr.                               | 105929                     |
| Beschreibung                          | SCG 2 (3-35)               |
| Ausschnitt                            | <a href="#">SCG2</a>       |
| IP Schutzart                          | IP55                       |
| Material der Membrane                 | TPE                        |
| Material Temperaturbereich [°C]       | -40 bis +100               |
| Anzahl Kabeldurchführungen            | 2                          |
| Geeignet für Kabel mit Stecker        | Ja                         |
| Kabeldurchmesser (min.) [mm]          | 3                          |
| Kabeldurchmesser (max.) [mm]          | 35                         |
| Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø) [mm] | 2 x 3 - 35                 |
| Montageart                            | Schrauben                  |
| Gewicht Artikel [g]                   | 264                        |
| Gewicht Verpackungseinheit [kg]       | 13.6                       |
| Verpackung                            | Großverpackung             |
| Verpackungseinheit                    | 50                         |
| Liefereinheit                         | 50                         |
| Lieferzeit                            | ab Lager                   |
| Zolltarifnummer                       | 39269097                   |
| Flame class of material               | UL94-V0, selbstverlöschend |



Alle Trelleborg Cable Entry Solutions Materialien, sind konform sowohl mit der RoHS Richtlinie als auch mit der Reach Verordnung

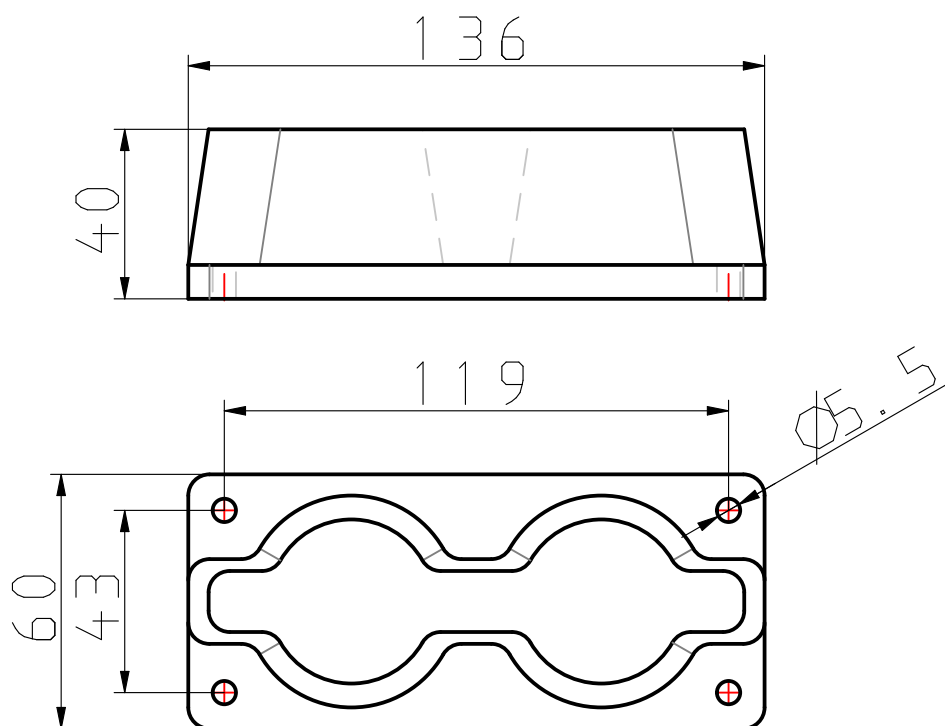

Alle Abmessungen sollen nur als Referenz und nicht für Zwecke der Qualitätskontrolle verwendet werden