





107466B - MH-24 F 17-3 Cable Entry Plate IP66

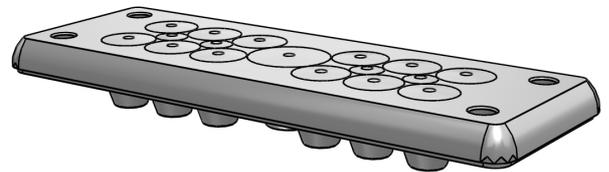

Art.Nr.	107466B
Beschreibung	MH-24 F 17-3 HELLGRAU V-0
Ausschnitt	B24 (Industrie Steckverbinder)
IP Schutzart	IP66
Material der Membrane	TPE
Material Temperaturbereich [°C]	-40 bis +90
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Eigenschaften	halogenfrei
Anzahl Kabeldurchführungen	17
Geeignet für Kabel mit Stecker	Nein
Kabeldurchmesser (min.) [mm]	3
Kabeldurchmesser (max.) [mm]	20
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø) [mm]	4 x 3 - 7
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø) [mm]	12 x 7 - 12
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø) [mm]	1 x 10 - 20
Montageart	Schrauben
Gewicht Artikel [g]	67
Gewicht Verpackungseinheit [kg]	5.7
Verpackung	Einzelverpackung
Verpackungseinheit	80
Liefereinheit	80
Lieferzeit	ab Lager
Zolltarifnummer	39269097



Alle Trelleborg Cable Entry Solutions Materialien, sind konform sowohl mit der RoHS Richtlinie als auch mit der Reach Verordnung

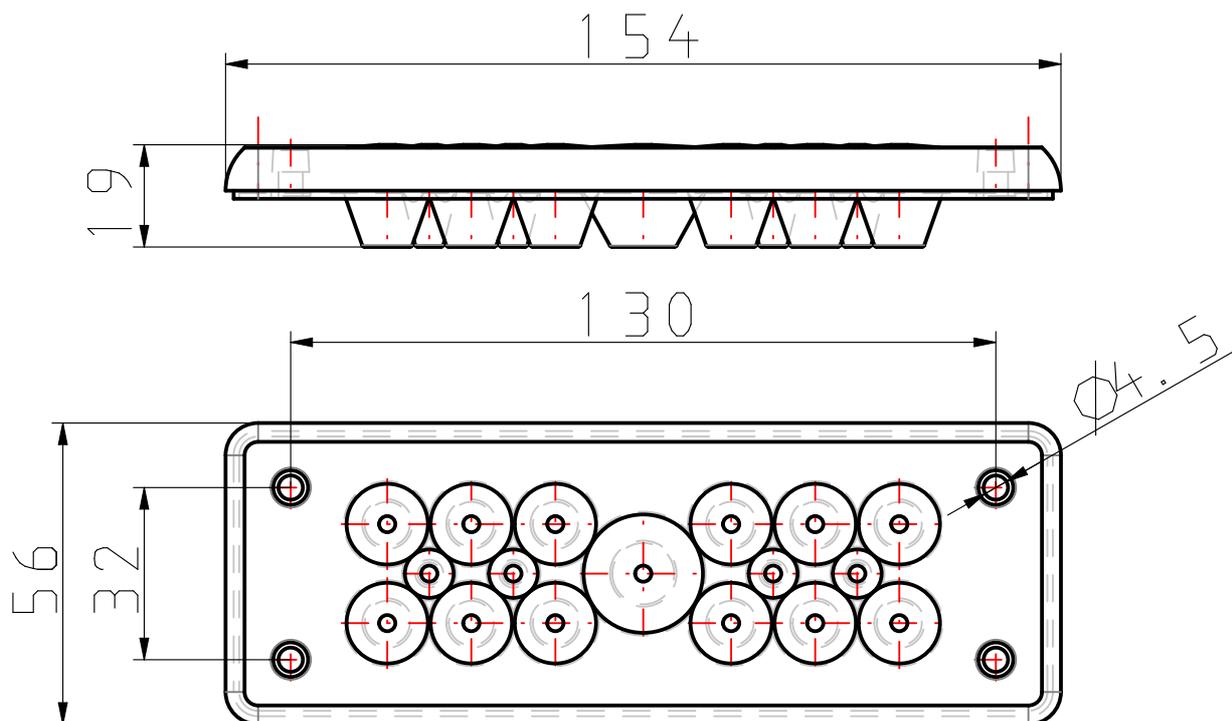

Alle Abmessungen sollen nur als Referenz und nicht für Zwecke der Qualitätskontrolle verwendet werden