


Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

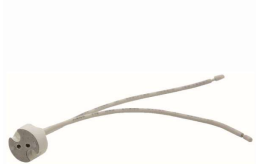

29010
Keramikfassung Universal G4/GU4/GU5,3/GY6,35 mit 1
4002940290103
universal für G4-GU4-GU5,3-GY6,
35 Niedervolt Einbauhalogenlampen
mit 130mm Zuleitung mit offenen Enden
universal für G4-GU4-GU5,3-GY6,
35 Niedervolt Einbauhalogenlampen
mit 130mm Zuleitung mit offenen Enden

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94059900900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Keramik, Kunststoff / ceramic, plastic
CE Ja

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm 130,00

Elektronische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 0
Trafo Spannung primär in V 0
Trafo Spannung sekundär in V 0
Trafo Schutzklasse 0
Trafo Maße in mm 0

Lichttechnische Daten

dimmbar nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 0
Elektrischer Leistungsfaktor 0
Zündzeit in Sekunden 0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen
Lichtstroms 0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
in % 0
Quecksilbergehalt in mg 0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Vorschaltgerät 13
Länge Anschlussleitung in mm 130

Verpackung

Verpackungsart Polybeutel / polybag

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm 330

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Tiefe Versandkarton in mm | 220 |
| Höhe Versandkarton in mm | 260 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 9 |
| Palettenabnahme in Stk | 45000 |

VPE

| | |
|-------------------------|------|
| Losgrößenrundungsfaktor | 1000 |
|-------------------------|------|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254