
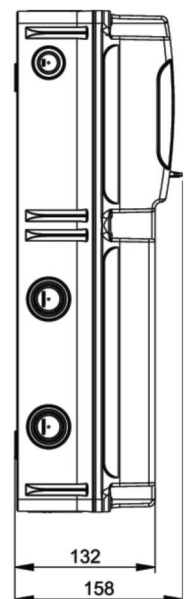


PCE Datenblatt

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 15851000 |
| Bezeichnung | Leergehäuse FLEX 10-E IP66/67 |
| Langbeschreibung | Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen FLEX 10-E Material: ABS, Farbe: grau (ähnlich RAL 7035) Abmessungen (HxBxT): 471x230x158mm Absperrbares, transparentes Klappfenster mit 10 Teilungseinheiten Geschlossene Ausführung (ohne Öffnungen für Anbaudosen) inkl. Zubehör (DIN Schiene auf Unterteil montiert, Scharnierband, Schrauben, Schraubenabdeckungen) Schutzart: IP66/IP67 gem. IEC/EN 62208 |
| GTIN (EAN) | 9003399522680 |
| Ursprungsland | PL |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| Nettogewicht | 1,900 kg |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |

| | |
|---|------------|
| ETIM 8.0 | EC000058 |
| Montageart | Aufputz |
| Art der Abdeckung | Deckel |
| Höhe | 471 mm |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 158 mm |
| Innentiefe | 92 mm |
| Farbe | grau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Anzahl der Module | 10 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 12 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK08 |

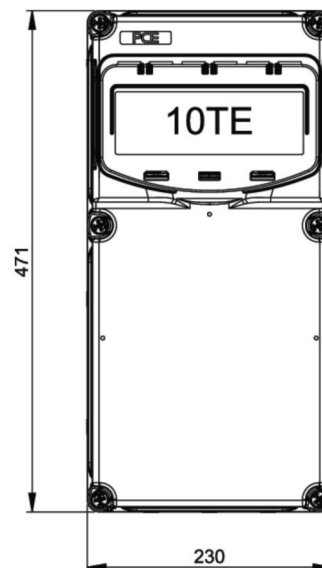

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=15851000>



www.manufacturer-safety.info