




## WORKLIGHT

### Pendelleuchte silber 57W 4000K 80°

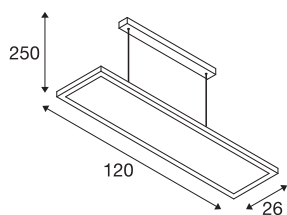

Die silberne WORKLIGHT PD wird allen Anforderungen einer modernen Arbeitsplatzbeleuchtung gerecht. Mit eingebautem LED-Leuchtmittel, 5000 Lumen,  $UGR \leq 19$  und 4000 Kelvin erzeugt die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte ein neutralweißes Licht, das für erhöhte Produktivität ideal ist. Die Leuchte ist bereits mit Pendelabhängungen und einer Deckenrosette ausgestattet und somit fertig für den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 200 Volt. Und durch die LED Lebensdauer von 50000 Stunden ist die sie auch noch äußerst nachhaltig.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006345
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1550 mA
Schutzklasse	I
Wattage	57 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	5.1 A
Dauer Einschaltstrom	148 $\mu$ s
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	40 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	5000 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	80 °

## Lichtquelle

916322	
916564	

<b>Farbe</b>	silber
<b>CRI</b>	80
<b>UGR <math>\leq</math></b>	19
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B10
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Länge</b>	120 cm
<b>Breite</b>	26 cm
<b>Höhe</b>	3 cm
<b>Pendellänge</b>	250 cm
<b>Nettogewicht</b>	5.8 kg
<b>Bruttogewicht</b>	6.206 kg