




## UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte

IP65, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, ohne Abdeckung

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekorring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

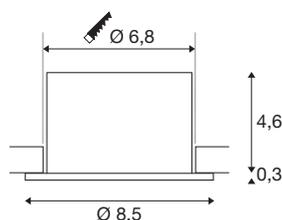

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Art. Nr.                     | 1007095                    |
| IP Code                      | IP 20 / IP 65              |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02                      |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule                  |
| Montage                      | Einbau                     |
| Montagedetails               | Decke                      |
| Dimmbar                      | Ja                         |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt            |
| Anzahl Durchverdrahtung      | 10                         |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz          |
| Sekundär Strom / Spannung    | 60/90 mA                   |
| Schutzklasse                 | II                         |
| Wattage                      | 8 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                     |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                      |
| Höhe Einschaltstrom          | 3 A                        |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs                      |
| Stroboskop-Effekt (SVM)      | 0.003                      |
| Lumen                        | 560 / 610 / 680 / 640 lm   |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700/3000/4000/6500 Kelvin |
| Abstrahlwinkel               | 38 °                       |
| Farbe                        | schwarz                    |

## Lichtquelle

|  |   |
|--|---|
|  |  |
|--|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1007096 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, rund, schwarz |
| 1007097 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, rund, weiss   |
| 1007098 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, rund, chrom   |
| 1007099 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, rund, gold    |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| CRI               | 90       |
| LXXBXX Daten      | L70B50   |
| Lebensdauer       | 35000 h  |
| Risikogruppe      | 0        |
| Höhe              | 4.9 cm   |
| Durchmesser       | 8.5 cm   |
| Nettogewicht      | 0.25 kg  |
| Bruttogewicht     | 0.268 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 5.5 cm   |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm   |