




M-POL S Polehead

Louver Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90

Universell einsetzbar und raffiniert konstruiert: Die Leuchtenköpfe der DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie lassen sich flexibel einsetzen. So wird der zylindrische M-POL S Polehead mit einem CRI über 90, 145 / 155 Lumen sowie einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden höchsten lichtgestalterischen Anforderungen gerecht. Setzen Sie den gewünschten Leuchtenkopf individuell für Ihre Lichtprojekte ein.

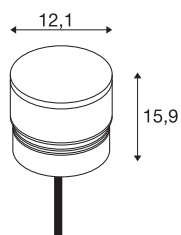

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006385
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	145 / 155 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	15.9 cm
Durchmesser	12.09 cm
Nettogewicht	1.174 kg

Lichtquelle

	
--	---

Bruttogewicht	1.256 kg
----------------------	----------

Zubehör

1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68