




M-POL M Polehead

Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90

Die verschiedenen Leuchtenköpfe der DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie bieten vielfältige Möglichkeiten. Mit einem CRI über 90, 420 / 460 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL M Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Genießen Sie die Flexibilität, um vielfältige Lichtprojekte zu realisieren.

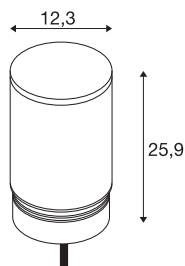

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006388
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	420 / 460 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	25.9 cm
Durchmesser	12.26 cm
Nettogewicht	1.356 kg

Lichtquelle

	
--	---

Bruttogewicht	1.451 kg
----------------------	----------

Zubehör

1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68