




M-POL M Polehead

Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungsstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. Mit einem CRI über 90, 1150 / 1230 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL M Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Genießen Sie die Flexibilität, um vielfältige Lichtprojekte zu realisieren.

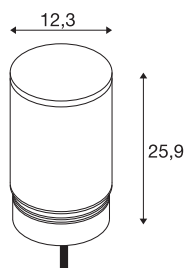

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006390
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500
Wattage	19 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Bemessungs-Bereitschaftsleistung	0.5 W
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1150 / 1230 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
1006453	Verbindungsbox , 5-polig, IP68, schwarz, DALI
228725	VERBINDUNGSBOX , 5-polig, IP68

Höhe	26.4 cm
Durchmesser	12.26 cm
Nettogewicht	1.378 kg
Bruttogewicht	1.474 kg