




M-POL S Polehead

Louver Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungsstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. So wird der zylindrische M-POL S Polehead mit einem CRI über 90, 260 / 270 Lumen sowie einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden höchsten lichtgestalterischen Anforderungen gerecht. Setzen Sie den gewünschten Leuchtenkopf individuell für Ihre Lichtprojekte ein.

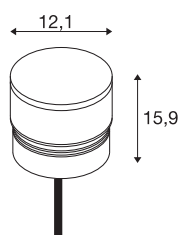

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006391
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500
Wattage	19 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Bemessungs-Bereitschaftsleistung	0.5 W
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	260 / 270 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
1006453	Verbindungsbox , 5-polig, IP68, schwarz, DALI
228725	VERBINDUNGSBOX , 5-polig, IP68

Höhe	16.4 cm
Durchmesser	12.09 cm
Nettogewicht	1.332 kg
Bruttogewicht	1.425 kg