

DE  Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.

**VORSICHT:** Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.

- Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
- Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.


**WICHTIG:** Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteilleiste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.

**WARTUNG:** Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate).

## Installationsanweisungen

# Monitor-Tischhalterung

Best.-Nr.: 2731200 (SP-MM-900)

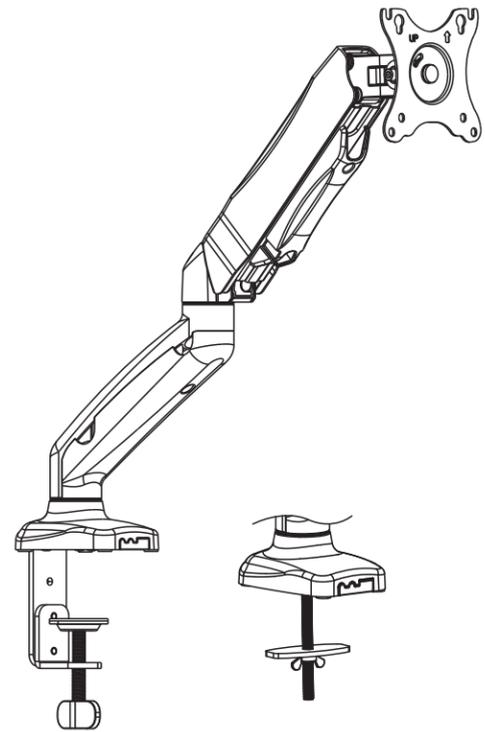


Unterstützt VESA-Halterung  
75x75 100x100

81,3 cm  
MAX




AUSGELEGT  
FÜR  
2-9 kg


5

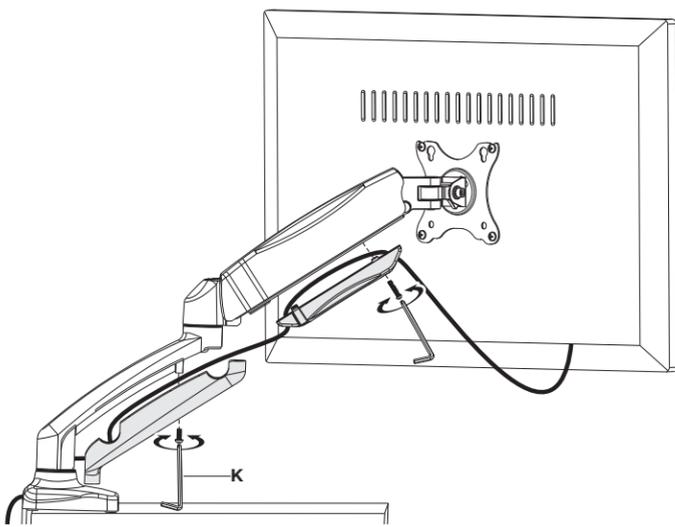

6

**Hinweis:**  
Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie wie in der Abbildung gezeigt die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest. Achten Sie darauf, die Schrauben abwechselnd festzuziehen.

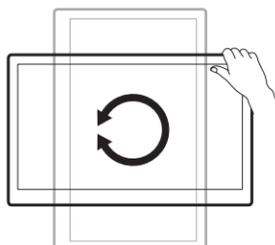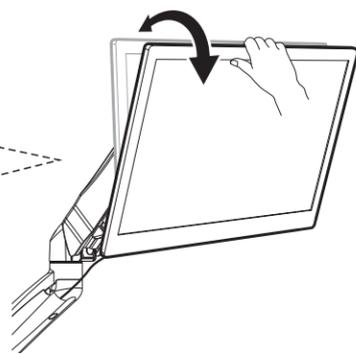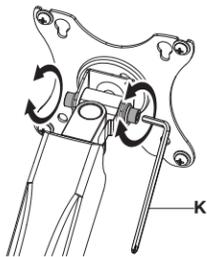

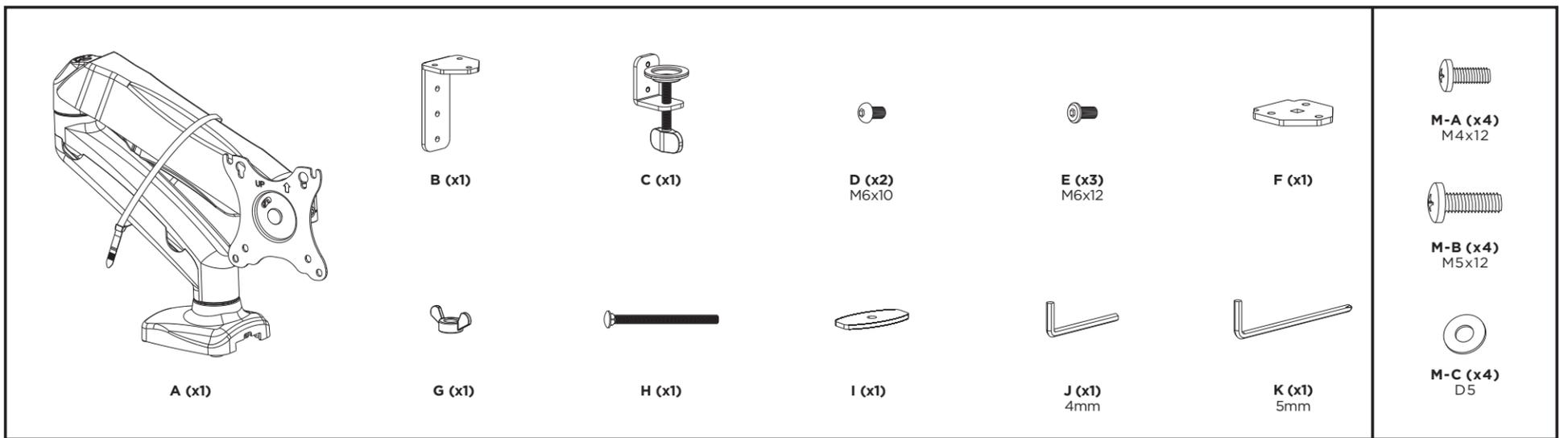

**1** **WARNHINWEIS:** Gefahr durch gespeicherte Energie!

- Drücken Sie die beiden Hälften des Federarms fest zusammen und lassen Sie eine weitere Person den Kabelbinder durchtrennen.
- Verringern Sie dann langsam den auf den Federarm einwirkenden Druck und lassen Sie ihn allmählich bis zum vollen Auszug ausfahren.

**2**

10-55mm

10-85mm

OR

50-85mm

10-85mm

Ø10-Ø50mm

Ø 10mm (ø 3/8")

**3**

Too long Too Short

3mm

TOP

**4**

Um den Arm bei montiertem Monitor ordnungsgemäß auszubalancieren, nehmen Sie den mitgelieferten Innensechskantschlüssel zur Hand und stellen Sie die Federspannung wie folgt ein:

Positionieren Sie den Arm zuerst wie abgebildet und halten Sie ihn waagrecht fest. Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie diese benötigen.

Wenn der Arm **sinkt**, drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, bis er in einer horizontalen Position bleibt.

Wenn sich der Arm **hebt**, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, bis sie in einer horizontalen Position bleibt.

Ziehen Sie die Schrauben **NICHT** zu fest an.

**ACHTUNG**

Um Schäden am Monitor oder an der Halterung zu vermeiden, halten Sie den Arm stets in einer horizontalen Position, wenn Sie Einstellungen vornehmen.