


Model No.DUN461W 460MM DC POLE HEDGE TRIMMER

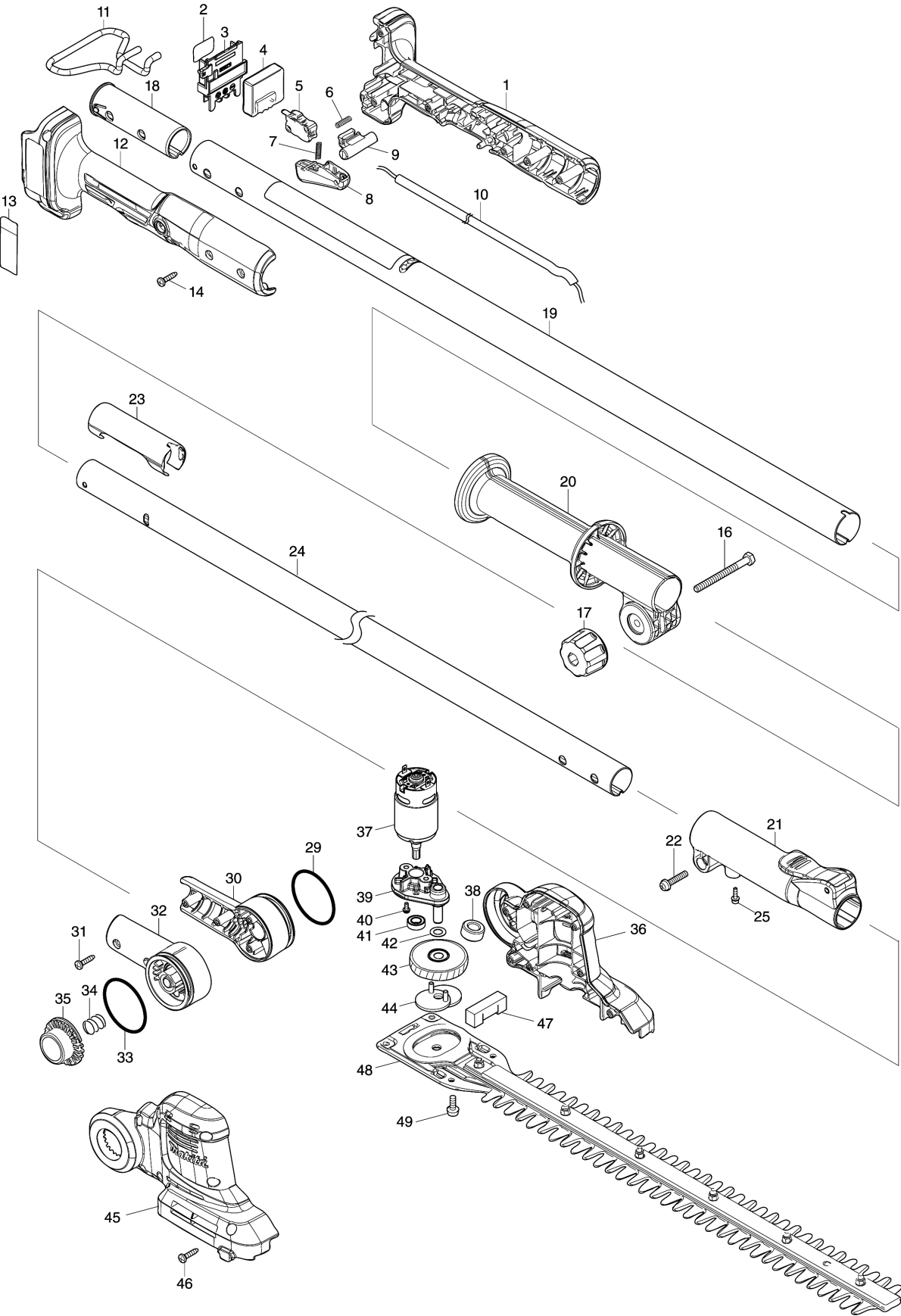

Model No.DUN461W 460MM DC POLE HEDGE TRIMMER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Verkauf	Einkauf	Hinweis
001	183S96-1	Griffgehäuse-Set		1				
C10	263005-3	Gummistift 6		2			0,75	
D10		INC. 12						
002	811M68-7	Serien-Nr.-Schild DUN461W		1				
003	643874-2	Kontaktplatte		1			6,50	
004	620F42-0	Elektronik		1				
005	651398-4	Schalter BMC-1112-001		1				
006	231473-8	Druckfeder 4		1			0,75	
007	231473-8	Druckfeder 4		1			0,75	
008	413714-6	Schalthebel		1				
009	413713-8	Schalterentriegelung A		1				
010	699168-3	Kabel		1				
C10	654069-2	Kabelschuh		2				
011	327810-3	Batterieschutz		1				
012	183S96-1	Griffgehäuse-Set		1				
C10	263005-3	Gummistift 6		2			0,75	
D10		INC. 1						
013	811M62-9	Typenschild DUN461W		1				
014	266326-2	Schneidschraube 4x18		6				
016	921362-2	Sechskantschraube M6x40		1				
017	264072-1	Feststellknopf M6		1			0,75	
C10	931302-2	Mutter M6		1			0,75	
018	413712-0	Rohrverbinder 32		1				
019	141B61-4	Schaftrohr kpl. 32		1				
C10	8008A7-9	Hinweisschild		1				
C20	808723-2	Hinweisschild		1			0,75	
020	413719-6	Vordergriff A		1				
021	141C39-3	Rohrhalter 32		1				
C10	252103-8	6 Kant-Sicherungsmutter M5-8		1				
022	911243-8	Kombi-Schraube M5x25		1			0,75	
023	413711-2	Rohrverbinder 28		1				
024	327815-3	Schaftrohr 28		1				
025	251568-1	Kombi-Schraube M3x12		1			0,75	
029	213616-4	O-Ring 48		1				
030	183T14-5	Rohrhalter-Set		1				
D10		INC. 32						
031	266326-2	Schneidschraube 4x18		4				
032	183T14-5	Rohrhalter-Set		1				
D10		INC. 30						
033	213616-4	O-Ring 48		1				
034	231113-8	Druckfeder 12		1			0,75	
035	413715-4	Schalterentriegelung B		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 25/8/2021

Model No.DUN461W 460MM DC POLE HEDGE TRIMMER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Verkauf	Einkauf	Hinweis
036	183T13-7	Motorgehäuse-Set		1				
C10	263005-3	Gummistift 6		4			0,75	
D10		INC. 45						
037	629A62-1	Gleichstrommotor		1				
038	688131-1	Filter		1			0,75	
039	141B58-3	Motorlagerschild		1				
040	265199-0	Kombi-Schraube M3x8		2			0,75	
041	210124-6	Rillenkugellager 688ZZ		1				
042	253215-0	Unterlagscheibe 8		1			0,75	
043	141B59-1	Stirnrad		1				
044	165734-3	Excenter		1				
045	183T13-7	Motorgehäuse-Set		1				
C10	263005-3	Gummistift 6		4			0,75	
D10		INC. 36						
046	266326-2	Schneidschraube 4x18		7				
047	424958-3	Schaumgummi		1				
048	191P00-8	Scherblatt kpl. 46cm		1				
C10	188369-3	Fett-Tube		1				
049	265074-0	Kombi-Schraube M5x16		4			0,75	
A01	413720-1	Aufbewahrungsbehälter 46cm		1				
E01	800A44-4	Hinweisschild Schallpegel 88dB		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 25/8/2021