




Model No.DLM534 530MM CORDLESS LAWN MOWER

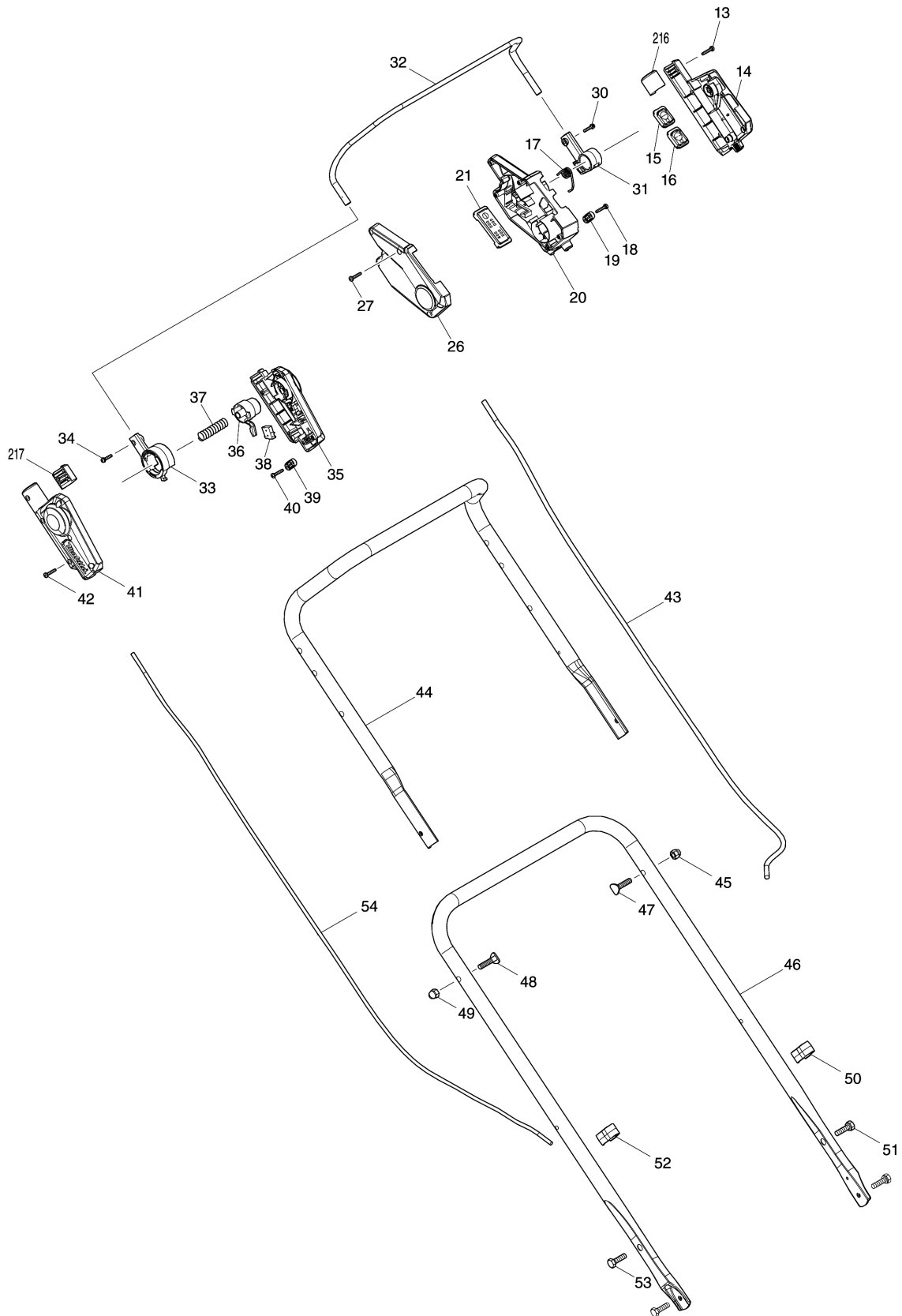

Model No.DLM534 530MM CORDLESS LAWN MOWER

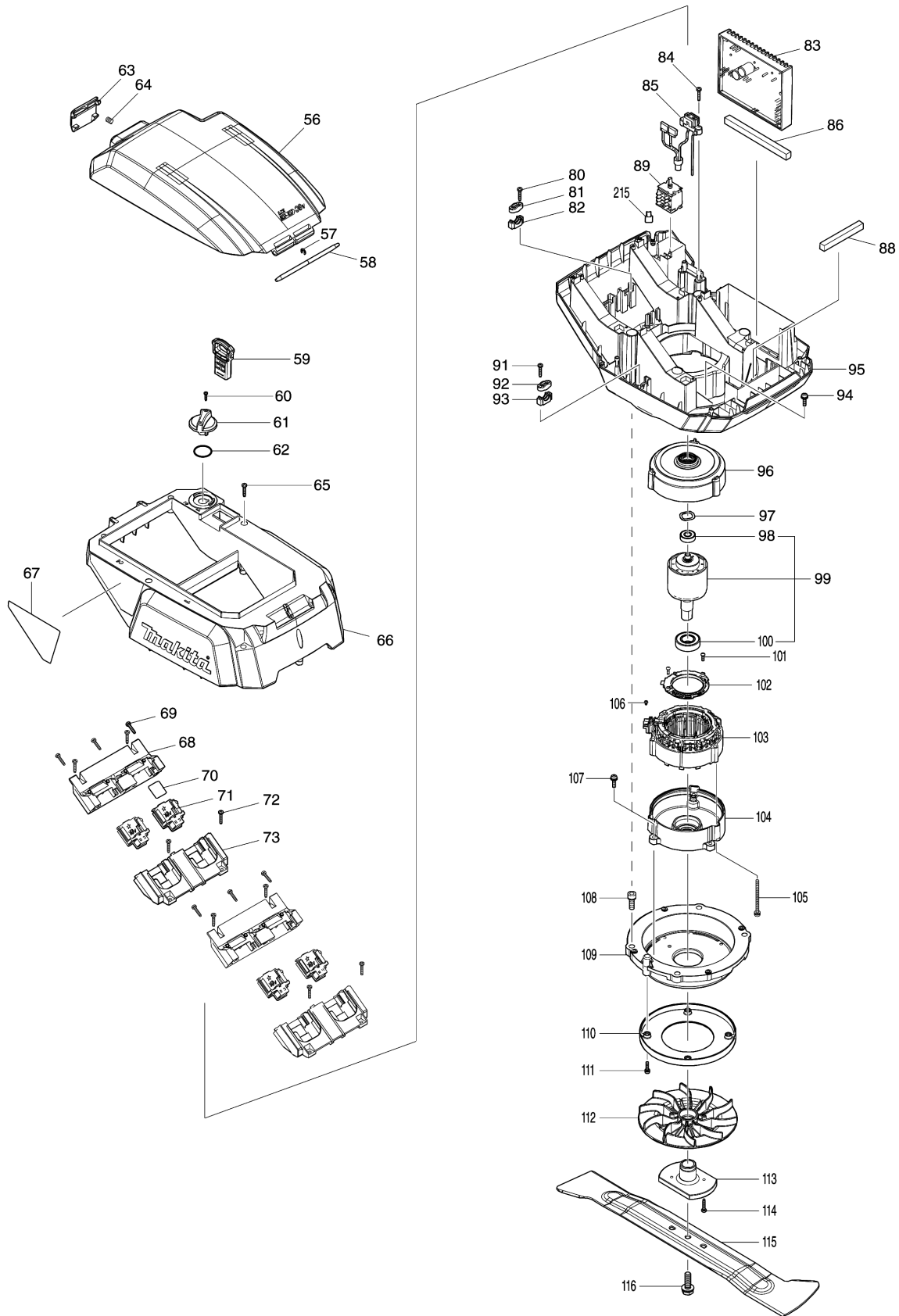

Model No.DLM534 530MM CORDLESS LAWN MOWER

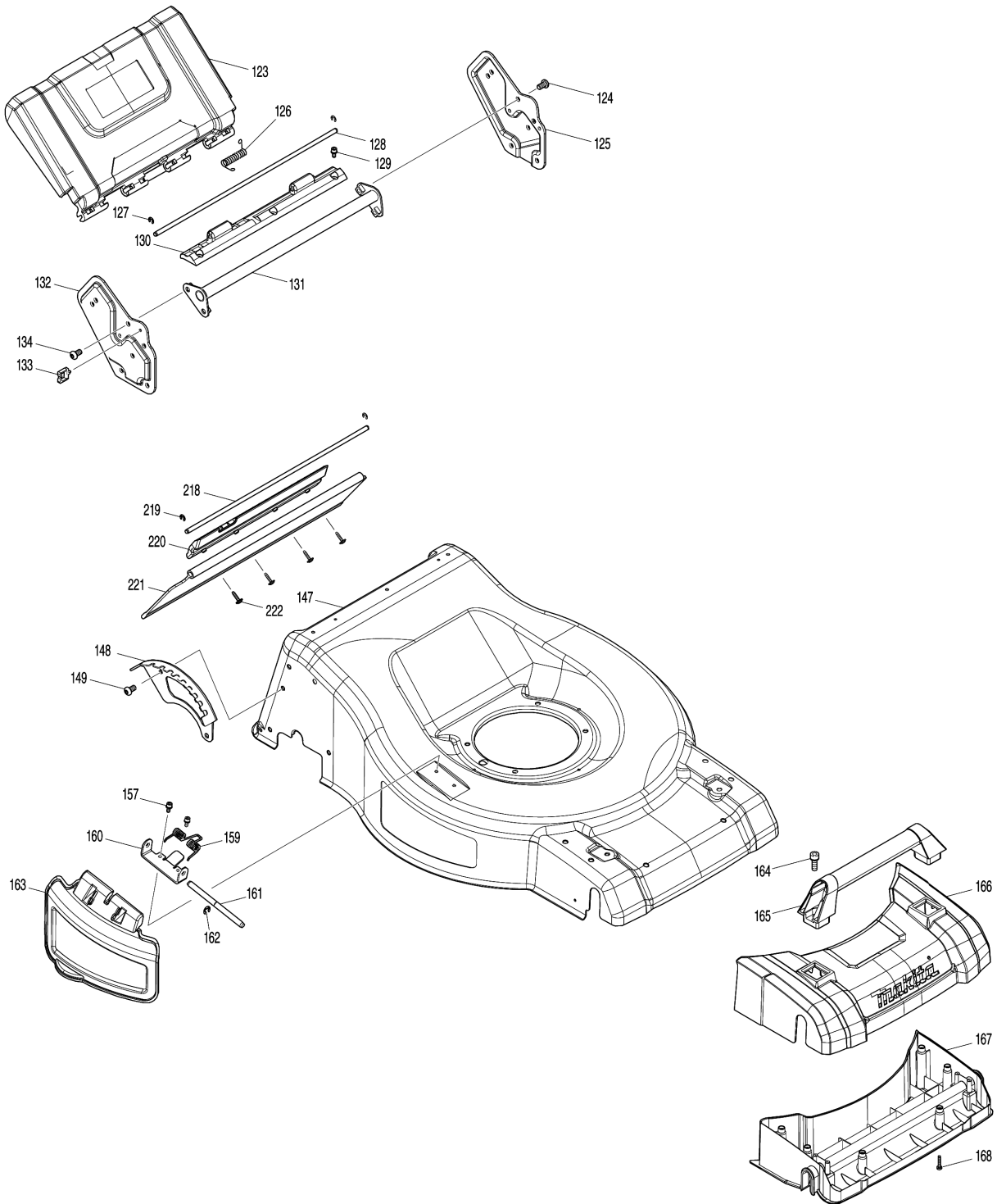

Model No.DLM534 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
013	266424-2	Schraube M4x20		6				
014	183N81-4	Schaltergehäuse-Set		1				
D10		INC. 26						
015	140F09-7	Schalterelektronik		1				
C10	810D46-0	Hinweisschild Schalter		1				
016	140F10-2	Schalterelektronik		1				
C10	818A74-1	Hinweisschild Schalter		1				
017	232575-3	Spiralfeder 12		1				
018	266424-2	Schraube M4x20		2				
019	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
020	459908-9	Schaltergehäuse		1				
021	620C48-0	Anzeigeelektronik		1				
C10	8007C8-5	Hinweisschild		1				
026	183N81-4	Schaltergehäuse-Set		1				
D10		INC. 14						
027	266424-2	Schraube M4x20		5				
030	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
031	459863-5	Steckverbindung Links		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				
032	327424-8	Schaltbügel		1				
033	459856-2	Steckverbindung Rechts		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				
034	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
035	183P40-0	Schalthebelgehäuse		1				
C10	8007C6-9	Hinweisschild		1				
D10		INC. 41						
036	459857-0	Schalterentriegelung		1				
037	231227-3	Druckfeder 15		1				
038	632E26-0	Schalter		1				
039	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
040	266424-2	Schraube M4x20		2				
041	183P40-0	Schalthebelgehäuse		1				
C10	8007C6-9	Hinweisschild		1				
D10		INC. 35						
042	266424-2	Schraube M4x20		6				
043	699144-7	Kabel		1				
044	327421-4	Oberholm		1				
045	252278-3	Hutmutter M8		1				
046	327422-2	Unterholm		1				
047	265A62-3	Flachkopfschraube M8x38		1				
048	265A62-3	Flachkopfschraube M8x38		1				
049	252278-3	Hutmutter M8		1				

Model No.DLM534 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
050	459905-5	Kabelhalter		1				
051	921451-3	Sechskantschraube M8x30		2				
052	459905-5	Kabelhalter		1				
053	921451-3	Sechskantschraube M8x30		2				
054	699142-1	Kabel		1				
055	122B20-7	Grasfangkorb kpl. 70L		1				
C10	162976-0	Nyloneinsatz f. Fangkorb 70L		1				
C20	327866-6	Rahmen		1				
056	140S03-7	Akku-Abdeckung		1				
C10	890380-0	Hinweisschild		1				
057	961018-5	Sicherungsscheibe E-5		1				
058	327536-7	Scharnierstift 6		1				
059	643535-4	Sperrschlüssel		1				
060	266404-8	Blechschrabe 3x14		1				
061	459851-2	Schaltknopf		1				
062	213896-2	O-Ring 24		1				
063	459852-0	Verriegelungshebel		1				
064	231037-8	Druckfeder 7		1				
065	266424-2	Schraube M4x20		7				
066	459847-3	Motorhaube Oben		1				
067	8119L3-5	Typenschild DLM535		1				
068	183N78-3	Kontaktplattengehäuse-Set		2				
C10	263005-3	Gummistift 6		8				
D10		INC. 73						
069	266424-2	Schraube M4x20		6				
070	8119L4-3	Serien-Nr.-Schild DLM534		1				
071	644809-6	Kontaktplatte		4				
072	266424-2	Schraube M4x20		8				
073	183N78-3	Kontaktplattengehäuse-Set		2				
C10	263005-3	Gummistift 6		8				
D10		INC. 68						
080	266424-2	Schraube M4x20		2				
081	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
082	687051-6	Kabelklemmplattenhalter		1				
083	620E94-5	Elektronik		1				
084	266424-2	Schraube M4x20		2				
085	632P74-5	Schlüsselaufnahme		1				
086	422529-0	Schaumgummi B		1				
088	422528-2	Schaumgummi A		1				
089	651444-3	Schalter 1703.4803		1				
091	266424-2	Schraube M4x20		2				
092	687124-5	Kabelklemmplatte		1				

Model No.DLM534 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
093	687051-6	Kabelklemmplattenhalter		1				
094	911233-1	Kombi-Schraube M5x20		4				
095	459848-1	Motorhaube Unten		1				
096	319869-4	Motorgehäuse oben		1				
097	253455-0	Wellenscheibe 19		1				
098	210141-6	Rillenkugellager 6000DDW		1				
099	519606-8	Anker		1				
D10		INC. 98,100						
100	211387-7	Rillenkugellager 6004LLU		1				
101	265B29-7	Blechschrabe PT 2x8		2				
102	620B88-2	Elektronik B		1				
103	629465-3	Feld		1				
104	319870-9	Motorgehäuse Unten		1				
105	911691-1	Flachkopfschraube M6x60		3				
106	652031-1	Flachkopfschraube M3x6		3				
107	911233-1	Kombi-Schraube M5x20		4				
108	922441-9	Innen-6 Kant-Schraube M8x25		4				
109	319867-8	Motorlagerschild		1				
110	459853-8	Feldabdeckung		1				
111	911126-2	Flachkopfschraube M4x16		4				
112	240205-2	Lüfterrad		1				
113	319868-6	Messerhalter		1				
114	266424-2	Schraube M4x20		2				
115	191W87-2	Sichelmesser 53cm		1				
116	265A69-9	6 Kant-Kombischraube M10x35		1				
117	127516-1	Mulchkeil		1				
D10		INC. 118-121						
118	459884-7	Verriegelungshebel		1				
119	231401-3	Druckfeder 7		1				
120	459885-5	Verriegelungshalter		1				
121	266424-2	Schraube M4x20		2				
123	140R96-8	Heckklappe		1				
C10	8007P8-6	Sicherheitsaufkleber		1				
124	265B20-5	Innen-6 Kant-Schraube M8		4				
125	347579-3	Griffanbindung Links		1				
126	233597-6	Spiralfeder 8		1				
127	961018-5	Sicherungsscheibe E-5		2				
128	327418-3	Scharnierstift 6		1				
129	922213-2	Schraube M5x12		3				
130	459877-4	Scharnierplatte		1				
131	162692-4	Handgriff		1				
132	347578-5	Griffanbindung Rechts		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 17/5/2022

Model No.DLM534 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
133	451825-9	Halter		1				
134	265B20-5	Innen-6 Kant-Schraube M8		4				
135	232628-8	Zugfeder 16		1				
136	347580-8	Verbindungsstange		1				
137	941151-9	Unterlagscheibe 6		1				
138	252014-7	6 Kant-Mutter M6-10		1				
139	267216-2	Scheibe 8		1				
140	252014-7	6 Kant-Mutter M6-10		1				
141	941151-9	Unterlagscheibe 6		1				
142	253762-1	Scheibe 8		1				
147	347591-3	Deck		1				
148	347582-4	Rastplatte f. Höhenverstellung		1				
149	265B20-5	Innen-6 Kant-Schraube M8		2				
150	922311-2	Innen-6 Kant-Schraube M6x12		4				
151	313290-9	Halteplatte		2				
157	922213-2	Schraube M5x12		2				
159	232567-2	Spiralfeder 9		1				
160	347584-0	Scharnierplatte		1				
161	327420-6	Scharnierstift 8		1				
162	961013-5	Sicherungsscheibe E-7		1				
163	459886-3	Mulchabdeckung		1				
164	922441-9	Innen-6 Kant-Schraube M8x25		2				
165	459870-8	Vordergriff		1				
166	459871-6	Frontteil		1				
167	459872-4	Abdeckung		1				
168	266424-2	Schraube M4x20		6				
169	265324-3	6 Kant-Flanschschraube M8x12		1				
170	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
171	127513-7	Hinterrad		1				
172	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
178	911213-7	Schraube M5x12		2				
179	459867-7	Radkappe		1				
180	911213-7	Schraube M5x12		3				
181	327435-3	Lagergehäuse		1				
183	162689-3	Hinterachse		1				
184	922311-2	Innen-6 Kant-Schraube M6x12		2				
185	162694-0	Hebel f. Höhenverstellung		1				
186	313368-8	Lagergehäuse R		1				
188	911213-7	Schraube M5x12		3				
189	459867-7	Radkappe		1				
190	911213-7	Schraube M5x12		2				
195	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 17/5/2022