




Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

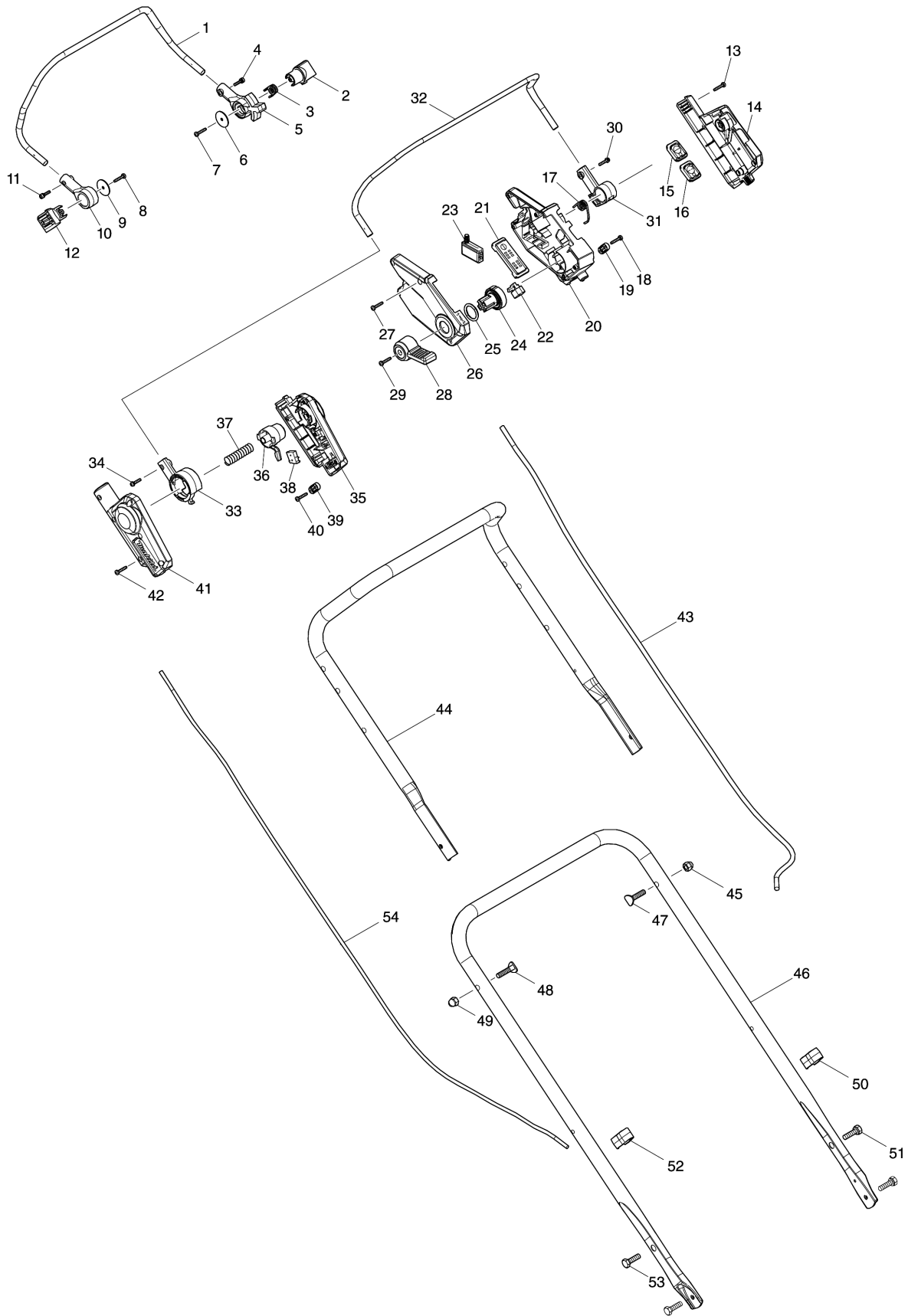




Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

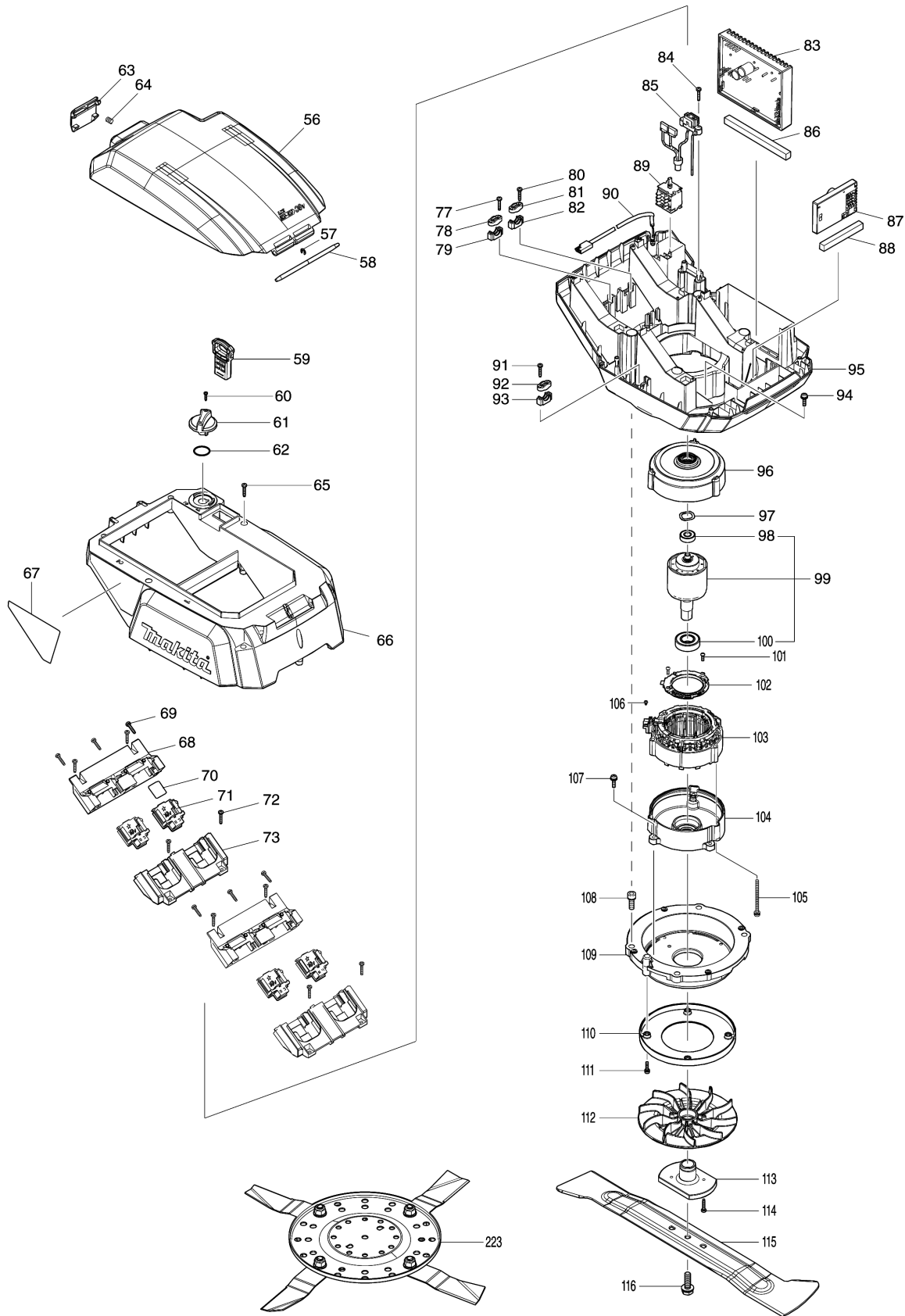

Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

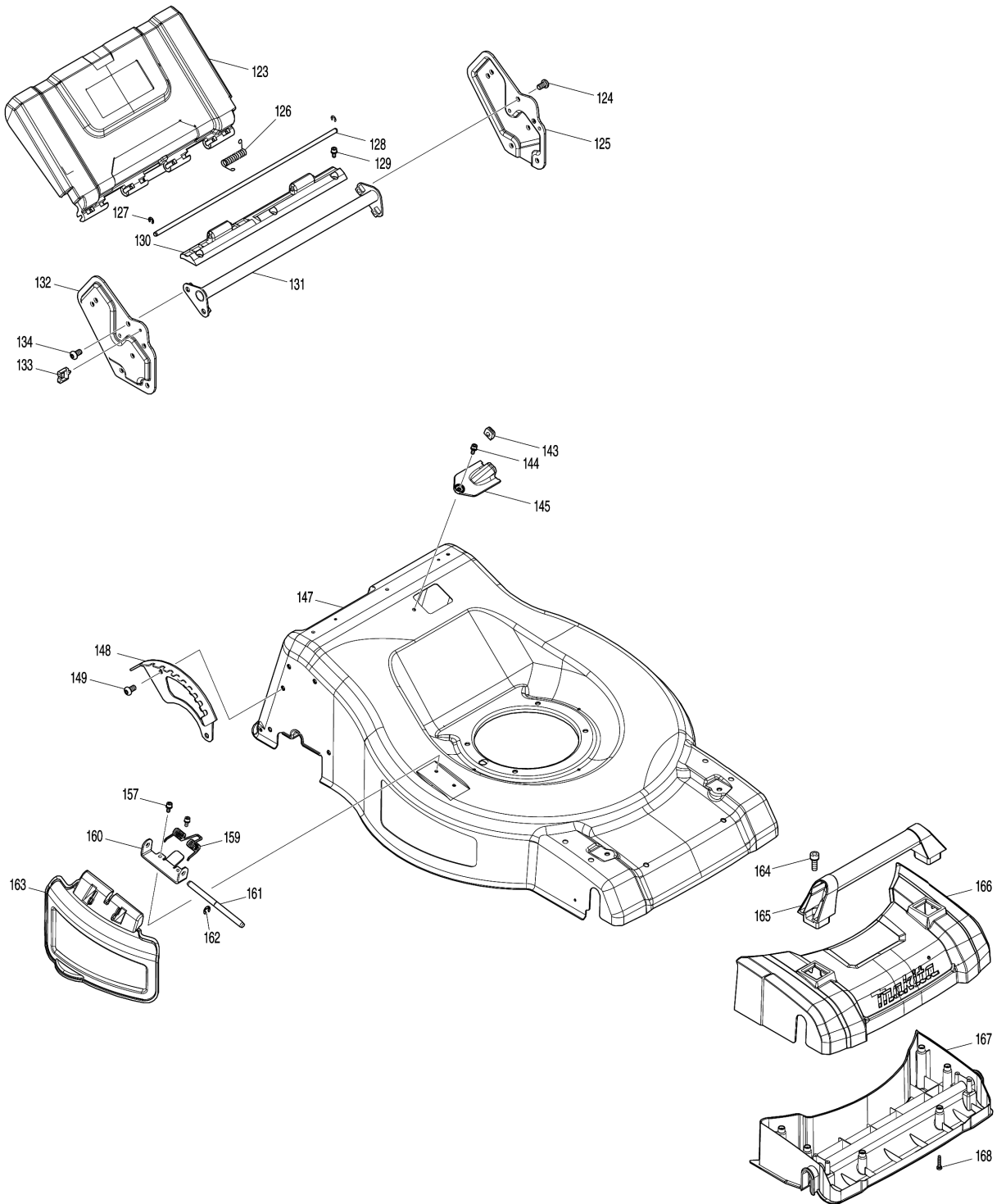

Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

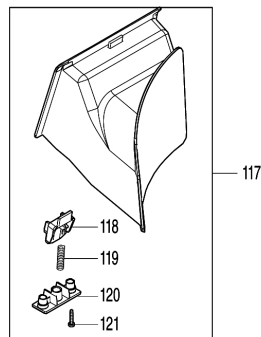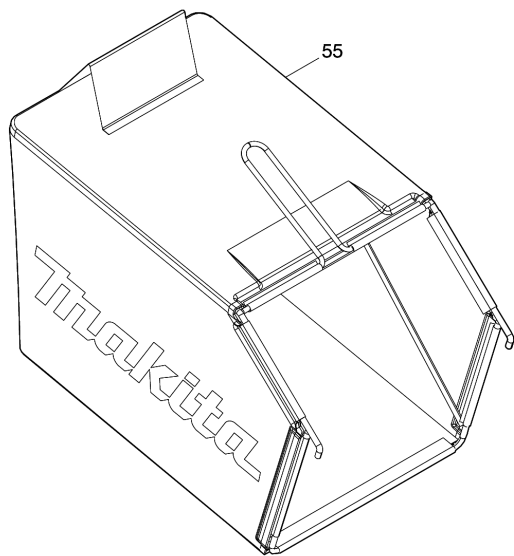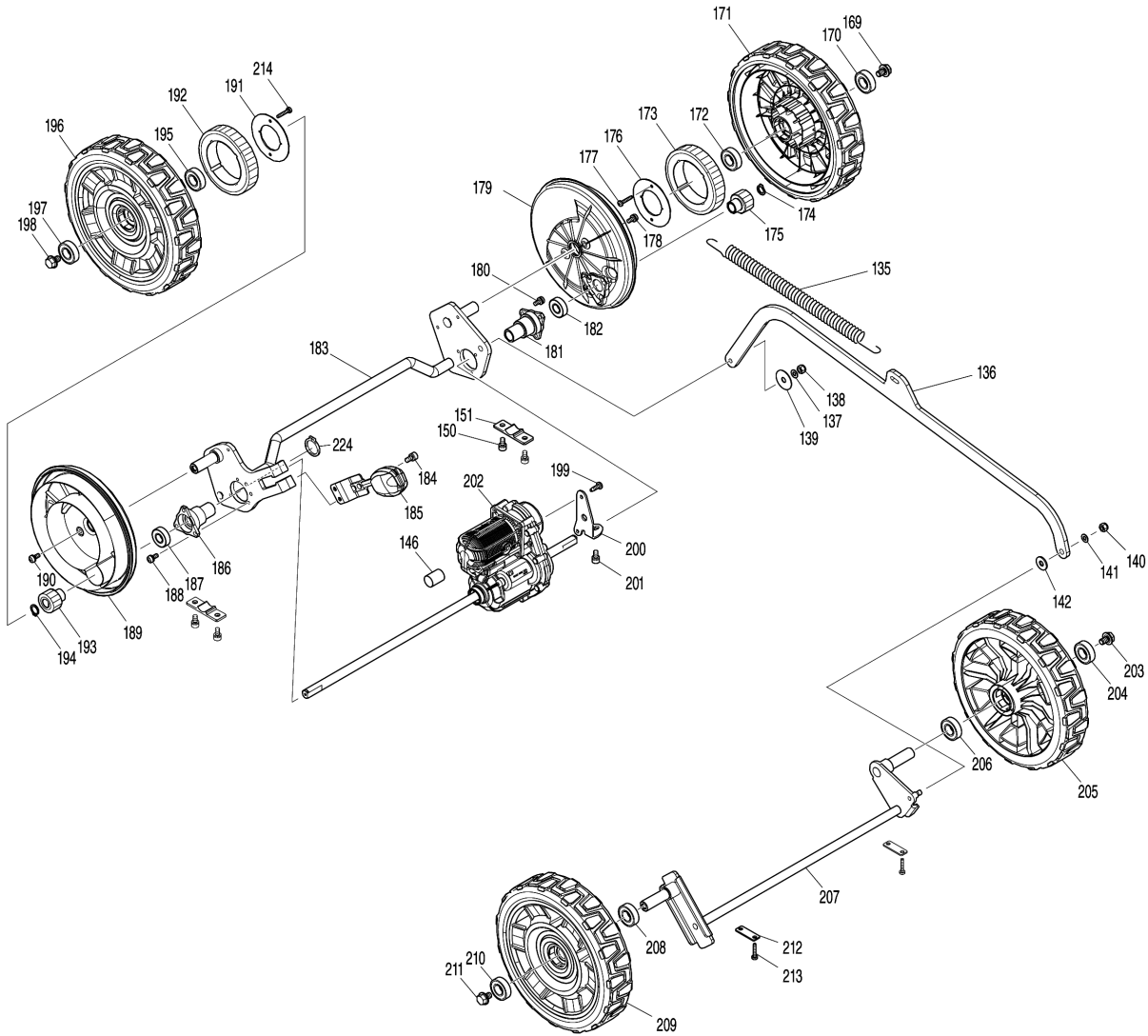

Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
001	327425-6	Antriebshebel		1				
002	459859-6	Halterung		1				
003	232566-4	Spiralfeder 12		1				
004	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
005	459864-3	Steckverbindung Links		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				
006	267136-0	Unterlagscheibe 5		1				
007	266424-2	Schraube M4x20		1				
008	266424-2	Schraube M4x20		1				
009	267136-0	Unterlagscheibe 5		1				
010	459858-8	Steckverbindung Rechts		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				
011	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
012	459859-6	Halterung		1				
013	266424-2	Schraube M4x20		6				
014	183N90-3	Schaltergehäuse-Set		1				
D10		INC. 26						
015	140F09-7	Schalterelektronik		1				
C10	810D46-0	Hinweisschild Schalter		1				
016	140F10-2	Schalterelektronik		1				
C10	818A74-1	Hinweisschild Schalter		1				
017	232575-3	Spiralfeder 12		1				
018	266424-2	Schraube M4x20		2				
019	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
020	459860-1	Schaltergehäuse		1				
021	620C48-0	Anzeigeelektronik		1				
C10	8007C8-5	Hinweisschild		1				
022	620415-1	Potentiometer		1				
023	651083-9	Schalter C3XA-1PSPM		1				
024	459866-9	Halterung		1				
025	213897-0	O-Ring 26		1				
026	183N90-3	Schaltergehäuse-Set		1				
D10		INC. 14						
027	266424-2	Schraube M4x20		5				
028	459865-1	Antriebshebel		1				
029	266424-2	Schraube M4x20		1				
030	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
031	459863-5	Steckverbindung Links		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				
032	327424-8	Schaltbügel		1				
033	459856-2	Steckverbindung Rechts		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				

Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
034	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
035	183P40-0	Schalthebelgehäuse		1				
C10	8007C6-9	Hinweisschild		1				
D10		INC. 41						
036	459857-0	Schalterentriegelung		1				
037	231227-3	Druckfeder 15		1				
038	632E26-0	Schalter		1				
039	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
040	266424-2	Schraube M4x20		2				
041	183P40-0	Schalthebelgehäuse		1				
C10	8007C6-9	Hinweisschild		1				
D10		INC. 35						
042	266424-2	Schraube M4x20		6				
043	699143-9	Kabel		1				
044	327421-4	Oberholm		1				
045	252278-3	Hutmutter M8		1				
046	327422-2	Unterholm		1				
047	265A62-3	Flachkopfschraube M8x38		1				
048	265A62-3	Flachkopfschraube M8x38		1				
049	252278-3	Hutmutter M8		1				
050	459905-5	Kabelhalter		1				
051	921451-3	Sechskantschraube M8x30		2				
052	459905-5	Kabelhalter		1				
053	921451-3	Sechskantschraube M8x30		2				
054	699142-1	Kabel		1				
055	127412-3	Grasfangkorb kpl. 70L		1				
056	140S03-7	Akku-Abdeckung		1				
C10	890380-0	Hinweisschild		1				
057	961018-5	Sicherungsscheibe E-5		1				
058	327536-7	Scharnierstift 6		1				
059	643535-4	Sperrschlüssel		1				
060	266404-8	Blechschrabe 3x14		1				
061	459851-2	Schaltknopf		1				
062	213896-2	O-Ring 24		1				
063	459852-0	Verriegelungshebel		1				
064	231037-8	Druckfeder 7		1				
065	266424-2	Schraube M4x20		7				
066	459847-3	Motorhaube Oben		1				
067	858B58-3	Typenschild DLM536		1				
068	183N78-3	Kontaktplattengehäuse-Set		2				
C10	263005-3	Gummistift 6		8				
D10		INC. 73						

Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
069	266424-2	Schraube M4x20		6				
070	858B59-1	Serien-Nr.-Schild DLM536		1				
071	644809-6	Kontaktplatte		4				
072	266424-2	Schraube M4x20		8				
073	183N78-3	Kontaktplattengehäuse-Set		2				
C10	263005-3	Gummistift 6		8				
D10		INC. 68						
077	266424-2	Schraube M4x20		2				
078	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
079	687051-6	Kabelklemmplattenhalter		1				
080	266424-2	Schraube M4x20		2				
081	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
082	687051-6	Kabelklemmplattenhalter		1				
084	266424-2	Schraube M4x20		2				
085	632P74-5	Schlüsselaufnahme		1				
086	422529-0	Schaumgummi B		1				
088	422528-2	Schaumgummi A		1				
089	651444-3	Schalter 1703.4803		1				
090	699145-5	Kabel		1				
091	266424-2	Schraube M4x20		2				
092	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
093	687051-6	Kabelklemmplattenhalter		1				
094	911233-1	Kombi-Schraube M5x20		4				
095	459848-1	Motorhaube Unten		1				
096	319869-4	Motorgehäuse oben		1				
097	253455-0	Wellenscheibe 19		1				
098	210141-6	Rillenkugellager 6000DDW		1				
099	519606-8	Anker		1				
D10		INC. 98,100						
100	211387-7	Rillenkugellager 6004LLU		1				
101	265B29-7	Blechschrabe PT 2x8		2				
102	620B88-2	Elektronik B		1				
103	629465-3	Feld		1				
104	319870-9	Motorgehäuse Unten		1				
105	911691-1	Flachkopfschraube M6x60		3				
106	652031-1	Flachkopfschraube M3x6		3				
107	911233-1	Kombi-Schraube M5x20		4				
108	922441-9	Innen-6 Kant-Schraube M8x25		4				
109	319867-8	Motorlagerschild		1				
110	459853-8	Feldabdeckung		1				
111	911126-2	Flachkopfschraube M4x16		4				
112	240205-2	Lüfterrad		1				

Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
113	319868-6	Messerhalter		1				
114	266424-2	Schraube M4x20		2				
115-1	191W87-2	Sichelmesser 53cm		1				
116	265A69-9	6 Kant-Kombischraube M10x35		1				
117	127516-1	Mulchkeil		1				
D10		INC. 118-121						
118	459884-7	Verriegelungshebel		1				
119	231401-3	Druckfeder 7		1				
120	459885-5	Verriegelungshalter		1				
121	266424-2	Schraube M4x20		2				
123	140R96-8	Heckklappe		1				
C10	8007P8-6	Sicherheitsaufkleber		1				
124	265B20-5	Innen-6 Kant-Schraube M8		4				
125	347579-3	Griffanbindung Links		1				
126	233597-6	Spiralfeder 8		1				
127	961018-5	Sicherungsscheibe E-5		2				
128	327418-3	Scharnierstift 6		1				
129	922213-2	Schraube M5x12		3				
130	459877-4	Scharnierplatte		1				
131	162692-4	Handgriff		1				
132	347578-5	Griffanbindung Rechts		1				
133	451825-9	Halter		1				
134	265B20-5	Innen-6 Kant-Schraube M8		4				
135	232628-8	Zugfeder 16		1				
136	347580-8	Verbindungsstange		1				
137	941151-9	Unterlagscheibe 6		1				
138	252014-7	6 Kant-Mutter M6-10		1				
139	267216-2	Scheibe 8		1				
140	252014-7	6 Kant-Mutter M6-10		1				
141	941151-9	Unterlagscheibe 6		1				
142	253762-1	Scheibe 8		1				
143	422526-6	Gummitülle		1				
144	922213-2	Schraube M5x12		1				
145	459880-5	Abdeckung		1				
146	683A20-1	Isolationsschlauch		1				
147	347559-9	Deck		1				
148	347582-4	Rastplatte f. Höhenverstellung		1				
149	265B20-5	Innen-6 Kant-Schraube M8		2				
150	922311-2	Innen-6 Kant-Schraube M6x12		4				
151	313290-9	Halteplatte		2				
157	922213-2	Schraube M5x12		2				
159	232567-2	Spiralfeder 9		1				

Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
160	347584-0	Scharnierplatte		1				
161	327420-6	Scharnierstift 8		1				
162	961013-5	Sicherungsscheibe E-7		1				
163	459886-3	Mulchabdeckung		1				
164	922441-9	Innen-6 Kant-Schraube M8x25		2				
165	459870-8	Vordergriff		1				
166	459871-6	Frontteil		1				
167	459872-4	Abdeckung		1				
168	266424-2	Schraube M4x20		6				
169	265324-3	6 Kant-Flanschschaube M8x12		1				
170	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
171	127513-7	Hinterrad		1				
172	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
173	226941-4	Zahnrad 49		1				
174	961052-5	Sicherungsring S-12		1				
175	226940-6	Zahnrad 12		1				
176	347586-6	Führungsscheibe		1				
177	266424-2	Schraube M4x20		2				
178	911213-7	Schraube M5x12		2				
179	459867-7	Radkappe		1				
180	911213-7	Schraube M5x12		3				
181	327426-4	Lagergehäuse		1				
182	210163-6	Rillenkugellager 6001DDW		1				
183	162689-3	Hinterachse		1				
184	922311-2	Innen-6 Kant-Schraube M6x12		2				
185	162694-0	Hebel f. Höhenverstellung		1				
186	313369-6	Lagergehäuse R		1				
187	210163-6	Rillenkugellager 6001DDW		1				
188	911213-7	Schraube M5x12		3				
189	459867-7	Radkappe		1				
190	911213-7	Schraube M5x12		2				
191	347586-6	Führungsscheibe		1				
192	226941-4	Zahnrad 49		1				
193	226940-6	Zahnrad 12		1				
194	961052-5	Sicherungsring S-12		1				
195	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
196	127513-7	Hinterrad		1				
197	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
198	265324-3	6 Kant-Flanschschaube M8x12		1				
199	266388-0	Blechschaube 5x16		2				
200	347585-8	Lagerschild		1				

Model No.DLM536 530MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
201	922311-2	Innen-6 Kant-Schraube M6x12		1				
202	127510-3	Antriebseinheit		1				
203	265324-3	6 Kant-Flanschschraube M8x12		1				
204	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
205	127514-5	Vorderrad		1				
206	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
207	162688-5	Vorderachse		1				
208	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
209	127514-5	Vorderrad		1				
210	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
211	265324-3	6 Kant-Flanschschraube M8x12		1				
212	341462-6	Klemmplatte		2				
213	266424-2	Schraube M4x20		4				
214	266424-2	Schraube M4x20		2				
224	961059-1	Sicherungsring S-19		1				
A01	327589-6	Spannknebel 6		1				
A02	782210-8	Steckschlüssel SW17		1				
A03	782212-4	Steckschlüssel SW13		1				
A04	459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf		1				
A05B	***DC18RD	2-fach Ladegerät DC18RD		1				
D10		COMPO-PARTS						
A05C	***DC18RD	2-fach Ladegerät DC18RD		1				
D10		COMPO-PARTS						
A06B	197280-8	Akku-BL1850B Li 18V 5Ah		2				
A06C	197280-8	Akku-BL1850B Li 18V 5Ah		4				
E01-1	800A17-7	Schallpegelaufkleber 94dB		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 27/12/2021