



Model No.DLM465 460MM CORDLESS LAWN MOWER

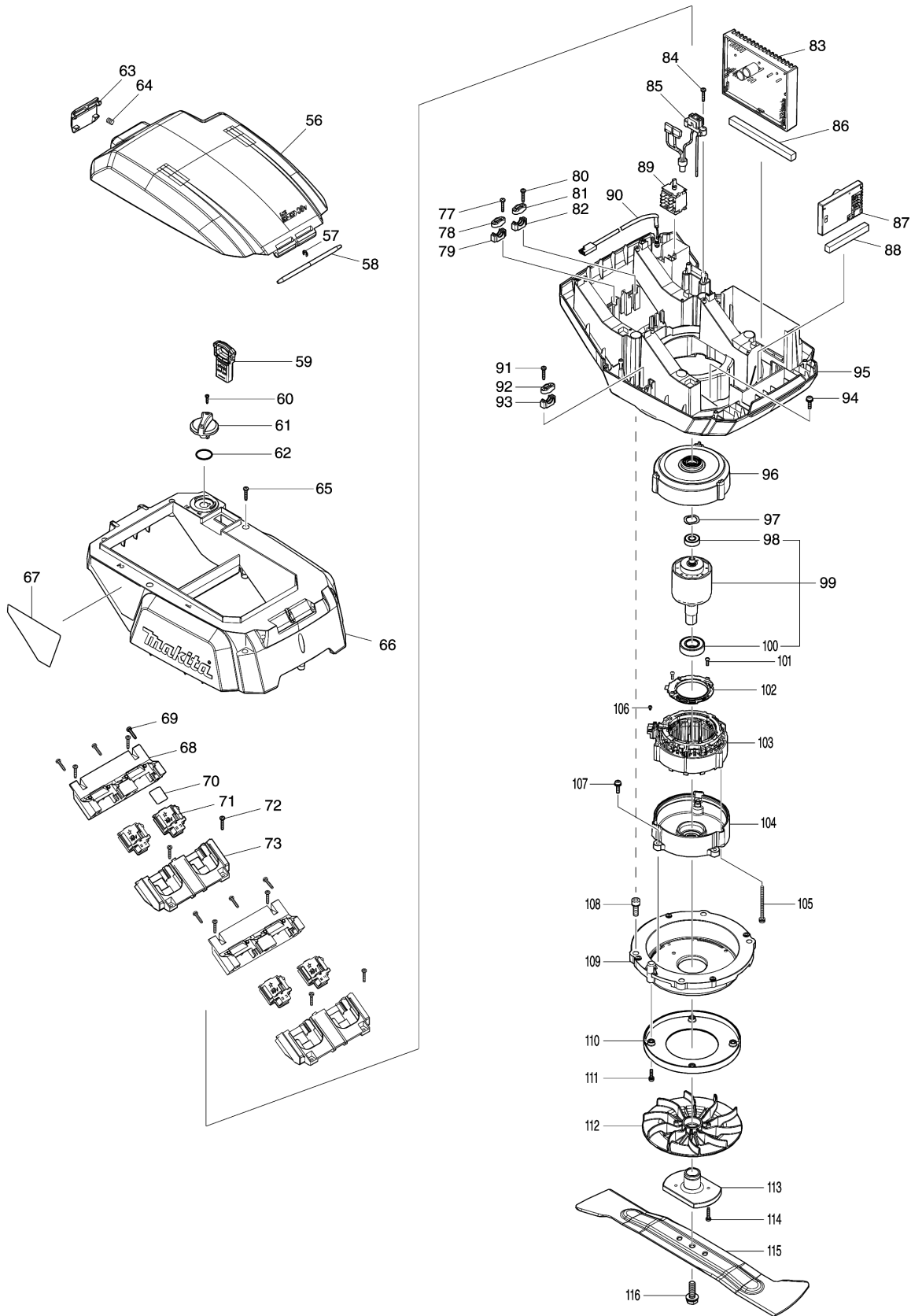

Model No.DLM465 460MM CORDLESS LAWN MOWER

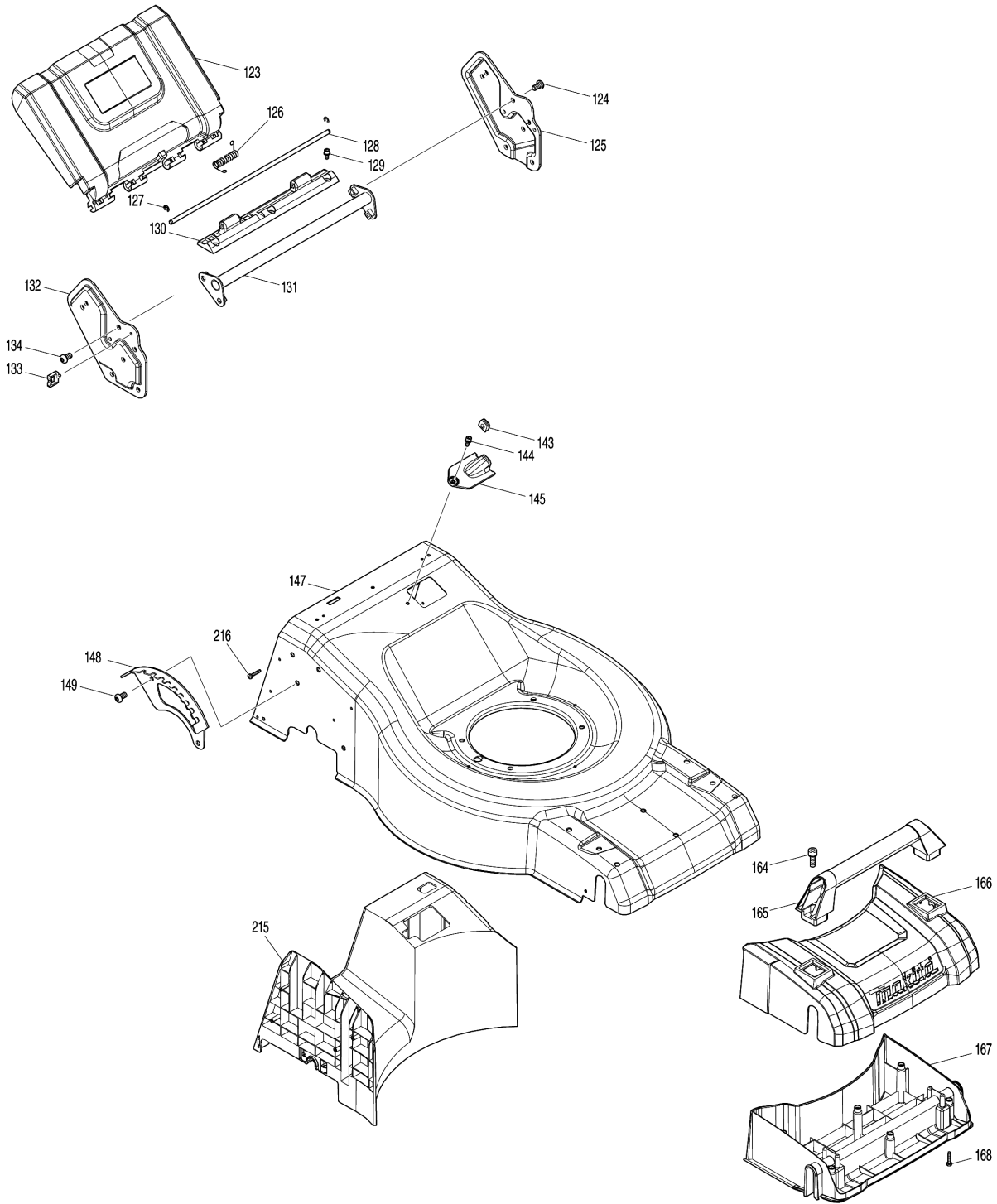

Model No.DLM465 460MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
001	327425-6	Antriebshebel		1				
002	459859-6	Halterung		1				
003	232566-4	Spiralfeder 12		1				
004	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
005	459864-3	Steckverbindung Links		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				
006	267136-0	Unterlagscheibe 5		1				
007	266424-2	Schraube M4x20		1				
008	266424-2	Schraube M4x20		1				
009	267136-0	Unterlagscheibe 5		1				
010	459858-8	Steckverbindung Rechts		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				
011	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
012	459859-6	Halterung		1				
013	266424-2	Schraube M4x20		6				
014	183N90-3	Schaltergehäuse-Set		1				
D10		INC. 26						
015	140F09-7	Schalterelektronik		1				
C10	810D46-0	Hinweisschild Schalter		1				
016	140F10-2	Schalterelektronik		1				
C10	818A74-1	Hinweisschild Schalter		1				
017	232575-3	Spiralfeder 12		1				
018	266424-2	Schraube M4x20		2				
019	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
020	459860-1	Schaltergehäuse		1				
021	620C48-0	Anzeigeelektronik		1				
C10	8007C8-5	Hinweisschild		1				
022	620415-1	Potentiometer		1				
023	651083-9	Schalter C3XA-1PSPM		1				
024	459866-9	Halterung		1				
025	213897-0	O-Ring 26		1				
026	183N90-3	Schaltergehäuse-Set		1				
D10		INC. 14						
027	266424-2	Schraube M4x20		5				
028	459865-1	Antriebshebel		1				
029	266424-2	Schraube M4x20		1				
030	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
031	459863-5	Steckverbindung Links		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				
032	327424-8	Schaltbügel		1				
033	459856-2	Steckverbindung Rechts		1				
C10	931102-0	Mutter M4		1				

Model No.DLM465 460MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
034	911138-5	Kombi-Schraube M4x20		1				
035	183P40-0	Schalthebelgehäuse		1				
C10	8007C6-9	Hinweisschild		1				
D10		INC. 41						
036	459857-0	Schalterentriegelung		1				
037	231227-3	Druckfeder 15		1				
038	632E26-0	Schalter		1				
039	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
040	266424-2	Schraube M4x20		2				
041	183P40-0	Schalthebelgehäuse		1				
C10	8007C6-9	Hinweisschild		1				
D10		INC. 35						
042	266424-2	Schraube M4x20		6				
043	699143-9	Kabel		1				
044	327421-4	Oberholm		1				
045	252278-3	Hutmutter M8		1				
046	327423-0	Unterholm		1				
047	265A62-3	Flachkopfschraube M8x38		1				
048	265A62-3	Flachkopfschraube M8x38		1				
049	252278-3	Hutmutter M8		1				
050	459905-5	Kabelhalter		1				
051	921451-3	Sechskantschraube M8x30		2				
052	459905-5	Kabelhalter		1				
053	921451-3	Sechskantschraube M8x30		2				
054	699142-1	Kabel		1				
055	127433-5	Grasfangkorb kpl. 60L		1				
056	140S03-7	Akku-Abdeckung		1				
C10	890380-0	Hinweisschild		1				
057	961018-5	Sicherungsscheibe E-5		1				
058	327536-7	Scharnierstift 6		1				
059	643535-4	Sperrschlüssel		1				
060	266404-8	Blechschrabe 3x14		1				
061	459851-2	Schaltknopf		1				
062	213896-2	O-Ring 24		1				
063	459852-0	Verriegelungshebel		1				
064	231037-8	Druckfeder 7		1				
065	266424-2	Schraube M4x20		7				
066	459847-3	Motorhaube Oben		1				
067	858B54-1	Typenschild DLM465		1				
068	183N78-3	Kontaktplattengehäuse-Set		2				
C10	263005-3	Gummistift 6		8				
D10		INC. 73						

Model No.DLM465 460MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
069	266424-2	Schraube M4x20		6				
070	858B55-9	Serien-Nr.-Schild DLM465		1				
071	644809-6	Kontaktplatte		4				
072	266424-2	Schraube M4x20		8				
073	183N78-3	Kontaktplattengehäuse-Set		2				
C10	263005-3	Gummistift 6		8				
D10		INC. 68						
077	266424-2	Schraube M4x20		2				
078	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
079	687051-6	Kabelklemmplattenhalter		1				
080	266424-2	Schraube M4x20		2				
081	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
082	687051-6	Kabelklemmplattenhalter		1				
083A	620E92-9	Elektronik		1				
084	266424-2	Schraube M4x20		2				
085	632P74-5	Schlüsselaufnahme		1				
086	422529-0	Schaumgummi B		1				
087A	620E95-3	Elektronik		1				
088	422528-2	Schaumgummi A		1				
089	651444-3	Schalter 1703.4803		1				
090	699145-5	Kabel		1				
091	266424-2	Schraube M4x20		2				
092	687124-5	Kabelklemmplatte		1				
093	687051-6	Kabelklemmplattenhalter		1				
094	911233-1	Kombi-Schraube M5x20		4				
095	459848-1	Motorhaube Unten		1				
096	319869-4	Motorgehäuse oben		1				
097	253455-0	Wellenscheibe 19		1				
098	210141-6	Rillenkugellager 6000DDW		1				
099	519606-8	Anker		1				
D10		INC. 98,100						
100	211387-7	Rillenkugellager 6004LLU		1				
101	265B29-7	Blechschaube PT 2x8		2				
102	620B88-2	Elektronik B		1				
103	629465-3	Feld		1				
104	319870-9	Motorgehäuse Unten		1				
105	911691-1	Flachkopfschraube M6x60		3				
106	652031-1	Flachkopfschraube M3x6		3				
107	911233-1	Kombi-Schraube M5x20		4				
108	922441-9	Innen-6 Kant-Schraube M8x25		4				
109	319867-8	Motorlagerschild		1				
110	459853-8	Feldabdeckung		1				

Model No.DLM465 460MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
111	911126-2	Flachkopfschraube M4x16		4				
112	240205-2	Lüfterrad		1				
113	319882-2	Messerhalter		1				
114	266424-2	Schraube M4x20		2				
115	191D51-9	Sichelmesser 46cm		1	*			
115-1	191W86-4	Sichelmesser 46cm	<	1				
116	265A69-9	6 Kant-Kombischraube M10x35		1				
117	127515-3	MULCHKEIL		1				
D10		INC. 118-121						
118	459884-7	Verriegelungshebel		1				
119	231401-3	Druckfeder 7		1				
120	459885-5	Verriegelungshalter		1				
121	266424-2	Schraube M4x20		2				
123	140R95-0	Heckklappe		1				
C10	8007P8-6	Sicherheitsaufkleber		1				
124	265B20-5	Innen-6 Kant-Schraube M8		4				
125	347579-3	Griffanbindung Links		1				
126	233597-6	Spiralfeder 8		1				
127	961018-5	Sicherungsscheibe E-5		2				
128	327419-1	Scharnierstift 6		1				
129	922213-2	Schraube M5x12		3				
130	459879-0	Scharnierplatte		1				
131	162693-2	Handgriff		1				
132	347578-5	Griffanbindung Rechts		1				
133	451825-9	Halter		1				
134	265B20-5	Innen-6 Kant-Schraube M8		4				
135	232628-8	Zugfeder 16		1				
136	347581-6	Verbindungsstange		1				
137	941151-9	Unterlagscheibe 6		1				
138	252014-7	6 Kant-Mutter M6-10		1				
139	267216-2	Scheibe 8		1				
140	252014-7	6 Kant-Mutter M6-10		1				
141	941151-9	Unterlagscheibe 6		1				
142	253762-1	Scheibe 8		1				
143	422526-6	Gummitülle		1				
144	922213-2	Schraube M5x12		1				
145	459880-5	Abdeckung		1				
146	683A20-1	Isolationsschlauch		1				
147	347560-4	Deck		1				
148	347582-4	Rastplatte f. Höhenverstellung		1				
149	265B20-5	Innen-6 Kant-Schraube M8		2				
150	922311-2	Innen-6 Kant-Schraube M6x12		4				

Please order the parts with part number.

Print Date 25/4/2022

Model No.DLM465 460MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
151	313290-9	Halteplatte		2				
164	922441-9	Innen-6 Kant-Schraube M8x25		2				
165	459870-8	Vordergriff		1				
166	459873-2	Frontteil		1				
167	459874-0	Abdeckung		1				
168	266424-2	Schraube M4x20		6				
169	265324-3	6 Kant-Flanschschaube M8x12		1				
170	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
171	127513-7	Hinterrad		1				
172	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
173	226941-4	Zahnrad 49		1				
174	961052-5	Sicherungsring S-12		1				
175	226940-6	Zahnrad 12		1				
176	347586-6	Führungsscheibe		1				
177	266424-2	Schraube M4x20		2				
178	911213-7	Schraube M5x12		2				
179	459867-7	Radkappe		1				
180	911213-7	Schraube M5x12		3				
181	327426-4	Lagergehäuse		1				
182	210163-6	Rillenkugellager 6001DDW		2				
183	162691-6	Hinterachse		1				
184	922311-2	Innen-6 Kant-Schraube M6x12		2				
185	162694-0	Hebel f. Höhenverstellung		1				
186	327426-4	Lagergehäuse		1				
187	210163-6	Rillenkugellager 6001DDW		2				
188	911213-7	Schraube M5x12		3				
189	459867-7	Radkappe		1				
190	911213-7	Schraube M5x12		2				
191	347586-6	Führungsscheibe		1				
192	226941-4	Zahnrad 49		1				
193	226940-6	Zahnrad 12		1				
194	961052-5	Sicherungsring S-12		1				
195	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
196	127513-7	Hinterrad		1				
197	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
198	265324-3	6 Kant-Flanschschaube M8x12		1				
199	266388-0	Blechschaube 5x16		2				
200	347585-8	Lagerschild		1				
201	922311-2	Innen-6 Kant-Schraube M6x12		1				
202	127509-8	Antriebseinheit		1				
203	265324-3	6 Kant-Flanschschaube M8x12		1				

Model No.DLM465 460MM CORDLESS LAWN MOWER

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	I/C	Stk.	New/Old	Opt. 1	Opt. 2	Hinweis
204	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
205	127514-5	Vorderrad		1				
206	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
207	162690-8	Vorderachse		1				
208	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
209	127514-5	Vorderrad		1				
210	211247-3	Rillenkugellager 6002DDW		1				
211	265324-3	6 Kant-Flanschschraube M8x12		1				
212	341462-6	Klemmplatte		2				
213	266424-2	Schraube M4x20		4				
214	266424-2	Schraube M4x20		2				
215	459875-8	Gehäuseabdeckung Unten		1				
216	266424-2	Schraube M4x20		10				
A01	327589-6	Spannknebel 6		1				
A02	782210-8	Steckschlüssel SW17		1				
A03	782212-4	Steckschlüssel SW13		1				
A05A	***DC18RD	2-fach Ladegerät DC18RD		1				
D10		COMPO-PARTS						
A06A	197280-8	Akku-BL1850B Li 18V 5Ah		4				
E01	800A17-7	Schallpegelaufkleber 94dB		1	*			
E01-1	819V88-9	Hinweisschild Geräusch 95dB	<	1				

Please order the parts with part number.

Print Date 25/4/2022