

# INKOVIDEO INKO-MCX-PT5 Intelligente 100% kabellose 4G Dome Batteriebetriebene Überwachungskameras

EAN: 4260383612627

Die INKO-MCX-PT5 ist eine 100% kabellose 4G PT-Überwachungskamera. Dank des leistungsstarken eingebauten Akkus und 4G kann die Kamera problemlos völlig autark an Orten eingesetzt werden, wo kein Stromanschluss und kein WLAN vorhanden sind.

Das mitgelieferte Solarpanel kann angeschlossen werden und ermöglicht das bequeme Nachladen des Akkus.

Integrierter PIR-Sensor und intelligente Menschenerkennung ermöglichen zuverlässige Bewegungserkennung und vermeiden ungewünschte Fehlalarme.


3 MP Auflösung und fortschrittliche Nachtsicht in Farbe sorgen für ein klares und detailreiches Bild unabhängig von Lichtverhältnissen.

Die Kamera unterstützt lokale Aufnahmen auf MicroSD-Karten (bis 128 GB).

Über die kostenlose App lässt sich die Kamera um 350 Grad horizontal und 90 Grad vertikal drehen, wodurch Sie noch mehr Kontrolle über das überwachte Objekt bekommen.

Die INKO-MCX-PT unterstützt Zwei-Wege-Audio und verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, damit Sie bequem mit gebetenen Gästen kommunizieren oder ungebetene Gäste wegschicken können.

***Eine SIM-Karte mit aktiver Datenverbindung wird benötigt und ist nicht im Lieferumfang enthalten.***

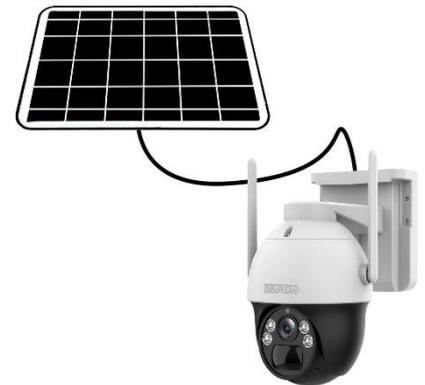

## Hauptmerkmale

- 100% kabellos und einfach zu installieren
- Batterie- und Solarbetrieb
- 4G Mobilfunknetz
- PIR und Personenerkennung
- 3 MP Auflösung
- Horizontale Drehung 0-350°, vertikale Drehung 0-90°
- Unterstützung Vollfarbmodus, klare Bilder in der Nacht
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Audio
- Intelligente Erkennung: Automatische Wiederherstellung, wenn eine Anomalie im Gerät auftritt, um die normale Nutzung des Geräts zu gewährleisten.
- Lokale SD-Karte bis zu 128 GB
- Intelligente Erkennung: Automatische Wiederherstellung, wenn eine Anomalie in der Kamera auftritt, um den normalen Kamerabetrieb zu gewährleisten
- Wasserdicht IP66

# Spezifikationen

<b>Name des Modells</b>	Modell	INKO-MCX-PT5
<b>Grundlegende Spezifikation</b>	Auflösung	3 MP
	Bildsensor	1/2,9" CMOS-Sensor
	Objektiv	4 mm
	Tag- und Nacht-	ICR-Infrarotfilter
	Digitale	Digitale 3D-Rauschunterdrückung
	Dynamischer Bereich	Digital breiddynamisch
	PIR-Bereich	Bis zu 10 Meter Entfernung, 120°
	Abstand des Fülllichts	Infrarot-Entfernung bis zu 30 Meter
<b>Video</b>	Videokomprimierungsstand	H.265/H.264
	Stream	HD und SD
<b>Bild</b>	Maximale Bildgröße	2304 x 1296
	Bildfrequenz	15 Bilder/s
	Bildeinstellungen	Anpassungsfähig
	BLC	Unterstützung
	Min. Beleuchtungsstärke	Farbe 0,1Lux; schwarz/weiß 0,01 Lux
<b>Alarmfunktion</b>	Intelligenter Alarm	PIR, Menschenerkennung, Bewegungserkennung
	Informationen zum Alarm	Push-Benachrichtigung zur App
<b>Audio</b>	Zwei-Wege-Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
	Format der Audiokodierung	AAC/G711A
<b>Stromversorgung</b>	Typ	Wiederaufladbare Lithium-Batterie
	Kapazität der Batterie	18000 mAH
	Eingangsstrom	DC 5 V/1 A
<b>Betriebsanleitung</b>	Anzeigelampe	Rote und grüne LED
	Schaltfläche	1 Reset-Taste
<b>Speicherung</b>	Speicherschnittstelle	Micro SD-Karte (unterstützt bis zu 128 GB)
	Cloud-Speicher	Unterstützt
<b>Schwenken/Neigen</b>	Vertikaler Drehbereich	0°~90° Vertikal 0,1°-10°/Sek
	Horizontaler Drehbereich	0°~350° Horizontal 0,1°~20°/Sek.
<b>Internetverbindung</b>	4G BAND	FDD: B1/3/5/7/8/20 TDD: B38/40/41 GSM: 900/1800 MHz
	Verschlüsselung	WEP, WPA, WPA2
<b>Allgemeine</b>	Betriebstemperatur	-20°C~50°C
	Betriebsfeuchtigkeit	weniger als 95% (keine Kondensation)

## Lieferumfang

- INKOVIDEO INKO-MCX-PT5 Überwachungskamera
- Solarpanel mit Halterung und Montagezubehör
- Halterung
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- 2x Ring