

ecopro



Günstige
Druckkosten

+



Garantie + Service

+



Automatische
Tintenlieferung



GRATIS
TESTEN

Das 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät für Ihr Mobilgerät

DCP-J1200WE




DRUCKER KOPIERER SCANNER

www.brother.de
www.brother.at

Drucken wie die Profis

EcoPro Tinten- und Tonerabo

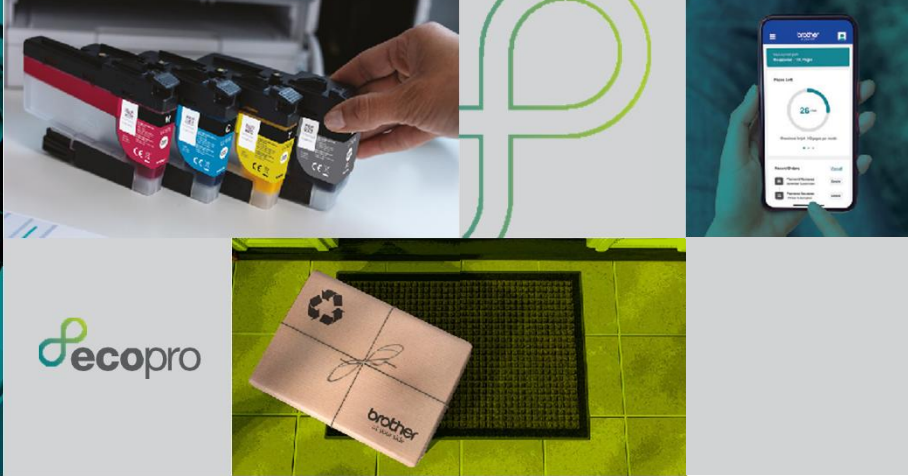

Mit dem EcoPro Tinten- und Tonerabonnement wird das Drucken so bequem wie noch nie. Melden Sie Ihr kompatibles Druckermodell an und erhalten Sie Ihr Verbrauchsmaterial automatisch nach Hause geliefert.

Ihre Vorteile:



Warum EcoPro?

Im Rahmen eines EcoPro Abonnements müssen Sie sich dem Problem leerer Tintenpatronen nie wieder stellen. Der Drucker erkennt automatisch, wenn der Vorrat zur Neige geht und bestellt die benötigte Tinte direkt zu Ihnen nach Hause, sodass Sie immer über einen vollen Vorrat verfügen und druckbereit bleiben.

Mit EcoPro können Sie ein Abomodell wählen, das Ihrem Druckaufkommen entspricht, egal ob Sie einen Tintenstrahl- oder Monolaserdrucker nutzen, 50 Seiten pro Monat oder 500 Seiten pro Monat drucken – wir haben den richtigen Tarif für Sie. Nicht sicher, wie viel Sie drucken? Kein Problem. Wählen Sie einen Tarif für Ihr Abonnement, der Ihrem Druckverbrauch am ehesten entspricht. Nicht benötigte Seiten können bis zu zwei Monate übertragen werden.

**GRATIS
TESTEN**

Noch heute anmelden

Verwalten Sie Ihr Abonnement mit Brother Mobile Connect. Laden Sie die App kostenlos herunter, um Ihren Brother Drucker von überall aus zu bedienen. Für ein müheloses Druck- und Scan-Erlebnis laden Sie Brother Mobile Connect noch heute herunter und starten Ihre KOSTENLOSEN Testmonate.



Recycling

Bei EcoPro erhalten Sie mit jeder Tintenpatrone und jedem Toner ein kostenloses Versandetikett, mit dem Sie die Patronen und Toner kostenlos an uns zurückschicken können.

Brother hat eine Null-Abfall-Politik für leere Patronen, die zum Recycling zurückgegeben werden. Für jede leere Patrone, die Sie an uns zurückgeben, spenden wir an unseren Partner Cool Earth, um ein Stückchen Regenwald zu retten.

Garantie

Außerdem bedeutet die in Ihrem EcoPro Abonnement enthaltene Garantie, dass Sie Ihren Drucker, falls er einmal repariert werden muss, an uns schicken können. Wir reparieren und überholen ihn mit recycelten Teilen und schicken ihn so gut wie neu an Sie zurück.

Besser für Sie. Besser für den Planeten.
Eine bessere Art des Druckens.

Das 3-in-1 Tinten Multifunktionsgerät für Ihr Smartphone und Tablet

Revolutionieren Sie Ihr Druck- und Scannerlebnis mit dem DCP-J1200WE – entworfen für den modernen Nutzer. Ausgestattet mit einer Druck-, Scan- und Kopierfunktion sowie einer WLAN-Schnittstelle, ist das DCP-J1200WE vollständig von Ihrem Mobilgerät aus ansteuerbar. Nutzen Sie hierfür die kostenlose App Brother Mobile Connect und drucken Sie von Ihrem Android oder iOS Gerät aus.

DCP-J1200WE



Highlights:

- Drucken, scannen und kopieren
- Bis zu 16 Seiten/Min. in S/W und 9 Seiten/Min. in Farbe¹
- Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Geschlossene Papierkassette für 150 Blatt
- USB 2.0, WLAN
- Vollständige Steuerung vom Smartphone und Tablet aus

Lieferumfang

EcoPro Abonnement-Starterpatronen Schwarz Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 350 Seiten³, Netzkabel, Installationsanleitung.

Ein Datenkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Eine CD-ROM ist nicht im Lieferumfang enthalten. Aktuellste Druckertreiber, Software sowie Handbücher als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Abmessungen & Gewicht

Ohne Karton (B x H x T)
435 x 161 x 359 mm / 6,5 kg

Mit Karton (B x H x T)
506 x 469 x 219 mm / 7,7 kg



Allgemein

Technologie
Piezo-Tintenstrahl

Display
LED

WLAN-Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n

Speicher
128 MB

Ein-Ausschalter
Ja

Lokale Schnittstelle
USB 2.0 Hi-Speed

Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit¹
Bis zu 16 Seiten/Min. S/W
und 9 Seiten/Min. in Farbe

FPOT (First print out time)²
Erste Seite S/W in 6,5 Sek.
Erste Seite Farbe in 10 Sek.

Druckersprache
GDI

Aufwärmzeit
0 Sekunden

Auflösung³
Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
(nur unter Windows)

Druckertreiber- Funktionen

N-auf-1 Druck⁴
2, 4, 9 oder 16 A4-Seiten auf
eine A4-Seite verkleinern

Poster-Druck
1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25
A4-Seiten vergrößern

Broschürendruck
Zum Drucken von DIN A4-
Dokumenten als DIN
A5-Broschüre mit dem
manuellen Duplexdruck

Randloser Fotodruck
Verfügbar für die Formate
DIN A4, LTR, DIN A6, Foto
(10x15), Karteikarte, Foto-2L

Duplexdruck
Beidseitiger Druck durch
manuelles Wenden der Seite

Betriebssysteme

Windows⁵
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 SP1
Windows Server
2019, 2016, 2012, 2012R2,
2008, 2008R2

Macintosh⁵
OS X 10.14.6 und höher

Linux⁵

Aktuellste Druckertreiber und Software als kostenloser Download
unter <http://support.brother.com>

Papiermanagement und Druckmedien

Papierzufuhr⁶
Papierkassette: 150 Blatt

**Medienformate -
Vorlagenglas**
Breite: 148 bis 215,9 mm
Höhe: 148 bis 297 mm

Medienarten
Papierkassette
Normalpapier, Inkjetpapier,
Fotopapier, Recyclingpapier

Medienformate
Papierkassette
DIN A4, LTR, EXE, DIN A5,
DIN A6, Foto (102x152 mm),
Karteikarte (127x203 mm),
Foto-2L (127x178 mm), C5
Umschlag, Com-10, DL
Umschlag, Monarch

Mediengewichte
Papierkassette: 64-220 g/m²
Duplex: 64-105 g/m²

**Medienformate –
Duplexdruck (manuell)**
DIN A4, LTR, EXE, DIN A5

Papierablage⁶
Face Down – 50 Blatt

Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit⁷
Bis zu 8 Seiten/Min. S/W
und 3 Seiten/Min. in Farbe

Mehrfachkopien
Kopiert Ihr Dokument bis zu
99-mal, auch sortiert

Kopierfunktionen⁸
N-auf-1 (2-auf-1, 2-auf-1
Ausweis, 4-in-1), Poster (3x3),
Hintergrundfarbe entfernen

Auflösung
Bis zu 1.800 x 1.200 dpi

Zoom-Funktion⁸
Verkleinert oder vergrößert
Dokumente auf 25%
bis 400% in 1%-Schritten

Brother Apps und Lösungen

Brother iPrint&Scan⁵
Schneller und einfacher
Zugriff auf viele Funktionen
direkt vom PC

Office-Dokumente erstellen⁹
Wandelt Ihre gescannten
Dokumente in bearbeitbare
Office-Dokumente um

Creative Center¹⁰
Bearbeiten, herunterladen
und drucken von zahlreichen,
personalisierbaren Vorlagen
wie z.B. Grußkarten,
Briefpapier, Lernspielen uvm.

Farbscanner

Technologie
CIS (Contact Image
Sensor)

Auflösung (optisch)³
Bis zu 2.400 x 1.200 dpi

Farbtiefe
30 Bit intern
24 Bit extern

**Auflösung
(interpoliert)**
Bis zu 19.200 x 19.200 dpi⁹

Scan-to-Funktionen
E-Mail, Bild, Datei, Text

Graustufen
256 Stufen

Scannertreiber

Windows⁵
TWAIN &
WIA

Macintosh⁵
TWAIN

Linux⁵
SANE

Mobile Connect & Web Connect

Brother Mobile Connect
Drucken Sie direkt von oder
scannen Sie zu einem
Mobilgerät (Android-Gerät,
Windows Phone, iPhone, iPad,
iPod) oder greifen Sie bequem
auf Druckerinformationen und
Vorschauen zu

Apple AirPrint
Drucken Sie aus jeder
Apple AirPrint-fähigen
Anwendung

Mopria
Einfaches und standardisiertes
Drucken über Smartphones,
Tablets und andere
Mobilgeräte

Brother Print Service Plugin
Das Brother Print Service
Plugin erlaubt es Ihnen
direkt von Ihrem Android-
Gerät über ein WLAN-
Netzwerk auf einem
Brother Drucker zu drucken

Netzwerk

WLAN
Ja, IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Modus)

Wireless Direct
Ja, IEEE 802.11g/n
(Wireless Direct)

Netzwerkfunktionen
Drucken und Scannen

WLAN Setup Support
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WLAN Sicherheit
SSID (32 chr), WEP
64/128bit, WPA-
PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution,
DNS Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100,
SNMPv1/v2c, TFTP server,
ICMP, Web Services
(Print/Scan), SNMP Client

**IPv6 (Standardmäßig
deaktiviert)**
NDP, RA, mDNS, LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/Port9100, SNMPv1/v2c,
TFTP server, Web Services
(Print/Scan), SNMP Client,
ICMPv6

IP-Filter
Ja (IPv4)

Netzwerkmanagement

BRAdmin Light⁵
Setup & Netzwerk
Management Software (nur
für Windows)

Web based Management⁴
Print Server Management
über Web Browser

**Treiberinstallations-
Assistent⁵**
Schneller und einfacher Weg,
um Brother Druckertreiber auf
einem vernetzten Windows®-
PC zu installieren (Driver
Deployment Wizard)

Verbrauchsmaterial

Tintenpatronen¹¹

LC-424BK – 750 Seiten
LC-424C – 750 Seiten
LC-424M – 750 Seiten
LC-424Y – 750 Seiten

Lieferumfang

EcoPro Abonnement-Starterpatronen Schwarz Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 350 Seiten¹¹, Netzkabel, Installationsanleitung.

Ein Datenkabel ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
Eine CD-ROM ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Aktuellste Druckertreiber, Software sowie Handbücher als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

Abmessungen und Gewicht

Ohne Karton (B x H x T)

435 x 161 x 359 mm / 6,5 kg

Mit Karton (B x H x T)

506 x 469 x 219 mm / 7,7 kg

Ökologie

Leistungsaufnahme

Kopieren - 13W
Standby – 2,5W
Tiefschlaf – 0,8W
Ausgeschaltet – 0,2W

Schalldruckpegel

56 dB im Druck

Blauer Engel

Ja

Energiesparmodus

Reduziert den Energieverbrauch, wenn das DCP länger nicht benutzt wird

Druckvolumen

Empfohlen

50 bis 1.000 Seiten pro Monat

- 1 Gemäß ISO/IEC 24734
- 2 Gemäß ISO/IEC 17629
- 3 Vertikal x horizontal
- 4 Nur für Windows & Mac
- 5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>
- 6 80g/m² Papier
- 7 Gemäß ISO/IEC 29183
- 8 Remote Copy
- 9 Benötigt Brother-Software
- 10 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen
- 11 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand: November 2022



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

www.brotherearth.com

brother
at your side