

# CHROMOFLEX Casambi

- kabelgebundener Allround-Dimmer, 4-Kanal von monochrom bis RGBW/RGBA
- zur Steuerung von LED-Systemen via Bluetooth über Tablet oder Smartphone
- komplett vernetzbar mit allen CASAMBI-kompatiblen Geräten
- kompatibel mit Android (ab Version 4.4) und iOS (ab Version 7)
- hohe PWM Frequenz von 2 kHz
- com+ gemeinsame Anode




**Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.**

## TECHNISCHE DATEN



	<b>66000465</b>
<b>Anzahl Kanäle</b>	4
<b>Betriebsspannung DC</b>	10 V DC~48 V DC
<b>Ausgangsspannung DC</b>	10 V DC~48 V DC
<b>Ausgangsstrom je Kanal</b>	4 A
<b>Bemessungsleistung</b>	384 W
<b>Zugentlastung</b>	Ja
<b>Anschluss über</b>	Klemmen
<b>Gehäusefarbe</b>	grau/blau
<b>Umgebungstemperatur</b>	0~+50 ° C
<b>Max. Temperatur Tc</b>	80 ° C
<b>Länge</b>	116 mm
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	21,5 mm
<b>Gewicht</b>	60 gr
<b>Bemerkungen</b>	4 frei belegbare Taster-Eingänge Casambi Kompatibilität: Classic und Evolution 4A pro Kanal @24V; 2A pro Kanal @48V

ANSCHLUSS-SCHEMA:

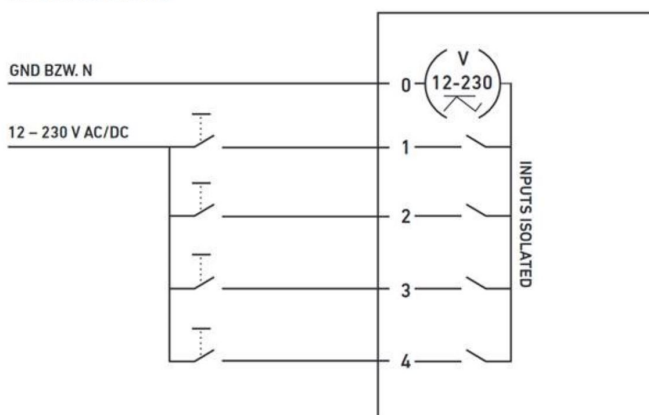



## ZUBEHÖR



	<b>66000469</b>
<b>Beschreibung</b>	CHROMOFLEX CASAMBI Fernbedienung
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Funkfrequenz</b>	2,4GHz
<b>IP Schutzklasse</b>	IP 20
<b>Länge</b>	90 mm
<b>Breite</b>	90 mm
<b>Höhe</b>	12 mm
<b>Bemerkungen</b>	drahtloser Lichtschalter und Fernbedienung zugleich einfache Befestigung an der Montageplatte mit Magneten (Montageplatte im Lieferumfang enthalten) verwendeter Batterietyp: 1 x CR2430

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.