


**CA 1730**

**Laser-Entfernungsmesser**

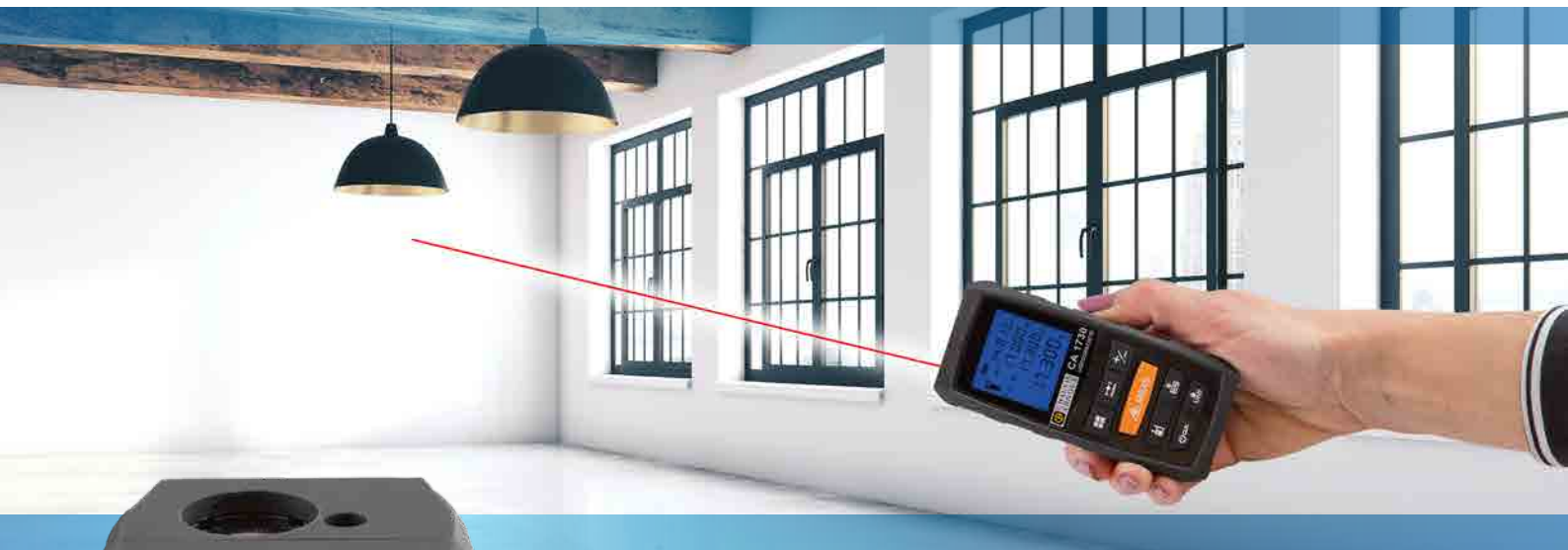


## Genau, einfach und schnell!

- Misst Entfernungen von bis zu 60 Metern
- Fläche / Volumen / Addition / Subtraktion  
Höhenberechnung und Dauermessmodus
- Vierzeiliges beleuchtetes Display
- Speichert die letzten 20 Messungen
- Schieber für abgesetzte Messung

*Measure up*



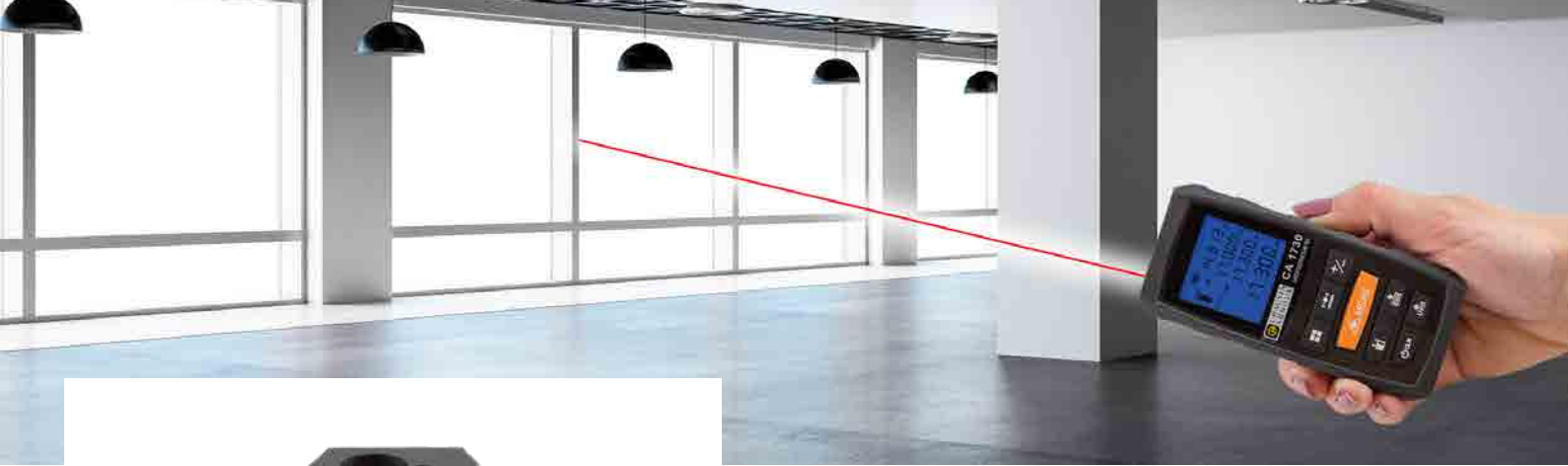

## Präzise und einfache Erhebung aller Raummaße

Bei Bau- und Umbauarbeiten, bei der Innen- und Außeneinrichtung, im Haus oder im Dienstleistungssektor - mit dem CA 1730 lassen sich alle Entfernungsmessungen bis zu 60 m durchführen. Der kompakte Entfernungsmesser liegt gut in der Hand und ist bedienerfreundlich, das beleuchtete Display ist bei jedem Umgebungslicht gut ablesbar.

Damit werden nicht nur Flächen oder Volumen gemessen, es gibt auch zahlreiche weitere Funktionen: addieren, subtrahieren, speichern...



### STANDARD-LIEFERUMFANG

Die Lieferung erfolgt in einem Karton mit Transporttasche, zwei Batterien Typ AAA, einer fünfsprachigen Bedienungsanleitung und eine Prüfbestätigung.

### BESTELLANGABEN

CA 1730 Entfernungsmesser ..... **P01651730**

| CA 1730 Entfernungsmesser   |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messbereich                 | 0,2 ~ 60 Meter                                                                               |
| Genauigkeit                 | ± 2 mm + 5 x 10 <sub>s</sub> Entfernung                                                      |
| Flächen- und Volumenmessung | Ja                                                                                           |
| Addition / Subtraktion      | Ja                                                                                           |
| Einfache Messung            | Ja                                                                                           |
| Dauermessung                | Ja                                                                                           |
| Anzeige                     | auf 4 Zeilen mit Beleuchtung                                                                 |
| Akustisches Signal          | Ja                                                                                           |
| Speicher                    | Messverlauf mit 20 Daten                                                                     |
| Einheiten                   | m / in / ft / ft+in                                                                          |
| Stromversorgung             |                                                                                              |
| Typ                         | Typ AAA 2 x 1,5 V                                                                            |
| Batteriebetriebsdauer       | ca. 5.000 Messungen                                                                          |
| Automatische Abschaltung    | Automatische LASER-Abschaltung (30 Sekunden)                                                 |
|                             | Automatische Geräteabschaltung (180 Sekunden)                                                |
| Sonstige Eigenschaften      |                                                                                              |
| Abmessungen / Gewicht       | 115 x 52 x 32 mm / 118 g                                                                     |
| Schutzart                   | IP 54                                                                                        |
| Operating range             | Temperatur: 0 bis +40°C, ohne Kondenswasser                                                  |
|                             | Lagerung: -10°C bis +60°C                                                                    |
| Normenkonformität           | Entspricht den Normen IEC/EN 61326-1 oder BS EN 61326-1 und IEC/EN 61010-1 und BS EN 61010-1 |
|                             | LASER-Sicherheitsnormen: IEC 60825-1                                                         |
|                             | LASER: Klasse II                                                                             |
|                             | LASER-Wellenlänge: 630 nm ~ 670 nm - Leistung < 1 mW                                         |
| Garantie                    | 2 Jahre                                                                                      |

**DEUTSCHLAND**  
**Chauvin Arnoux GmbH**  
 Ohmstraße 1  
 77694 KEHL / RHEIN  
 Tel.: +49 7851 99 26-0  
 Fax: +49 7851 99 26-60  
 info@chauvin-arnoux.de  
 www.chauvin-arnoux.de

**ÖSTERREICH**  
**Chauvin Arnoux Ges.m.b.H**  
 Gastgebegasse 27  
 1230 WIEN  
 Tel.: +43 1 61 61 9 61  
 Fax: +43 1 61 61 9 61-61  
 vie-office@chauvin-arnoux.at  
 www.chauvin-arnoux.at

**SCHWEIZ**  
**Chauvin Arnoux AG**  
 Moosacherstrasse 15  
 8804 AU / ZH  
 Tel.: +41 44 727 75 55  
 Fax: +41 44 727 75 56  
 info@chauvin-arnoux.ch  
 www.chauvin-arnoux.ch

**FRANCE**  
**Chauvin Arnoux**  
 12 - 16 rue Sarah Bernhardt  
 92600 Asnières-sur-Seine  
 Tél.: +33 1 44 85 44 85  
 Fax: +33 1 46 27 73 89  
 info@chauvin-arnoux.fr  
 www.chauvin-arnoux.fr/com

**CHAUVIN**  
**ARNOUX**  
 GROUP