


PA147CDV

EAN 4711081218265

Produkt Nummer 90LM0720-B01170

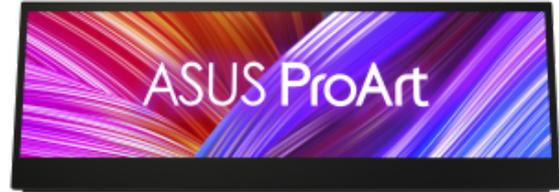

- 14-Zoll, 32:9 Full HD (1920 x 550) IPS-Panel mit 10-Point-Multitouch und Microsoft Pen Protocol 2.0 Unterstützung
- Calman verifiziert und werkseitig kalibriert auf Delta E < 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit, mit 100% sRGB und 100% Rec. 709 Abdeckung
- ASUS Dial und Control Panel bieten Shortcuts in der unterstützten Adobe Creative Software
- Das patentierte mechanische Kickstand-Design lässt sich problemlos ausklappen und stützt das Display im Hoch- oder Querformat, um es an die verschiedenen Bedürfnisse des Nutzers anzupassen
- Enthält einen Standard-HDMI®- und zwei USB Typ-C®-Anschlüsse (DP Alt-Modus) für den Anschluss verschiedener Geräte

 


ASUS

PA147CDV



9 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten PA147CDV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	35,6 cm (14 Zoll)
Display-Auflösung:	1920 x 550 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	32:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Ja
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1200:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	400 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Display-Oberfläche:	Matt
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,179 x 0,179 mm
Pixeldichte:	143 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):	34,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	9,86 cm
Digital horizontale Frequenz:	24 – 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:	23 – 60 Hz
RGB-Farbraum:	DCI-P3
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Nein
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
HDCP:	Ja

HDCP-Version:	1.4
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	357,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	20,7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	127,7 mm
Gewicht (mit Ständer):	950 g

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	10 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	440 mm
Verpackungstiefe:	92 mm
Verpackungshöhe:	290 mm
Paketgewicht:	2,3 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	0 – 90°
Neigungswinkelbereich:	25 – 70°
Neigungsverstellung:	Ja

Design	
Marktpositionierung:	Grafikdesign
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen	
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	1 W