
 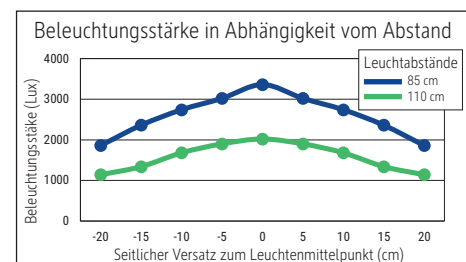

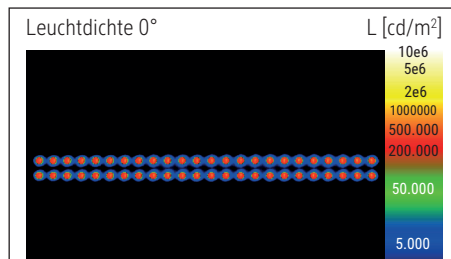


LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar

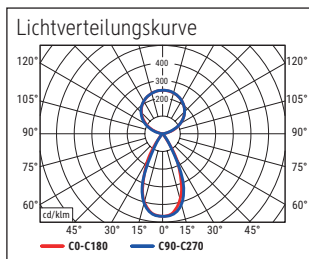

- **Hochwertige, leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen**
- **Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen**
- **Hohe Lichtqualität: Abstrahlung nach oben 70 % (indirektes Licht zur Raumbeleuchtung) und nach unten 30 % (direktes Licht für Arbeitsfläche), getrennt steuerbar**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung**

- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 2.560 Lux bei 85 cm Abstand, 1.440 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 3.360 Lux bei 85 cm Abstand, 2.020 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	2
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	Indirekt: E (Spektrum A bis G) & Direkt: F (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	79 kWh/1000 h (52 kWh/1000 h & 27 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50(je Lichtquelle):	20.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	9.884 Lumen (6.951 Lumen & 2.933 Lumen)
Material:	Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
Maße:	Kopf: 102 x 6,4 cm - Säule: 3,5 x 6,4 cm
Position Schalter:	Säule

- Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit
- Besonders leistungsstark: Hohe Beleuchtungsstärke, hoher Lichtstrom Wert
- Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren
- Langer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes direkt von oben
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Info UGR: <6 ist ein äußerst geringer Wert, (<10 keine bewusste Wahrnehmung von Blendung), hier u.a. erreicht, weil die besonders tief eingebauten LEDs einzeln mit einem Blendschutz versehen wurden
- Keine störenden Nebengeräusche, kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar.
- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße / VE	Gewicht
8259302	weiß	4002390087285	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg
8259390	schwarz	4002390087292	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg
8259395	silber	4002390075404	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg