
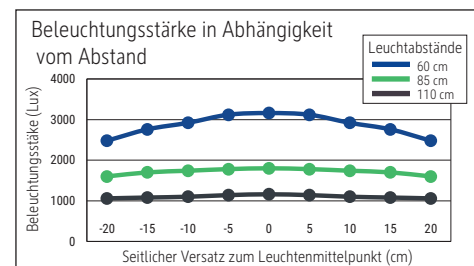
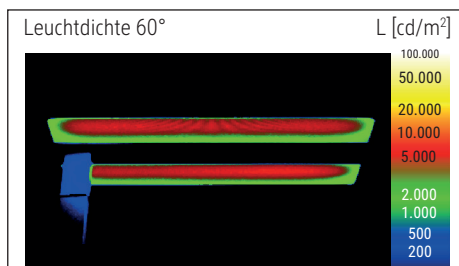
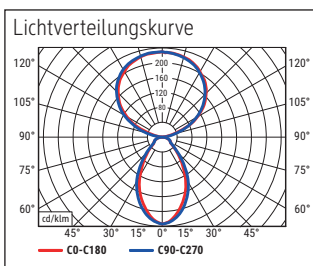
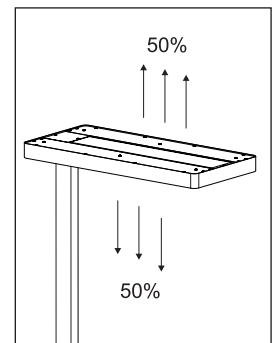
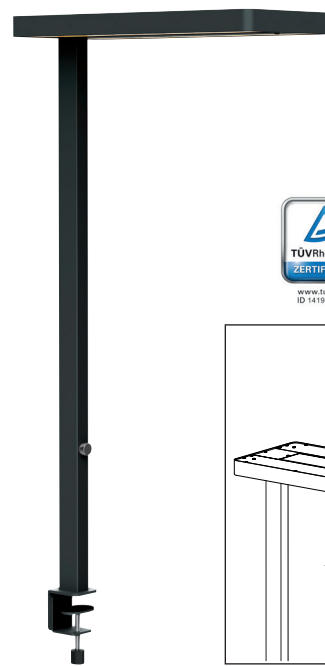


## LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar

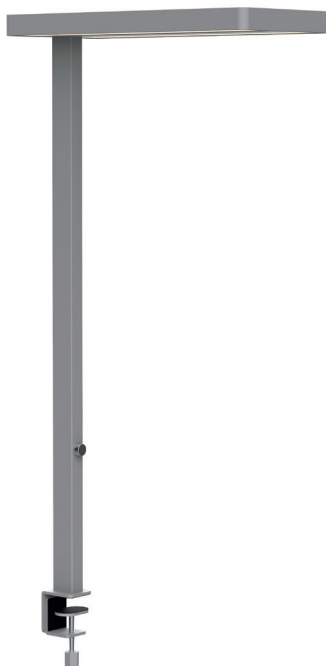

- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Extrem sparsam**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Leuchtenkopf geschlossen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 1.800 Lux bei 85 cm Abstand, 1.160 Lux bei 110 cm Abstand -  
 Direkt: 1.800 Lux bei 85 cm Abstand, 1.160 Lux bei 110 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 3  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 64 kWh/1000 h (32 kWh/1000 h & 2 x 16 kWh/1000 h)  
 Lebensdauer L70B50(je Lichtquelle): 20.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9.059 Lumen (4.549 Lumen & 2 x 2.255 Lumen)  
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium  
 Maße: Kopf: 28 x 61 cm - Säule: 3,5 x 5,3 cm  
 Position Schalter: Säule

- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Keine störenden Nebengeräusche, kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjava, dimmbar
- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe   | EAN-Code      | Zollcode | Fuß      | Kabellänge<br>ca. | Schutzklasse              | VE   | Packungsmaße /<br>VE  | Gewicht  |
|----------|---------|---------------|----------|----------|-------------------|---------------------------|------|-----------------------|----------|
| 8258302  | weiß    | 4002390086660 | 94052190 | Klemmfuß | 2,50 m            | I<br>Schutzkontaktstecker | 1 St | 141 x 46,5 x 12<br>cm | 8,353 kg |
| 8258390  | schwarz | 4002390087186 | 94052190 | Klemmfuß | 2,50 m            | I<br>Schutzkontaktstecker | 1 St | 141 x 46,5 x 12<br>cm | 8,353 kg |
| 8258395  | silber  | 4002390079167 | 94052190 | Klemmfuß | 2,50 m            | I<br>Schutzkontaktstecker | 1 St | 141 x 46,5 x 12<br>cm | 8,353 kg |