
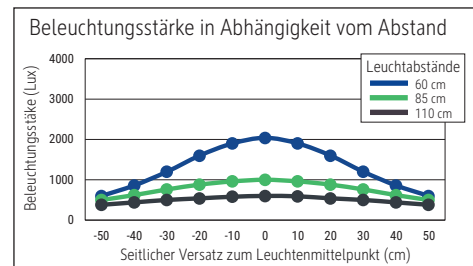
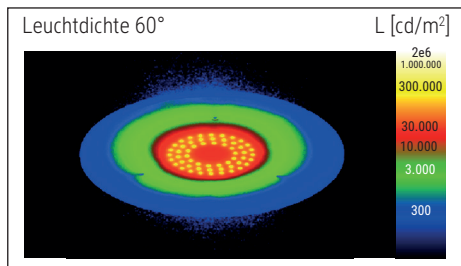
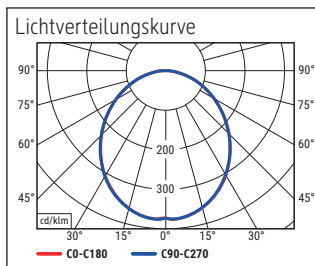


LED-Deckenfluter MAULsphere

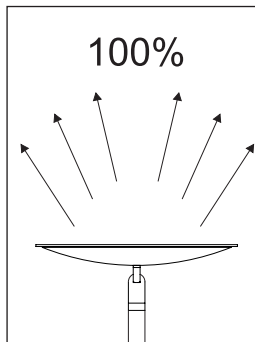

- **Eleganter Deckenfluter in mattschwarz**
- **Auch als dimmbares Modell**
- **Für eine indirekte, blendfreie Raumausleuchtung und wohltuende Arbeitsatmosphäre**
- **Angenehmes Licht durch matt-transparente Scheibe aus hochwertigem Kunststoff**
- **Scheibe gleichzeitig Schutz vor Insekten, bequem zu reinigen**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Stabiler Standfuß
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 900 Lux bei 85 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 22 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50(je Lichtquelle): 10.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2.570 Lumen
 Material: Kopf: Stahl - Säule: Metall
 Maße: Kopf: Ø 23,5 cm - Säule: Ø 1,95 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar
 Position Schalter: Säule

- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit des LED-Deckenfluters MAULsphere
- Dimmbares Modell: Leistungstärke komfortabel einstellbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch. Höhe 183 cm. Standfuß Ø 23 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Dimmbar	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße / VE	Gewicht
8255290	schwarz	4002390075374	94052190	true	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	1 St	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg