
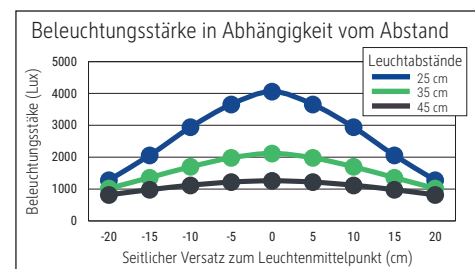
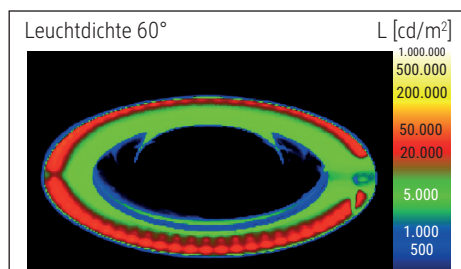


## LED-Lupenleuchte MAULmakro

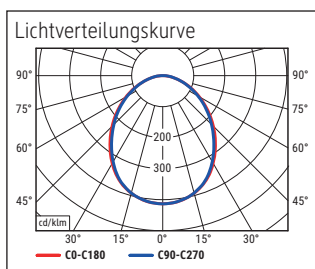

- **Das Designmodell unter den Lupenleuchten**
- **Elegant: Stabiler Parallelogramm-Metallarm, sehr variabel in der Einstellung**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer der LEDs**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand**
- **Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs**
- **Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Praktisch: Leicht zu reinigen
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm<sup>2</sup>
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Robuster Metallarm
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.220 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50(je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 922 Lumen  
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall  
 Maße: Kopf: 30 x 18,5 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar  
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Lupenleuchte MAULmakro
- Stabiler Standfuß aus Kunststoff, 23 x 3 cm mit Beschwerungseinlage. Arm: Länge unten 29,5 cm, Länge oben 29,5 cm. Höhe 45,5 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße / VE	Gewicht
8263602	weiß	4002390082495	94052150	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	1 St	45 x 41 x 11 cm	7,555 kg
8263690	schwarz	4002390082518	94052150	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	1 St	45 x 41 x 11 cm	7,555 kg