

# DIGITUS KVM-Switch, 2-Port, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, Netzwerk

DS-12901  
EAN 4016032479987



## 2Port Typ C KVM mit Netzwerkanschluss

Der DIGITUS® 2-Port KVM-Switch mit USB-C™ und Netzwerkanschluss gibt Ihnen die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur und -Maus zu steuern. Schalten Sie bequem mit einem Tastendruck zwischen den beiden PCs um, ohne alle Kabel neu anschließen zu müssen. Der Gigabit-Netzwerkanschluss ermöglicht den bequemen Zugriff auf das Netzwerk über den USB-C™-Anschluss. Die Ausgabe an einen Monitor erfolgt über den integrierten HDMI-Ausgang. Auch die Audiosignale von Mikrofon und Lautsprechern können umgeschaltet werden. Darüber hinaus stehen an der Vorderseite ein weiterer USB-C™-Port und zwei USB-A (2.0)-Ports zur Verfügung, die für weitere Peripheriegeräte wie USB-Sticks oder externe Festplatten genutzt werden können. Status-LEDs an der Vorderseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit das aktuell genutzte Gerät an. Der KVM-Switch wird durch sein robustes Metallgehäuse abgerundet.

**Der KVM-Switch der neuesten Generation unterstützt USB-C™-Notebooks einerseits und konventionelle HDMI /USB Geräte andererseits. Das angeschlossene USB-C™ Gerät wird über das angeschlossene USB-C™ Kabel direkt mit Strom und Netzwerk verbunden.**

- Eingänge: 1 x HDMI computer, 1x USB-C™ computer, 1 x Gigabit Netzwerk (RJ45), 2 x USB A (Tastatur / Maus), 1x USB-C™ Power (optional)
- Ausgang: HDMI Video
- Zusätzliche Anschlüsse Frontseite: : 2 x USB A 2.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x USB-C™ (nur für USB-C™-Computer)



- Bietet eine im KVM Switch integrierte LAN-Verbindung zu einem USB-C™-Notebook
- Audio Ein-/Ausgänge: 3,5 mm Klinkenbuchsen
- LED-Statusanzeige an Frontseite: 2 x, zeigt aktiven Computer
- Schalter: Umschaltung PC1 / PC2
- Umschaltzeit: 0,2s
- HDMI® Version: 1.4
- HDCP Version: 1.4/2.2
- UHD-Auflösung: 3840 x 2160p / 30 Hz
- Subsampling: YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Bandbreite HDMI: 10.2 Gbps alle Kanäle (3.4 Gbps pro Kanal)
- Farbtiefe HDMI®: 24/36 Bit (alle Kanäle)
- Stromversorgung über USB-C™Port auf der Rückseite
- Maximale Leistungsaufnahme: 20 V / 5 A / 100 W max.
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0% - 80% RH (nicht kondensierend)
- Gehäusematerial: Metall
- Abmessungen: 150 x 88 x 26 mm (BxTxH)
- Abmessungen: 150 x 88 x 26 mm (BxTxH)
- Gewicht: 400 g
- Farbe: Schwarz

## Lieferumfang

- 1 x KVM-Switch, 2-Port, HDMI , USB-C
- 1 x Schnellstartanleitung
- 1 x KVM Kabel 1.2m
- 1 x USB-C Kabel 0.5m

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	0,80	21,00	49,50	53,50	55.613,20
Innen-VPE	1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,04	13,00	19,80	9,80	2.522,52
Netto einzeln ohne VP	1	0,40	8,80	15,00	2,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

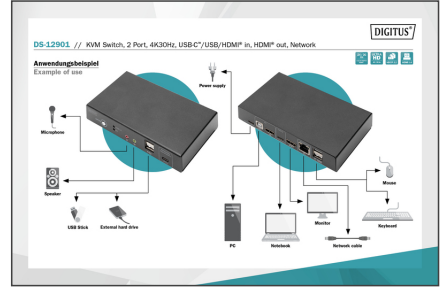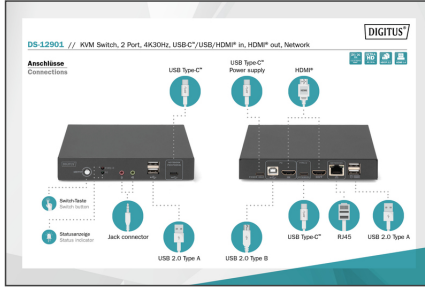

**KVM Switch, 2 Port,  
4K30Hz, USB-C™/USB/HDMI® in,  
HDMI® out, Network**