

# Kunststoff-Wandverteiler

## Eingang M32 oben, FI/LS (MSK)

Art-Nr.: 0530x0200000



Robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Einfache Wandmontage

Schutzschaltgeräte unter abschließbarer, schlagfester Polycarbonatabdeckung

Mittenschutzkontakt-Steckdosen (Typ E) mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6

Ausstattung: Klappdeckelsteckdosen 4 x 16A/230V, 1 x 16A/400V, 1 x 32A/400V

Absicherung (ABB): 1 x LS 3 polig, 4 x LS 1 polig, FI 40A/400V TypA 30mA

Eingang über Kabelverschraubung PG M32 von oben (Blindverschraubung M32 von unten)

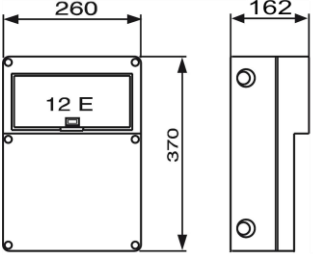

Hergestellt in Deutschland, zu 100% geprüft, mit Seriennummer, Prüfprotokoll verfügbar

Schutzart: IP 54



## Kunststoff-Wandverteiler

### Technische Daten

<p><b>Ausgang:</b></p> <p><b>1 x CEE 32 A, 400 V~</b></p> <p><b>1 x CEE 16 A, 400 V~</b></p> <p><b>4 x Steckdose (Typ F) 230 V~</b></p>	<p><b>Absicherung:</b></p> <p><b>1 x LS 32 A, 3-polig, C</b></p> <p><b>1 x LS 16 A, 3-polig, C</b></p> <p><b>2 x LS 16 A, 1-polig, C</b></p> <p>mit FI-Schalter 40 A, Typ A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge</p>	
<p>Eingang: Kabelverschraubung M32 oben (Blindverschraubung M32 unten)</p> <p>Gewicht: 4,715 kg</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Schutzklasse: II</p>		
<p>Art.-Nr. 0530X0200000    EAN 4012096010456    VPE 1</p>		<p>370 x 260 x 162 mm Abmessung (L x B x H)</p>