



32WA3B63DA

WA3B Series

WA3B Series: 5055862330111

- ⊗ Android TV
- ⊗ Google Assistant
- ⊗ Chromecast Built in
- ⊗ Google Play Store
- ⊗ 3x HDMI, 2x USB
- ⊗ Internal WLAN & Bluetooth



F

32kWh/1000

F



32kWh/1000





HDR10 & HLG (Hybrid Log Gamma)

Damit Sie auf HDR-Inhalte zugreifen können, unterstützen unsere Fernseher nicht nur das Standard-HDR-Videoformat HDR10, sondern auch Hybrid Log Gamma oder HLG. Diese Kompatibilität mit HLG macht unsere Modelle zukunftssicher, so dass Sie zukünftige HDR-Sendungen empfangen können.



Prime Video

Stillen Sie Ihren Appetit nach hochwertigem Home Entertainment. Genießen Sie Filme, TV Shows und preisgekrönte Prime Originals.




Netflix®

Entdecken Sie die Netflix-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um schnell von einem Abenteuer zum nächsten zu springen.




Dolby Audio™

Erleben Sie eine Audioqualität, die Sie normalerweise nur im Kino finden. Genießen Sie dank Dolby Audio™ authentisch klingende Dialoge und hören Sie mehr von dem, was auf dem Bildschirm passiert.

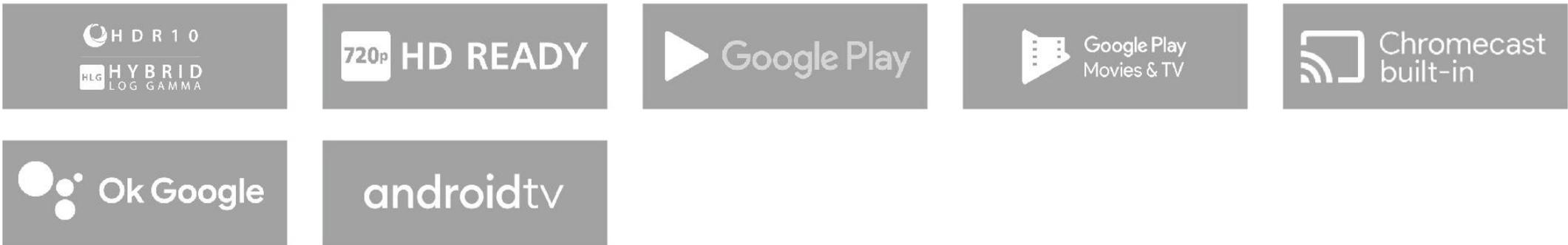

SIDE

BACK

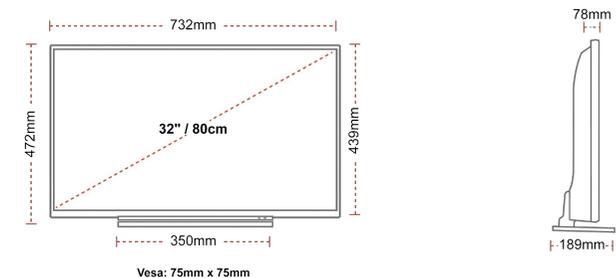

HAUPTFUNKTIONEN

Smart TV	Ja
Prozessortyp	Quad Core
TV-DVD-Kombination	Nein
Total Picture Quality	1000

VIDEO

HDR	Ja
Dolby Vision HDR	Nein
MEMC	Nein
UHD-Upscaler	Nein

SMART-TV-FUNKTIONEN

Toshiba Smart Portal	Nein
HBB TV ver 1.5	Ja
Webbrowser	Nein
Netflix	Ja
Prime Video	Ja
Netflix 4K	Nein
YouTube	Ja
YouTube 4K	Nein
Integriertes WLAN	Internal
Bluetooth	Ja
FollowMe TV	Nein
Audio-Video Sharing (AVS)	Nein
Bildschirmspiegelung (Miracast)	Nein
Smart Guide-Anwendung	Ja
Smart Remote-Anwendung	Ja
Amazon Works with Alexa	Nein

MECHANISCH

Abmessungen mit Verpackung (mm)	795 x 128 x 530
Abmessungen ohne Verpackung (mm)	732 x 189 x 472
Abmessungen ohne Ständer (mm)	732 x 78 x 439
Bruttogewicht (kg)	7
Eigengewicht (kg)	5
VESA (Wandhalterung) BxH	75mm x 75mm

VIDEO

HDR	Ja
Dolby Vision HDR	Nein
MEMC	Nein
UHD-Upscaler	Nein

ANSCHLÜSSE

Antenneneingang	Ja
HDMI	3 HDMI
USB	2 USB
Scart	Nein
VGA (PC in - D-Sub15)	Ja
CI+	Ja
Komponente (YPbPr) in	via VGA
Kompositvideo/Audio in	Ja
Digitaler Audioausgang	Optik
Ethernet	Ja
Kopfhörer ausgehend	Ja

FUNKTIONEN

Mediaplayer	Ja
USB-Aufzeichnung (PVR Ready)	Nein
Kanallisten USB-Cloning	Nein
HDMI ARC	Through HDMI2
HDMI CEC	Ja
MHL via HDMI (Mobil-HD-Link)	Nein
Teletext	Ja
Kindersicherung	Nein
NTSC-Wiedergabe	Ja
Einfacher Hotel-Modus	Nein

TON

Sound by Onkyo	Nein
Audio-Ausgangsleistung (RMS)	2x6W
Dolby Audio	Ja
DTS Decoder	Nein
Interner Subwoofer	Nein
Lautsprechertyp	Down Firing
Equalizer	5 band
Ger (D) + Nicam Stereo	Ja
Sound-Modusarten	Musik, Film, Sprache, Klassik, Flat, Benutzer

ZUBEHÖR

Fernbedienung	Ja
Fernbedienung Batterie	Ja
Schnellstart Anleitung	Ja
Mini-Fernbedienung	Nein
RC Bluetooth-Unterstützung	Ja

LEISTUNGS-AUFNAHME / ENERGIE

Energy Class	F
Energy Consumption(kWh/1000h)	32kW/1000h
Energy Class(HDR)	F
Energy Consumption(kWh/1000h)(HDR)	32kW/1000h
Energieverbrauch im Standby (Durchschnitt)	<0.5W
Betriebsspannung - Frequenz	220-240V AC
Blei (mg)	0
Quecksilber (mg)	0
12V TV (Mobile TV)	Nein

"Toshiba" is a registered trademark of Toshiba Corporation and its used by Vestel or its subsidiary for products described here in under license from Toshiba Visual Solutions Corporation. All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Design, features and specifications are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. Screen images are simulated.