


TOSHIBA

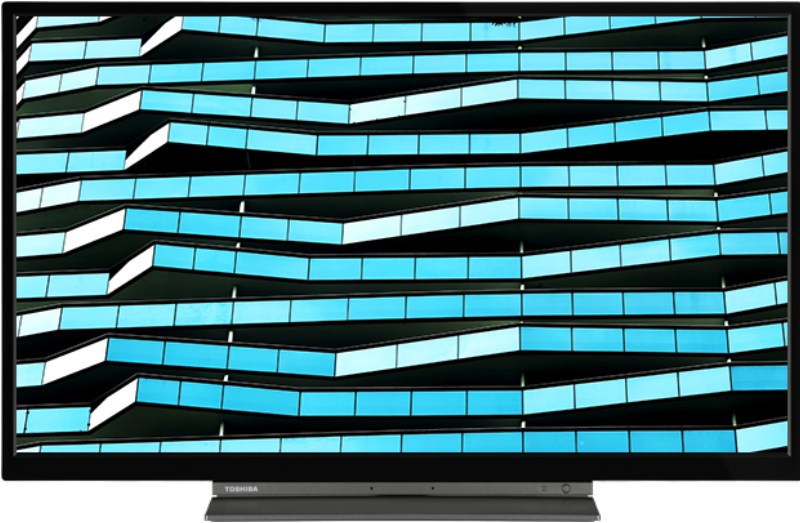

32LK3C63DAA

LK3C Series

LK3C Series: 4024862125943

- Full HD
- 3x HDMI, 1x USB
- Smart TV
- Alexa Built-in
- Works With Google
- HD+ OpApp










32kWh/1000

G

HDR

45kWh/1000

HDR 10

HYBRID LOG GAMMA

HDR10 & HLG (Hybrid Log Gamma)

Damit Sie auf HDR-Inhalte zugreifen können, unterstützen unsere Fernseher nicht nur das Standard-HDR-Videoformat HDR10, sondern auch Hybrid Log Gamma oder HLG. Diese Kompatibilität mit HLG macht unsere Modelle zukunftssicher, so dass Sie zukünftige HDR-Sendungen empfangen können.



Secure Smart TV

Als Beweis dafür, dass wir Ihr Recht auf Privatsphäre ernst nehmen, sind wir der erste TV Hersteller, der die Richtlinien und Empfehlungen des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht berücksichtigt.



Alexa Built in

Wenn das eingebettete Mikrofonsystem eingeschaltet ist, wird Ihr Fernseher selbst zu einem Alexa-Gerät. Sie können Alexa bitten, den Kanal zu wechseln, Apps zu öffnen, nach Filmen und Shows zu suchen, Musik abzuspielen und vieles mehr



 



HD+

6 Monate das HD+ Sender-Paket mit 26 privaten HD-Sendern und 3 UHD Sendern sowie die HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und UHD-Switch gratis testen. Keine Registrierung, kein Abo.



SIDE

BACK

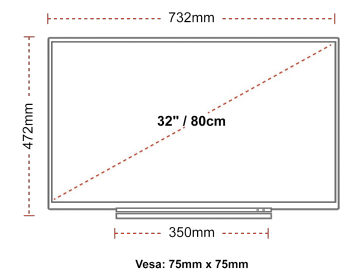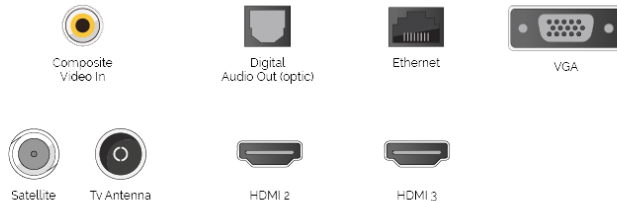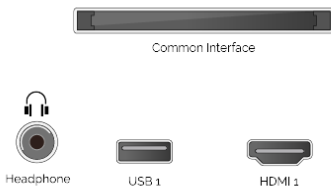

ANZEIGE

Größe (cm & Zoll)	32" / 80cm
Paneltyp	Direct Back Light (DLED)
Auflösung	FHD (1920 x 1080)
Helligkeit	250

SMART-TV-FUNKTIONEN

HBBTV ver 2.0.2	Ja
Audio-Video Sharing (AVS)	Ja
Smart Portal	Ja
Toshiba TV Smart Center	Ja
Webbrowser	Ja
Netflix	Ja
YouTube™	Ja
Bluetooth	Ja
Képernyő tükrözés	Ja
Prime Video	Ja
Google Assistant	Works with Google Assistant
Amazon Alexa	Built in Alexa

ZUBEHÖR

Fernbedienung	Ja
Fernbedienung Batterie	Ja
Schnellstart Anleitung	Ja
Mini-Fernbedienung	Nein

FUNKTIONEN

HDMI™ ARC	Through HDMI2
USB-Aufzeichnung (PVR Ready)	Nein
Kanallisten USB-Cloning	Ja
Teletext	Ja
HDMI™ CEC	Ja
Einfacher Hotel-Modus	Passive- Basic Hotel Mode
Mediaplayer	Ja
MHL via HDMI® (Mobil-HD-Link)	Nein
Kindersicherung	Ja
NTSC-Wiedergabe	Ja

VIDEO

Wide Color Gamut	Nein
HDR	Ja
Bildmodi	Natürlich , Kino , Sport , Dynamisch
Dolby Vision HDR	Nein
TRU Flow	Nein
TRU Resolution	Ja
TRU Micro Dimming	Ja

TUNER / TV-ÜBERTRAGUNG

HEVC-Dekodierer (H.265)	Ja
Tunertyp	HD DVB-T2/C/S2
UHD über Satellit	Nein
Dualer Tuner	Nein
EPG (Elektronischer Programmführer)	Ja
Automatische Suche	Ja
Programmspeicherkapazität (Analog)	200
Programmspeicherkapazität (Digital S/S2)	10000
Programmspeicherkapazität (Digital T/T2/C)	800

LEISTUNGS-AUFNAHME / ENERGIE

Energy Class	F
Energy Consumption(kWh/1000h)	32kW/1000h
Energy Class(HDR)	G
Energy Consumption(kWh/1000h)(HDR)	45kW/1000h
Energieverbrauch im Standby (Durchschnitt)	<0.5W
Betriebsspannung – Frequenz	220-240V AC
12V TV (Mobile TV)	Nein

ANSCHLÜSSE

CI+	Ja
HDMI™	3 HDMI
USB	1 USB
Komponente (YPbPr) in	via VGA
Kompositvideo/Audio in	Ja
Scart	Nein
Ethernet	Ja
Kopfhörer ausgehend	Ja
Antenneneingang	Ja
VGA (PC in - D-Sub15)	Ja

HAUPTFUNKTIONEN

Prozessortyp	Quad Core
TV DVD Kombination	Nein
Smart TV	Ja
Total Picture Quality	1300
TRU Picture Engine	Nein

MECHANISCH

Abmessungen mit Verpackung (mm)	795 X 128 X 530
Abmessungen ohne Verpackung (mm)	732 x 189 x 472
Abmessungen ohne Ständer (mm)	732 x 78 x 439
Bruttogewicht (kg)	7
Eigengewicht (kg)	5
VESA (Wandhalterung) BxH	75mm x 75mm

TON

Dolby Audio™	Ja
Napájení výstupu audia (RMS)	2x6W
Lautsprechertyp	Down Firing
Interner Subwoofer	Nein
DTS	Ja
Equalizer	5 band
Onkyo	Nein

"Toshiba" is a registered trademark of Toshiba Corporation and its used by Vestel or its subsidiary for products described here in under license from Toshiba Visual Solutions Corporation. All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Design, features and specifications are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. Screen images are simulated.