


Spiralband

Material	: Polyethylen
Temperaturbereich	: -40 °C bis +60 °C
Standardfarben	: Natur und Schwarz
Schmelztemperatur	: +121 °C
Schmelzpunkt	: +138 °C
Dichte	: 0,95 bis 0,96 cm ³
Feuchtigkeitsaufnahme	: 0,008%
Eigenschaften	: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate und Chloridlösungsmittel Eingeschränkte Säurebeständigkeit

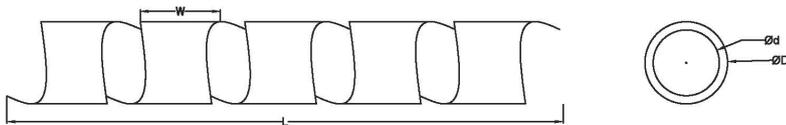

Artikelbezeichnung	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	W (mm)	Bündel Ø (mm)	VPE (m)
Spiralband GST-4	5,0	6,0	8,0	4,0 - 50,0	10,0
Spiralband GST-6	7,0	8,0	11,0	6,0 - 60,0	10,0
Spiralband GST-8	8,5	10,0	13,5	7,5 - 60,0	10,0
Spiralband GST-9	10,5	12,0	15,0	9,0 - 65,0	10,0
Spiralband GST-12	13,2	15,0	18,0	12,0 - 70,0	10,0
Spiralband GST-15	16,8	19,0	23,0	15,0 - 100,0	10,0
Spiralband GST-20	21,6	24,0	27,0	20,0 - 130,0	10,0