

## LM 530/36 BP

Robust, zuverlässig und mit erstklassigen Ergebnissen bei der Rasenpflege: der Akku-Rasenmäher LM 530/36 Bp mit Mähdeck aus Stahl. Flexibel einsetzbar, geräuscharm und abgasfrei im Betrieb.



Bestell-Nr.

1.042-500.0

- Bürstenloser Motor
- Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik
- 53 cm Schnittbreite und 65-l-Grasfangsack für große Flächenleistung

### Technische Daten

EAN-Code		4054278634104
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Schnittbreite	mm	530
Schnitthöhe	mm	30 - 110
Drehzahl	U/min	3100
Fahrgeschwindigkeit (max.)	km/h	2 - 5
Material Mähdeck		Stahl
Grasfangbehältervolumen	l	70
Material Grasfangbehälter		Stoff
Schalleistungspegel	dB(A)	95
Vibrationswert	m/s <sup>2</sup>	0,8
Spannung	V	36
Leistung je Akkuladung	m <sup>2</sup>	max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Gewicht ohne Zubehör	kg	32
Gewicht inkl. Verpackung	kg	38
Abmessungen (L × B × H)	mm	1580 × 550 × 1130

### Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Hinterradantrieb	■	
Mulchkit	■	
Grasfangbehälter	■	
Messer	■	

■ im Lieferumfang enthalten.



## Einfachste Schnitthöhenverstellung

- Einfache und komfortable Einstellung der passenden Schnitthöhe.
- Exakte Anpassung der Schnitthöhe an die gewünschte Anwendung.



## Variabler Selbstfahrantrieb


- Individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders per Schieberegler einstellbar.
- Kraftschonend und entlastend.



## Intelligente Drehzahlautomatik

- Optimale Schnittgeschwindigkeit bei gleichbleibend guter Schnittleistung.
- Schont den Akku und erhöht die Reichweite.

## ZUBEHÖR VON LM 530/36 BP 1.042-500.0

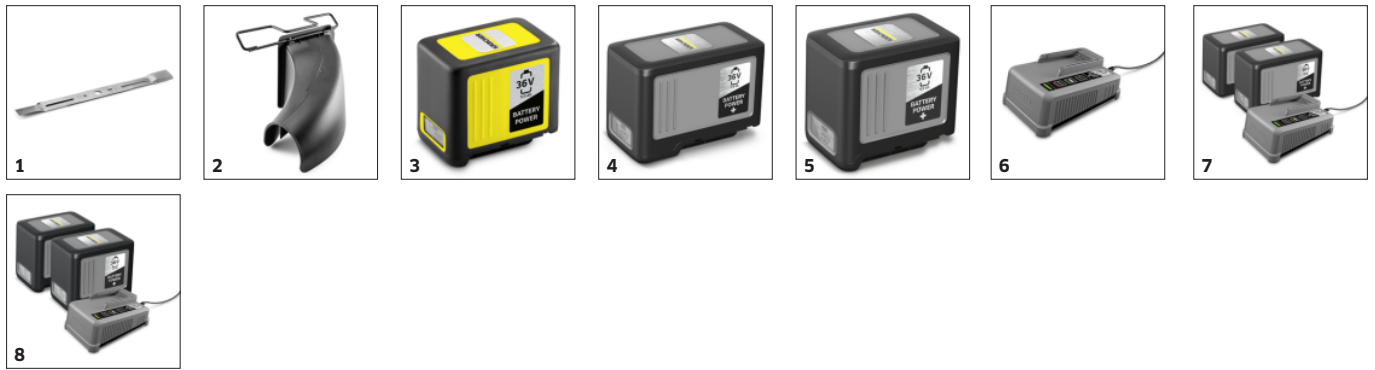

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>GERÄTEZUBEHÖR</b>				
Rasenmäherklinge, 53 cm	1	2.042-014.0	Hochwertige Rasenmäherklinge aus gehärtetem Stahl für unseren Rasenmäher LM 530/36 Bp. Mit 53 cm Schnittbreite und präziser Schnittleistung für beste Mähergebnisse.	■
Seitlicher Auswurf für Rasenmäher	2	2.042-030.0	Zum Nachrüsten bei Bedarf: seitlicher Auswurf für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Ideal für längere Arbeiten bei großen Flächen bei hohem, wildem Gras. Einfachste Montage, hoher Anwenderkomfort.	□
<b>AKKUS</b>				
Battery Power 36/50	3	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power+ 36/75	4	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	□
<b>LADEGERÄTE</b>				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	6	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
<b>STARTERKIT</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	7	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	8	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.