

MT CS 250/36

Wechselaufsatz für unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp: Hochentaster MT CS 250/36 in kompakter Bauweise für eine sichere und präzise Baumpflege auch schwer erreichbarer Stellen vom Boden aus.



Bestell-Nr.

1.042-512.0

- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Kettenbremse
- Kompakte Ausführung mit geringem Gewicht

Technische Daten

EAN-Code		4054278635972
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Führungsschiene	mm	250
Kettengeschwindigkeit	m/s	12
Treibgliedstärke		1,3 mm / 0,050"
Spannung	V	36
Leistung je Akkuladung	Schnitte	max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Gewicht ohne Zubehör	kg	1,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3
Abmessungen (L × B × H)	mm	940 × 120 × 130

Ausstattung

Kettenschutz	■
Führungsschiene	■
Sägekette	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Automatische Kettenschmierung

- Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer.
- Geringe Wärmeentwicklung und hohe Effizienz.



Oregon® Sägekette und Führungsschiene


- Beste Komponenten für beste Ergebnisse.



Kompakte Bauweise

- Geringes Gewicht für einfaches Handling.
- Platzsparend zu transportieren und zu verstauen.

ZUBEHÖR VON MT CS 250/36 1.042-512.0

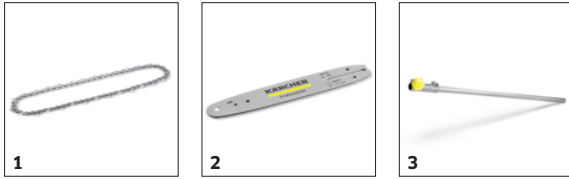

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
GERÄTEZUBEHÖR				
Sägekette "Oregon" 25 cm	1	2.042-020.0	Langlebige, vibrationsarme Sägekette (25 cm) von Oregon, passend für Kärcher Hochentaster MT CS 250/36. Sägekettenteilung 1/4", 1,3 mm Treibgliedstärke. Hohe Schnittleistung und Qualität.	■
Führungsschiene Kettensäge 25 cm	2	2.042-021.0	Exakte Führungsschiene (25 cm) von Oregon. Geeignet für unseren Hochentaster MT CS 250/36. Zuverlässige, robuste und langlebige Qualität für harte, tägliche Arbeitseinsätze.	■
MT EXT 100	3	2.042-031.0	1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit solider Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweitenerhöhung von Hochentaster oder Stabheckenschere in Kombination mit dem Multi-Tool.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.